


品 名：319771Ⓢ取説ミML 4 5 0～8 0 0 P P 共
サイズ：420×H297mm(A3)
材 質：上質70kg
刷 色：1C/1C(Black)

「新規」：2025.07.03

■市販のカギをご使用の場合

市販の南京錠 #35 (mm) タイプがご使用になれます。

※種類によっては使用できないものもありますので
確認のうえご購入ください。

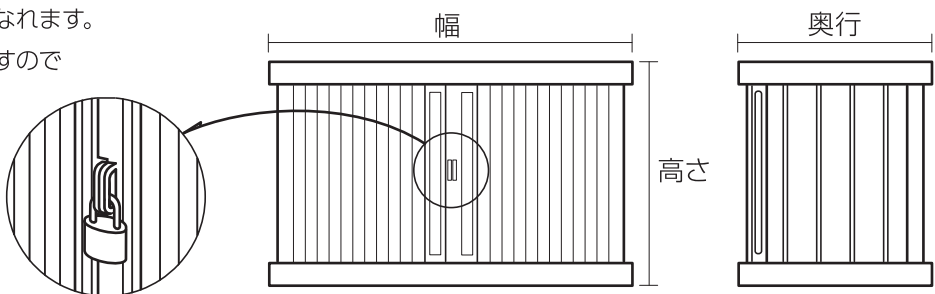

仕様


型 番	ML-450PP	ML-600PP	ML-800PP
製品サイズ	幅900×奥行520×高さ450mm	幅900×奥行520×高さ600mm	幅900×奥行520×高さ800mm
主 要 材 質	本体：ポリプロピレン / シャッター：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー / 補強パイプ：金属（鋼）（塩化ビニル） 棚板：金属（鋼）（エポキシ樹脂塗装）※ML-800PPのみ付属		

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


⚠️ 取り扱い上の注意

アジャスターの取り付け、調節


設置場所が水平でない場合は、アジャスターを
底面パネルの裏側4か所にねじ込み、水平に
なるようにアジャスターを調節してください。

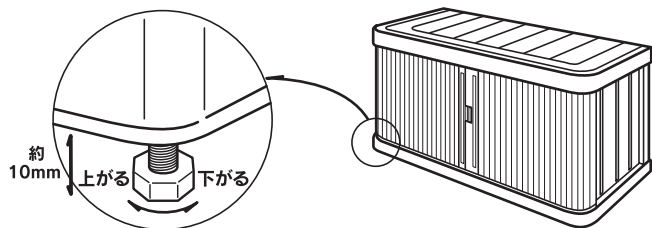


●高所や風の強い所では、
倒れないように、常時中
に荷物を入れておいてく
ださい。中には熱や湿気
に弱いものを入れないよ
うにしてください。
※踏み台にはしないでくだ
さい。

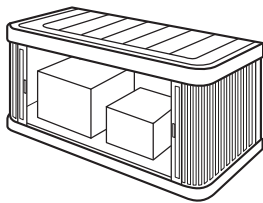

●棚板は均等荷重で
20kgまでです。
ML-800PPのみ

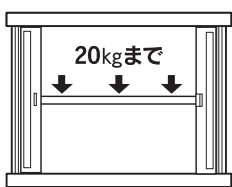


●シャッターが雨など
でぬれている
時は、シャッター
をタオルなどで
拭いてから開け
てください。
注) 中に水が入る場
合があります。

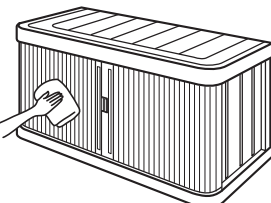


●直射日光に長時間あたるとシャッターが
変形する場合があります。

●シャッター扉の開閉は中央部に指をかけて
静かに行ってください。また、手や足な
どを挟まないように、ゆっくり閉めてくだ
さい。
注) シャッターを斜めにしますと開閉でき
なくなる場合があります。

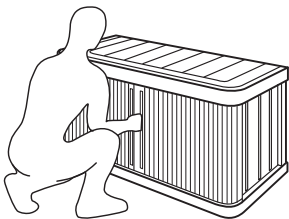

●屋根パネルの上に重いものを置くことは
避けてください。
注) シャッターが開閉できなくなる場合が
あります。

●底面パネルの溝にたまった
ゴミ、砂などは取り除いて
ください。
注) シャッターが開閉できなく
なる場合があります。
※ゴミなどを除いても
きつい場合は潤滑油など
をレールに塗布して
ください。

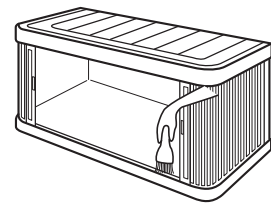

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 水洗いする際は、ロッカー内の内容物がぬれないように中から取り出してから水洗いしてください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉入り洗剤は、変形や破損の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- ※灯油、ガソリンなどをこぼした場合、そのままにしておきますとプラスチック部品の変形・変質のおそれがありますので、
すぐに拭き取ってください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ 9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

アイリスコール
(通話料無料)

0120-211-299

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
●お問い合わせの際は製品の型番をお調べいただき、説明書・ご購入履歴のわかるもの・
メスのご用意をお願いします。

319771
030725-RKK-LIY-01




ミニロッカー

型番 ML-450PP / ML-600PP / ML-800PP

共通取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができる
よう大切に保管してください。

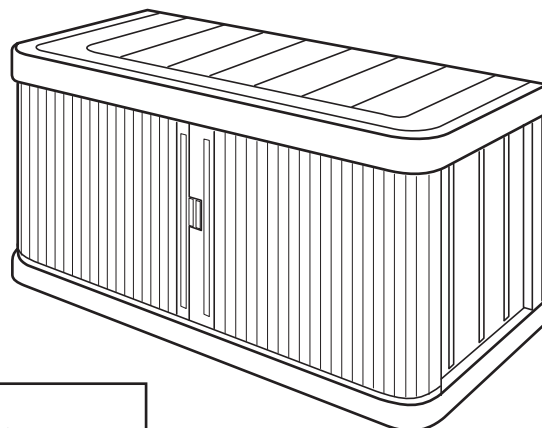

※イラストはML-450PP

2人での組み立てをおすすめします。

■必要工具

Ⓢドライバー (サイズ:2番)

⚠️ 注意

 



 

電動ドライバーの使用可
※インパクトドライバーは使用しないで
ください。



組み立て上の注意

屋根パネル、底面パネル、側面パネル、後面パネル、シャッターには、組み立て方向がわかるように
矢印と文字で印字してありますので、組み立て時にご確認ください。

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の内容物は梱包材です。

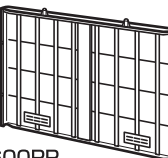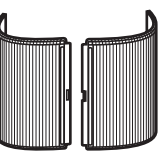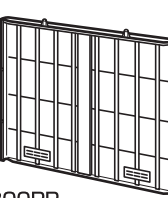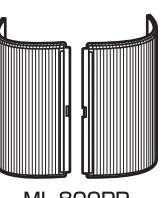部 品	①後面パネル	②側面パネル(右) ③側面パネル(左)	④底面パネル	⑤補強パイプ	⑥シャッター(右) ⑦シャッター(左)
イメージ	 ML-450PP	 ML-450PP			 ML-450PP
	 ML-600PP	 ML-600PP			 ML-600PP
	 ML-800PP	 ML-800PP			 ML-800PP
	ML-450PP 1	各 1	1	1	各 1
ML-600PP	1	各 1	1	1	各 1
ML-800PP	1	各 1	1	1	各 1

  部 品	⑧屋根パネル	⑨棚板	ねじⓈ(5×16mm) 底面・屋根固定用	ねじⓈ(4×16mm) 後面・側面固定用	ワッシャー	アジャスター
イメージ						
ML-450PP	1	なし	12	2	なし	4
ML-600PP	1	なし	12	4	なし	4
ML-800PP	1	1	12	10	4	4

組み立てかた

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷つかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。

※イラストはML-450PP

注意 組み立ての際は、指などを挟まないように注意してください。

1 ML-450PP

ねじ(小)×2

断面図

※後面パネルの左右両端の溝に側面パネルを差し込み固定する

ML-600PP

ねじ(小)×4

ML-800PP

ねじ(小)×6

型番	ねじ(小) (4×16mm) 後面・側面 固定用
ML-450PP	2
ML-600PP	4
ML-800PP	6

※サイズによって使用するねじの本数が異なります。

2

十字凸部

側面パネル

ねじ(大)×6

アジャスター

裏面

ナット

断面図

※設置場所が水平でない場合はアジャスターを取り付けてください。

3

広い方のミゾ

断面図

シャッター

断面図

底面パネル

4

※ねじを締める前に、⑤補強パイプが差し込まれていることを確かめてください。

ねじ(大)×6


組み立て完了後、確認してください

- ・ねじがしっかり締まっていること。
- ・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと。

■⑨棚板を取り付ける (ML-800PPのみ)


側面パネル内部の突起部にワッシャーを挟んでねじ(小)でとめ、⑨棚板をのせる

型番	⑨棚板
ML-450PP	なし
ML-600PP	なし
ML-800PP	1

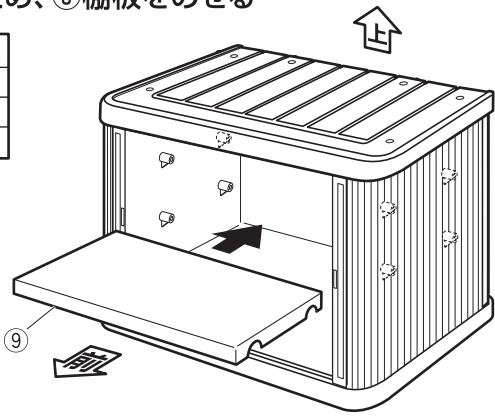

※⑨棚板をのせる前にねじ(小)を取り付けます。


内面側面

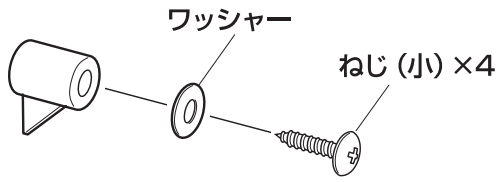

※ねじ(小)は最後まで締めてください。
⑨棚板がはずれてけがをする場合があります。

■2段重ねてご使用になる場合

下にする段の⑧屋根パネルをはずし、上の段にするロッカーの④底面パネルを取り付ける。
その上に、①～④と同じ手順で組み立てる。

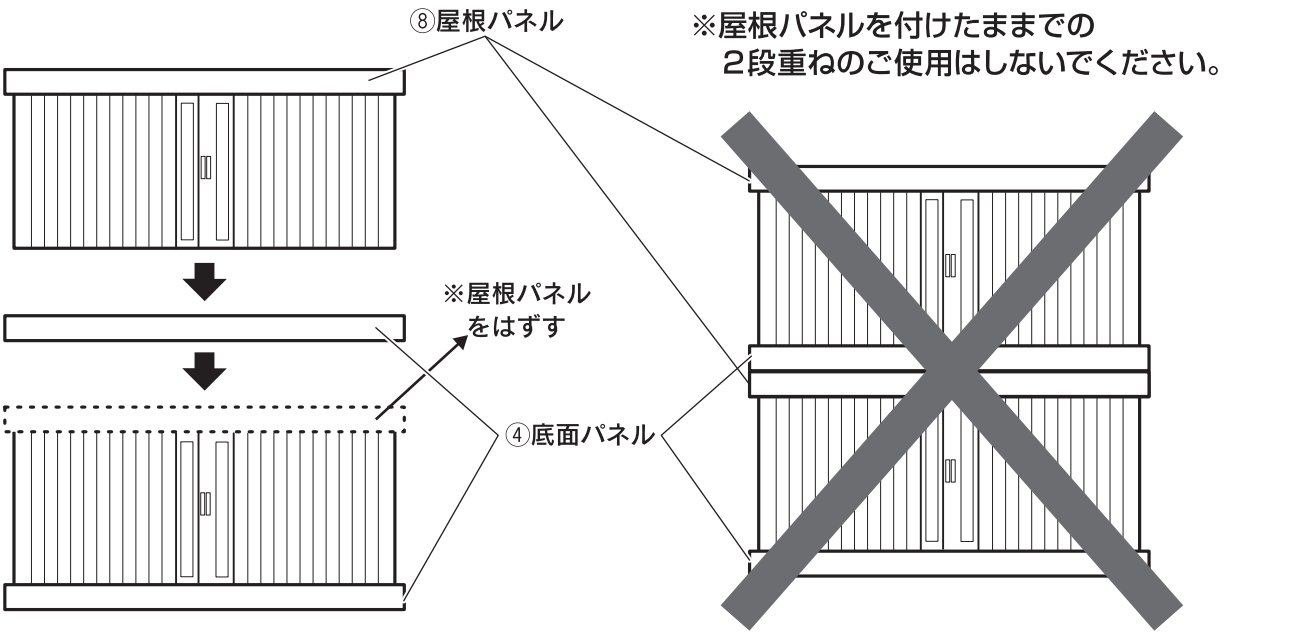

※下の段に重いものを入れるようにして、全体が安定するようにしてください。
また、できるだけ水平な場所に設置してください。