

豊富なサイズバリエーション

## わくわく収納庫

DM2-0905型  
(R/G/B/Y)

### お客様へのお願い

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この説明書をよく読んでから組立ててください。

### 組立て時の注意

1. 手袋を着用して組立ててください。
2. 各部品の数量をご確認下さい。
3. 説明書に表示されていない各部の穴は、製造工程上のものであります。
4. 扉に手を挟まない様に注意して開閉して下さい。

### 設置時の注意

1. 水はけのよい場所をお選び下さい。  
・地面に直接設置するのは避けて下さい。
2. ブロック等を下に置いて水平になるように設置して下さい。
3. 床パネルが水平になっていない場合は全体のねじれ、及び下図の様に扉が閉まらない原因となります。
4. 風の強い場所には設置しないで下さい。



(R)

(G)




(B)

(Y)


- 内部：自由棚1枚6段階
- 床面積：0.42㎡ (0.13坪)
- 寸法：屋根：幅955×奥560×高1120mm  
内寸：幅898×奥365×高1060mm  
土台：幅900×奥470mm
- 塗装：メタリックメラミン塗装
- 基礎：ブロック4個必要

商品を置いてから、扉の開閉がスムーズでない場合は敷板をしき、水平にご使用ください。

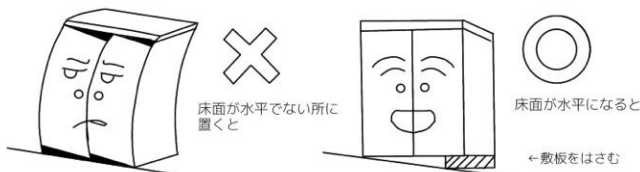

## 危険 取り扱い上の注意

1. ボルトやネジがゆるんだまま使わないで下さい。
2. ブロック等を本体の下側に敷いて下さい。  
(本体がゆがんで扉が閉まらない事があります。)
3. 長時間地面に直接設置した場合、本体下部が湿気などで傷みやすい事があります。
4. この物置は野菜・くだもの・雑穀類等を保存するための物ではありません。
5. 強風、横風で強雨の時は雨水が扉と扉のすき間から入る恐れがあります。注意して下さい。  
(当商品は強風雨時の漏水は想定しておりません。)
6. 床には最大荷重35kg、棚板には1枚につき20kg以上は乗せないで下さい。
7. 屋根の上に物を置き過ぎたり、ふみ台代わりにしないで下さい。
8. 針金（線約2mm以上）等で、転倒防止を下図の様にして下さい。

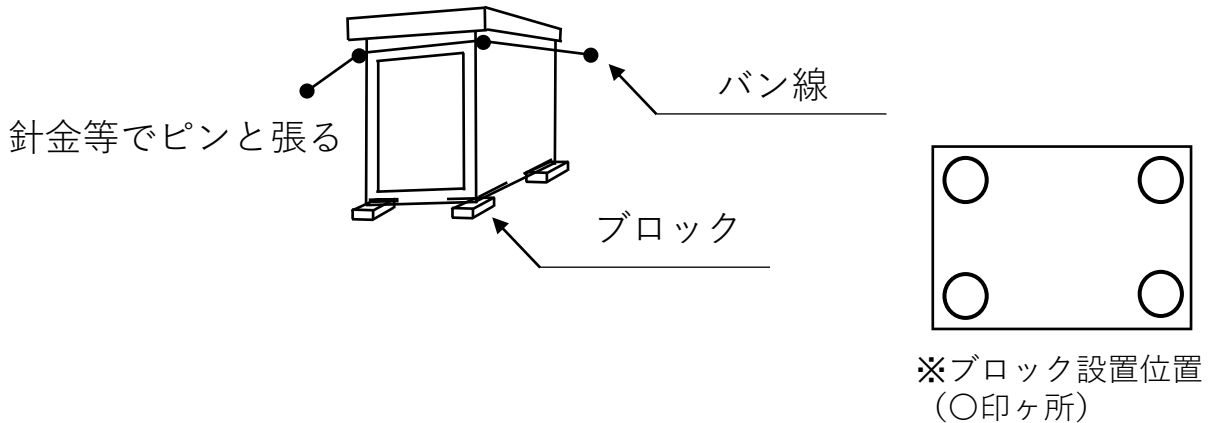

お問い合わせは、販売店または下記の所までご連絡下さい。

大阪府泉南市信達牧野943-1

**株式会社 ダイマツ**

TEL. 072-480-1244

FAX. 072-480-1255


## 部品・部材一覧表

部品番号	品名	数量	予備
1	扉枠	1	—
2	側板 左	1	—
3	側板 右	1	—
4	後板	1	—
5	天板	1	—
6	床パネル	1	—
7	棚板	1	—
8	棚爪	4	—
9	扉 左	1	—
10	扉 右	1	—
11	M6 ボルト	16	有
12	M6 ナット	6	有
13	タッピング	2	—
14	ガイド	4	—
15	鍵 本体	1	—
16	鍵	2	—
17	組立説明書	1	—


# 組立説明書

1


①扉枠

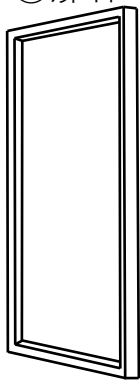

③側板右

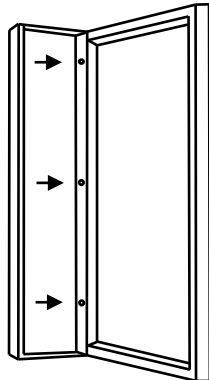


(図1)

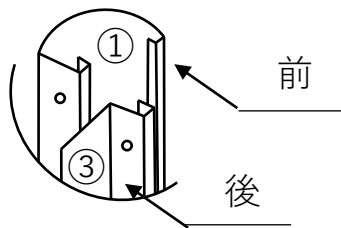

①扉枠に③側板右を図1  
のようにはめ込み⑪M6  
ボルトと⑫M6 ナットで  
3ヶ所固定して下さい。

2

③側板右

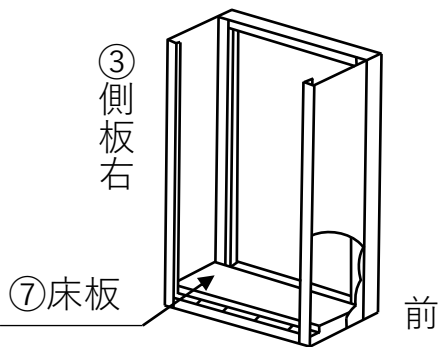

⑦床板


前

(図2) 後


(図2) のように[1]で組立  
てた③側板右と同様に②側  
板左を組立て、⑦床板を間  
の下部に設置して下さい。  
※⑦床板に前側がわかるよ  
うにシールを貼っています  
ので、向きに注意して下  
さい。

3

(図3)

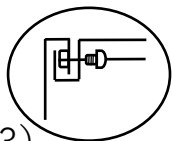

②側板左

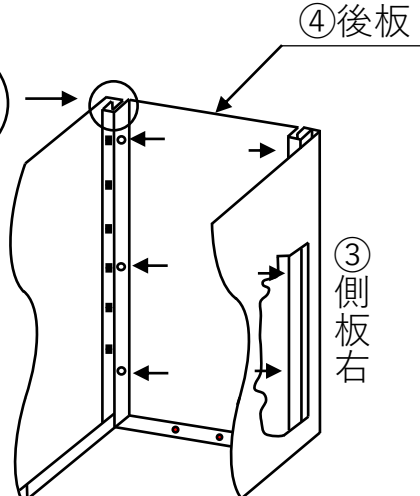


④後板

③側板右

(図3) のように②側板左  
に④後板を取付けて⑪M6  
ボルトで3ヶ所固定して下  
さい。同様にして③側板  
右に④後板を固定して下  
さい。  
※ナットは側板に固定し  
てあります。

# 組立説明書

4

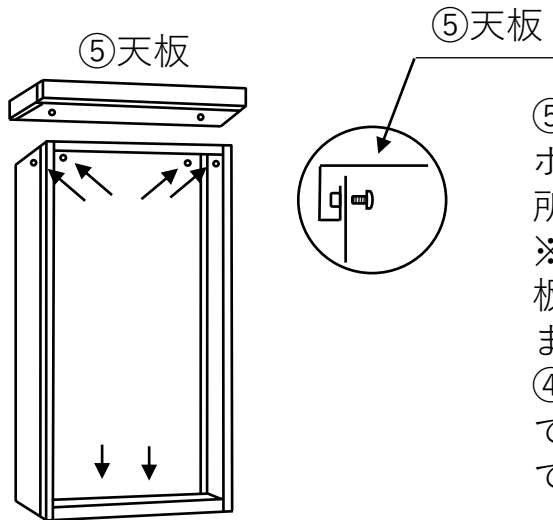


⑤天板を本体にはめ込み⑪M6ボルトで4ヶ所（↑矢印の箇所）固定して下さい。

※天板を少し持ち上げると天板に固定されたナットが見えます。

④後板と⑦床板をタッピングで2ヶ所（下部矢印↓）固定して下さい。


5

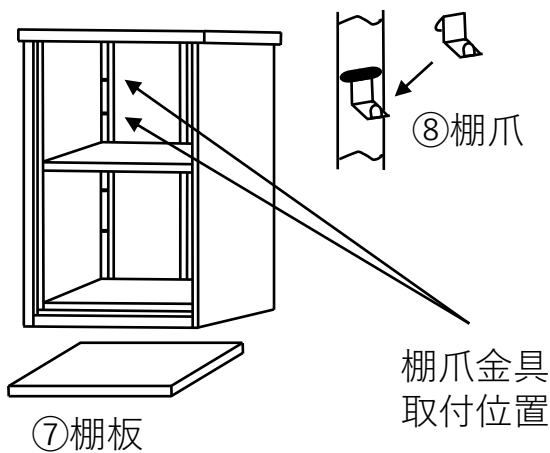

⑧棚爪金具を用いて⑦棚板を取付けて下さい。

⑦棚板1枚につき⑧棚爪を4ヶ使用

6

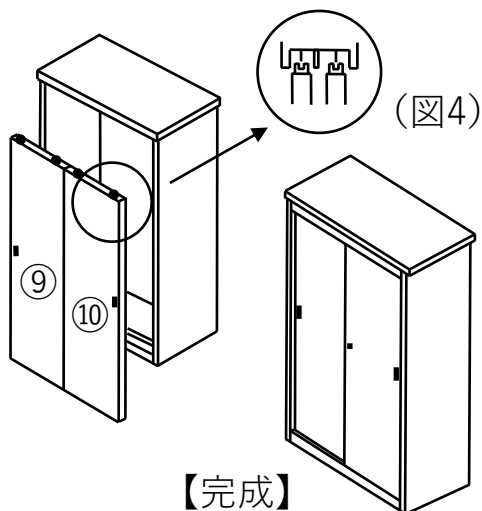


⑨扉左⑩扉右の順にはめ込めば出来上りです。



※扉をはめ込む前にガイドと鍵の取付けを行ってください。

※扉上部のガイドを鴨居レールに合わせて下さい。（図4）

# 扉をはめ込む前に

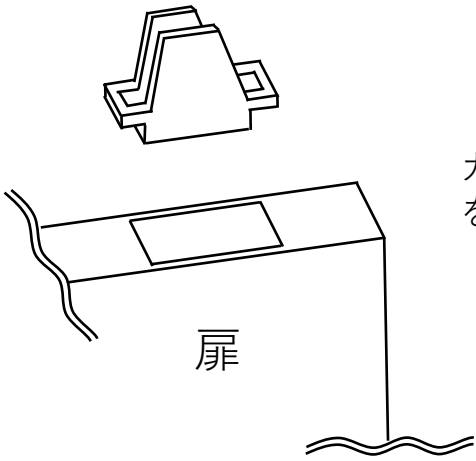

ガイド（白いプラスチックの揺れ止め）を扉の上部に上からはめ込む。

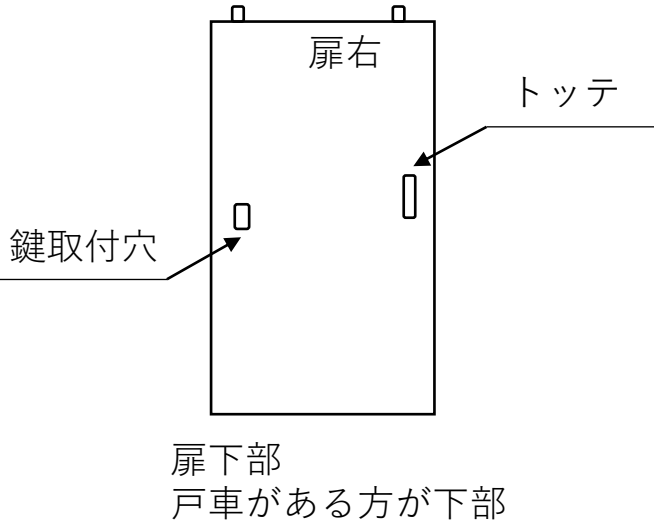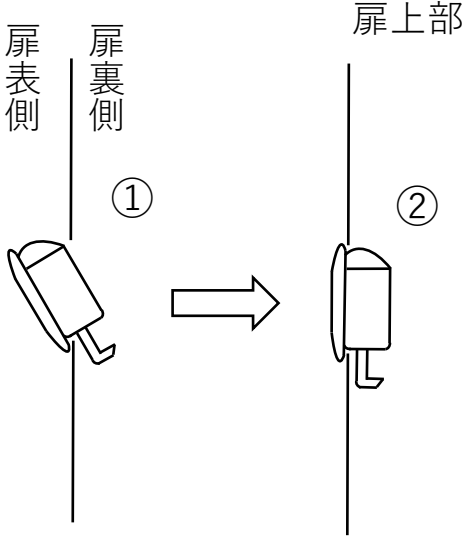

- ① 取付ける時は溝にはめ込む。
- ② パチンと音がするまではめ込む。