

静かに開閉できる アルミ収納ベンチ 90・120・150・180cm

【組立・取扱説明書】

JAN: 4580092 574826(90cm)・4580092 574833(120cm)・4580092 574840(150cm)・4580092 574857(180cm)

「安全上のご注意とお願い」

要保管

この組立・取扱説明書は必ず保管してください。

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの組立・取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。

なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

警告

- 本製品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設でのご使用はご遠慮ください。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- 降雨の際は、庫内の保管物が濡れることがあります。貴重品等、濡れてはいけない物はいれしないでください。
- 上に立ち上がったり、踏み台としての使用は危険ですのでおやめください。
- ベンチ両端の外側に足を掛けたり、座ったりしないでください。本体が傾いて転倒する恐れがあります。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- お子様が転倒したり、天板の隙間に足や手などを入れないように十分にご注意ください。

使用上の注意

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 本製品は塗装をしておりますが、設置場所の環境（塩害を受けやすい沿岸付近、車の排気ガスを受けやすい場所）により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 商品の組み立て、設置等については必ず組立・取扱説明書に従って行ってください。
- 危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所での使用はおやめください。
- 床にキズが付く場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 組み立て手順に従い、全てのネジを確実に締めてください。ネジがゆるんだままで使用すると危険です。（時々ゆるみがないか点検してください。）
- 組み立て完了後にネジのゆるみがないか再点検し、汚れを取り除いてください。
- ネジの取り付け時、必要以上に締めないでください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分にご注意ください。
- 安全のために組み立ては2人以上で行なってください。
- 組み立ては平地で行なってください。
- 座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
- お子様が本製品の上で遊ばないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。

お手入れ方法

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、時々ガタツキやネジにゆるみがないか確認してご使用ください。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される際は、その塗料の使用説明にしたがって、風通しの良い場所（屋外など）で換気に注意して作業を行ってください。
- 長くお使いいただくためには、時々メンテナンスすることをおすすめします。

品質表示

構造部材:本 体／金属(アルミニウム合金)、金属(鋼)
アジャスター／ポリプロピレン

表面加工:本 体／粉体塗装

部品明細

※組み立てる前にあらかじめ、部品が揃っているかを確認してください。
※プラスドライバーをご使用ください。

A. パネル(前)×1

B. パネル(後)×1

C. パネル(左)×1

D. パネル(右)×1

E. パネル(底)×1

F. パネル(上)×1

【補強材・ネジの本数】

	G. 補強材	H. なベネジ 5x14	I. 平ネジ (1) 4x14	J. 平ネジ (2) 4x20
90cm	2 本	16 本(+ 予備2本)	6 本(+ 予備2本)	2 本
120cm	3 本	18 本(+ 予備2本)	6 本(+ 予備2本)	2 本
150cm	4 本	20 本(+ 予備2本)	8 本(+ 予備2本)	2 本
180cm	4 本	20 本(+ 予備2本)	10 本(+ 予備2本)	2 本

G. 補強材

H. なベネジ

I. 平ネジ (1)

J. 平ネジ (2)

K. ダンパー ×1

I. 平ネジ4x14はダンパーリンクヘッド長列穴とその下の穴位置に固定します

組立方法

※作業する際はケガ防止のため、手袋等を着用してください。
※安定した平らな場所で行ってください。また、床にキズが付かないように、ダンボールや布等を敷いて組み立ててください。
※ネジは仮止め程度にして、組み立て完成後にしっかりと締め直してください。

1

A. パネル(前)とD. パネル(右)をH. なベネジで固定します。

天面

2

同様に、A. パネル(前)とC. パネル(左)をH. なベネジで固定します。

天面

かぎ部分が手前になるようにしてください。

3

E. パネル(底)をC. パネル(左)とD. パネル(右)の溝に差し込みます。

天面

4

B. パネル(後)を3の上ののせ、H. なベネジで固定します。

天面

5

4の底面にG. 補強材の両端をH. なベネジで固定します。

天面

6

5を起こします。

起こす

※イラストは 120cm の例です。
G. 補強材の本数は、商品サイズによって異なります。
90cm は 2 本、120cm は 3 本、150cm・180cm は 4 本になります。


	90cm	120cm	150cm	180cm
サイズ	(約)幅900×奥行450×高さ480mm (アジャスター含む、未調整時)	(約)幅1,200×奥行450×高さ480mm (アジャスター含む、未調整時)	(約)幅1,500×奥行450×高さ480mm (アジャスター含む、未調整時)	(約)幅1,800×奥行450×高さ480mm (アジャスター含む、未調整時)
座面の高さ	(約)480mm	(約)480mm	(約)480mm	(約)480mm
収納スペース	(約)幅738×奥行365×高さ400mm	(約)幅1,038×奥行365×高さ400mm	(約)幅1,338×奥行365×高さ400mm	(約)幅1,638×奥行365×高さ400mm
本体重量	(約)10.5kg	(約)13kg	(約)15.5kg	(約)18.7kg
耐 荷 重	座面(約)150kg 収納床面(約)80kg	座面(約)150kg 収納床面(約)100kg	座面(約)150kg 収納床面(約)100kg	座面(約)150kg 収納床面(約)100kg

組み立て時のご注意

10



取り付けした F. パネル（上）は閉める動作をすると固いことがあります。
組み立て後、強く押し込むように 2 ～ 3 回開け閉めしてなじませてください。

ダンパーは、手で縮めないようにしてください。
必ず、本体とパネル（上）に取り付けた状態で動かしてください。

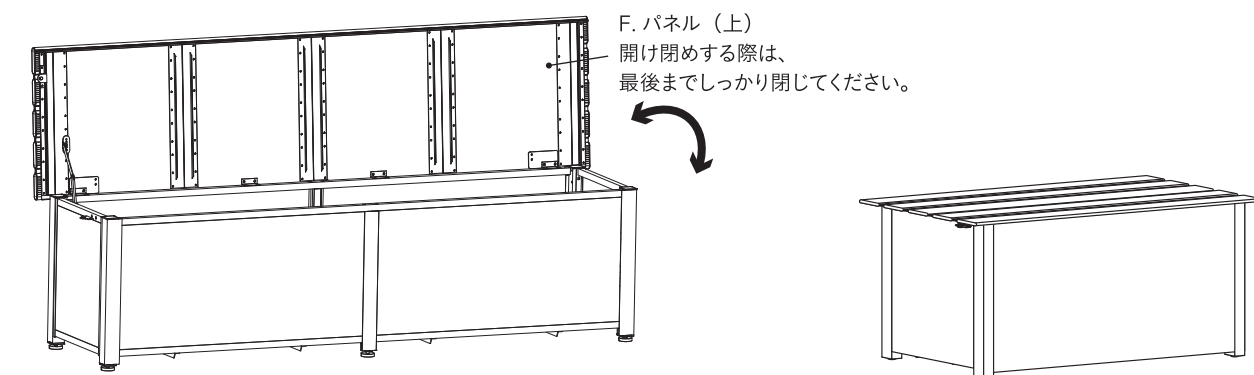



※本製品は雨が入りにくい仕様ですが、防水ではありません。

7 F. パネル(上)を 6 の上にのせ、I. 平ネジで固定します。

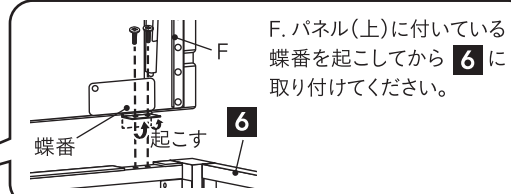
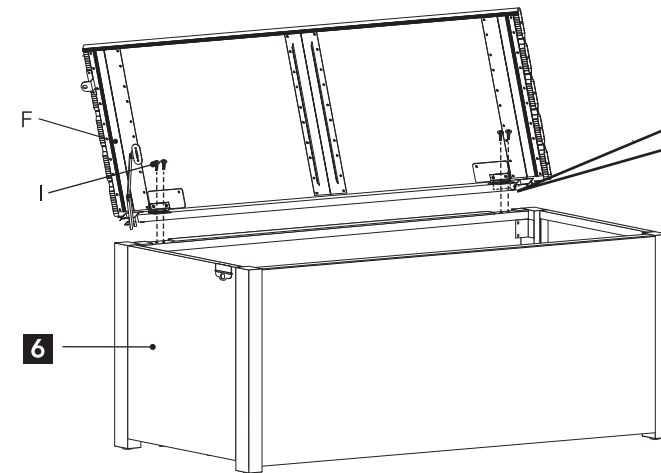


※ イラストは 90cm の例です。
F. パネル（上）に付いている蝶番の数は、
90cm・120cm は 2 個、
150cm は 3 個、180cm は 4 個になります。


8 I. 平ネジ 4x14 と J. 平ねじ 4x20 を用いて、K. ダンパーを本体に付けます。

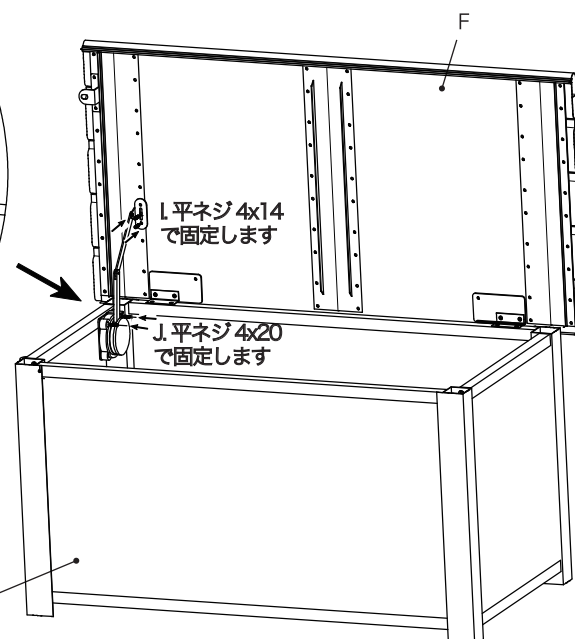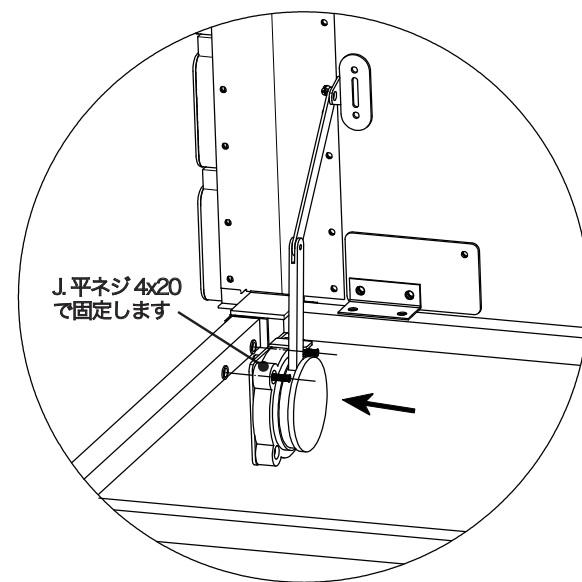

9 完成です。

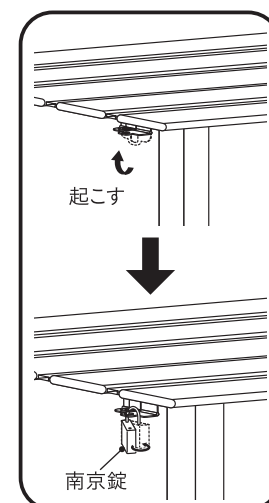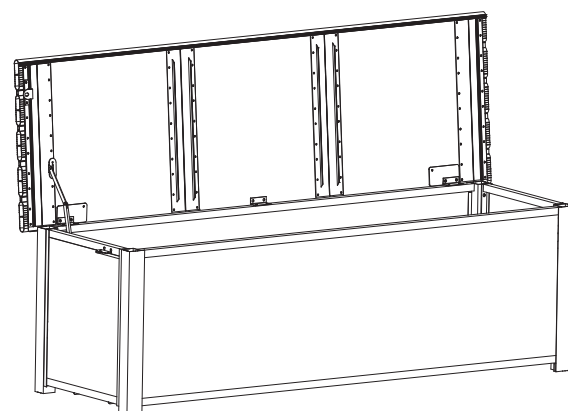

※南京錠(別売り)を取り付ける場合は
C. パネル(左)側のかぎ部分を起こし
てから、南京錠を取り付けてください。

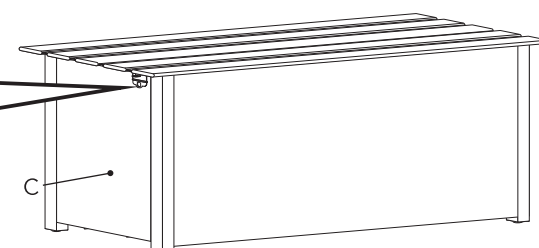

【発売元】株式会社 ダイマツ
TEL 072-480-1244
FAX 072-480-1255

MADE IN CHINA