



符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

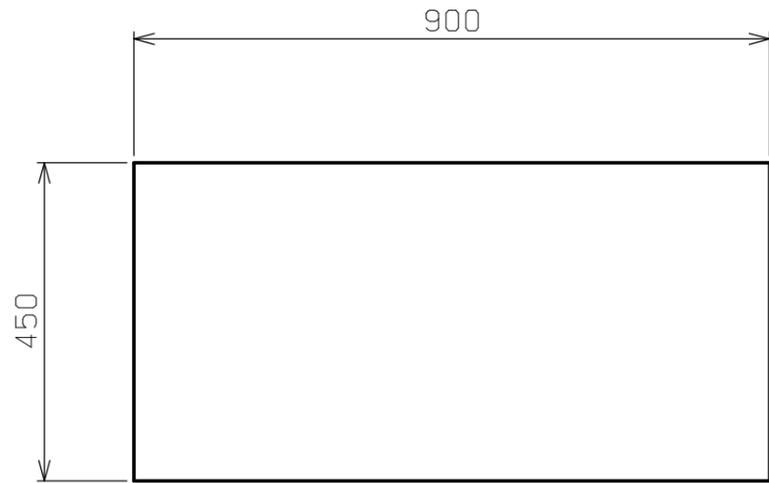

塗装色	品番
レッド	KU-AR1

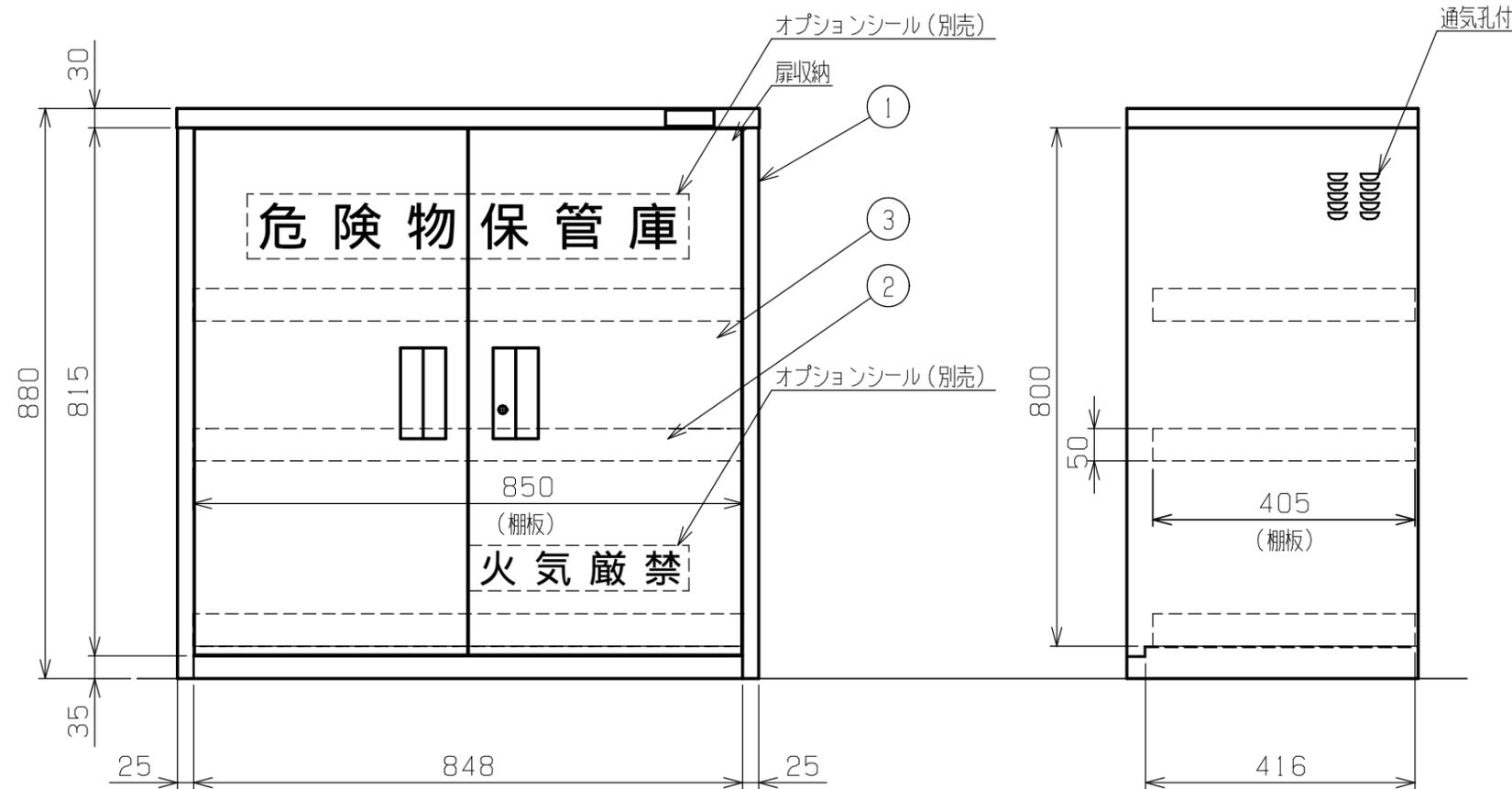

均等耐荷重(棚板1段当たり): 80kg
 棚板寸法: W850xD405XH50
 棚板は30mmピッチで調整可能
 本体内形寸法: W848xD416xH800
 転倒防止金具取付可能(オプション品番: KU-FK2)
 転倒防止金具取付可能(オプション品番: KU-WK2)

3	扉板	1セット	SPCC-SD	鍵付き
2	棚板	3	SPCC-SD	
1	本体	1	SPCC-SD	
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名	危険物保管ロッカー
承認	設計	製図		両開扉
		尺度		KU-AR1
	横山	1:10	称	外観図
株式会社 サカイ			図番	葉番