


部品表

- I. 広く、空いている場所で開梱して全ての部品を確認して下さい。
 II. 部品が入っているか確認して下さい。
 III. イラストと照合をして下さい。
 IV. 不足や見当たらないものがないか確認して下さい。
 V. 始める前に組立要領を全て読んで下さい。

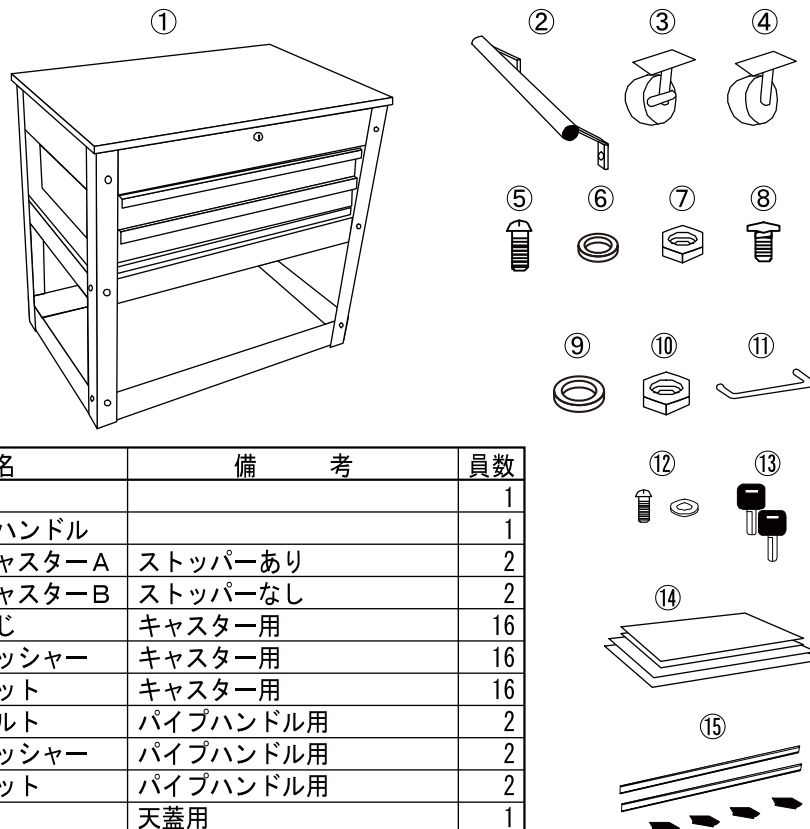

No.	部品名	備 考	員数
①	本体		1
②	パイプハンドル		1
③	自在キャスターA	ストッパーあり	2
④	自在キャスターB	ストッパーなし	2
⑤	M6ねじ	キャスター用	16
⑥	M6ワッシャー	キャスター用	16
⑦	M6ナット	キャスター用	16
⑧	M8ボルト	パイプハンドル用	2
⑨	M8ワッシャー	パイプハンドル用	2
⑩	M8ナット	パイプハンドル用	2
⑪	取っ手	天蓋用	1
⑫	取っ手ねじ一式	取付用ねじ・ワッシャー各1	2
⑬	カギ		2
⑭	マット	小2枚・中1枚・大1枚	4
⑮	セルカード一式	透明板・銀色紙 各2枚 ストッパーL/R 各2個	1

※⑮内のストッパーは引出し用のものであり、方向性があります。


組立要領

準備する工具

- クロスドライバ(No. 2、No. 3)
- 10 mm、12 mmサイズのレンチ類

I

自在キャスター

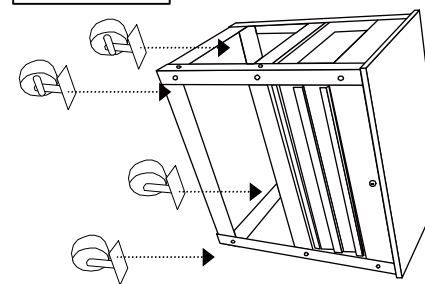


自在キャスター

注意：取付前に本体を倒して下さい。

- M6ねじ(⑤)とM6ワッシャー(⑥)、M6ナット(⑦)を使用して、底棚部の四隅の加工穴にキャスターを取り付けてください。
 ※M6ねじ(⑤)を本体内側より差し込みキャスター側にM6ワッシャー(⑥)、M6ナット(⑦)を取り付けてください。
- 本体の正面から見て右側に固定キャスターを取り付けて下さい。

II

パイプハンドル

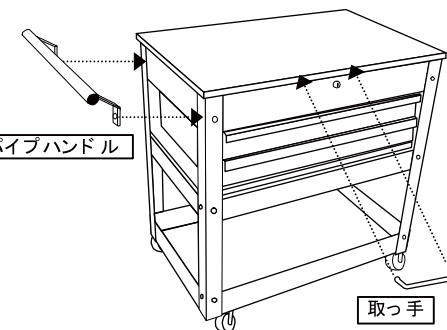

取っ手

- キャスターを取り付けた後、ワゴンを立てて下さい。
- M8ボルト(⑧)とM8ワッシャー(⑨)とM8ナット(⑩)を使用して、パイプハンドル(②)を取り付けて下さい。
- 取っ手ねじ一式(⑫)より天蓋の手前に取っ手(⑩)を取り付けて下さい。

※ 本製品をより安全により適切にご使用して頂くために、組立要領どおり行して下さい。また製品に貼られている注意ラベルをご確認ください。

お客様窓口

☎(0774)46-4159 FAX(0774)46-4359

E-mail: support@kyototool.co.jp

電話受付時間: 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00

(土・日・祝祭日及び弊社休業日除く)

京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地 製品情報 <http://ktc.jp/>

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記支店までお寄せください。

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。