


**EA956AD**  
(ツールワゴン)

- 引出しはボールベアリングレール採用で出し入れスムーズ
- パイプハンドル付
- マグネットツールホルダー付
- サイドトレイ付
- サイズ 720(W)X410(D)X853(H)mm  
(ハンドル、トレイ除く)
- 引出しサイズ(内寸)  
570(W) × 275(D) × 65(H)mm
- 自在キャスター 2個  
固定キャスター 2個
- キャスターサイズ φ100×30mm ゴム製
- 耐荷重 100kg
- 重量 27kg
- スチール製
- お客様組立商品



**パーツリスト**

箱を開け、中に入っているパーツが下記に書かれている入組内容と相違が無いことを確認してください。  
組立てる前に、説明書の注意事項をすべてお読みください。

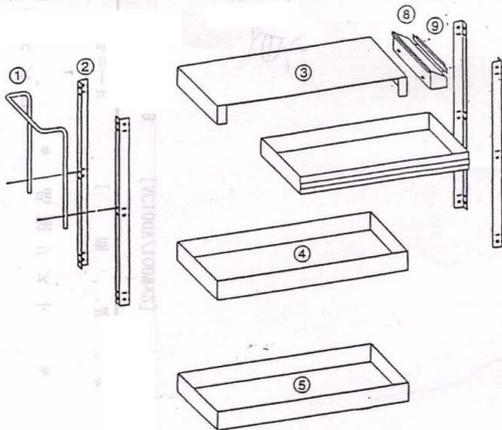

**入組明細**

商品名	数量	商品名	数量	商品名	数量
① U型ハンドル	1	⑦ 固定キャスター	2	⑬ キャスター用(+ネジ)	16
② コーナーフレーム	4	⑧ サイドトレイ	1	⑭ キャスター用六角ナット	16
③ 上段棚	1	⑨ マグネットバー	1		
④ 中段棚	1	⑩ 長ホルト (ハンドル固定用)	4		
⑤ 下段棚	1	⑪ 短ホルト	20		
⑥ 自在キャスター	2	⑫ 六角ナット	24		

**組立説明書**

1. キャスター用(+ネジ)⑬・六角ナット⑭を使い、2つの固定キャスター⑦を、下段棚⑤の片側に取り付けてください。もう片側には2つの自在キャスター⑥を取り付けてください。  
短ホルト⑪・六角ナット⑫を使いながら、4ヶ所のコーナーフレーム②を、下段棚に取り付けてください。
2. 短ホルト⑪と六角ナット⑫を使い、上段③・中段棚④を4ヶ所のコーナーフレーム②に取り付けてください。  
このステップは必ず必ず  
このままにしてあげてください。
3. U型ハンドル①とサイドトレイ⑧を取付け、残りの部分にも短ホルト・六角ナットを用い、全てを固定させてください。
4. 最後にサイドトレイ⑧の前面にマグネットバー⑨を取り付けてください。

