

EA956AH-7 (ツールワゴン) 取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますよう宜しくお願い致します。

⚠【注意】


- ・積載均等耐荷重以下で使用し、積載は均等に荷重がかかるようにしてください。
- ・乗越段差での衝撃、積載時での衝撃、衝突時の衝撃など運搬車に衝撃を与えるような使用は避けて下さい。

◆仕様

- ・耐荷重…227kg
- ・材質…高密度ポリエチレン
- ・サイズ…1156×622×838(H)mm
- ・天板サイズ…940×622mm
- ・ゴムキャスター径…125mm
(自在×2車ストッパー付き、固定×2車)
- ・重量…17kg




◆組み立て方

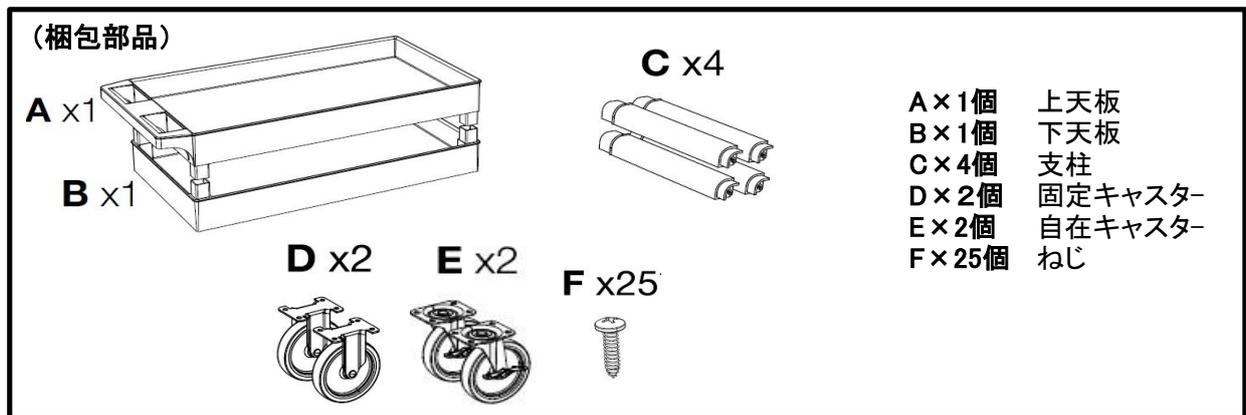


ゴムハンマーとプラスドライバーが必要です。

⚠ 注意 : 取付けの際はゴムハンマーを使用し、しっかりとめ込んで下さい。

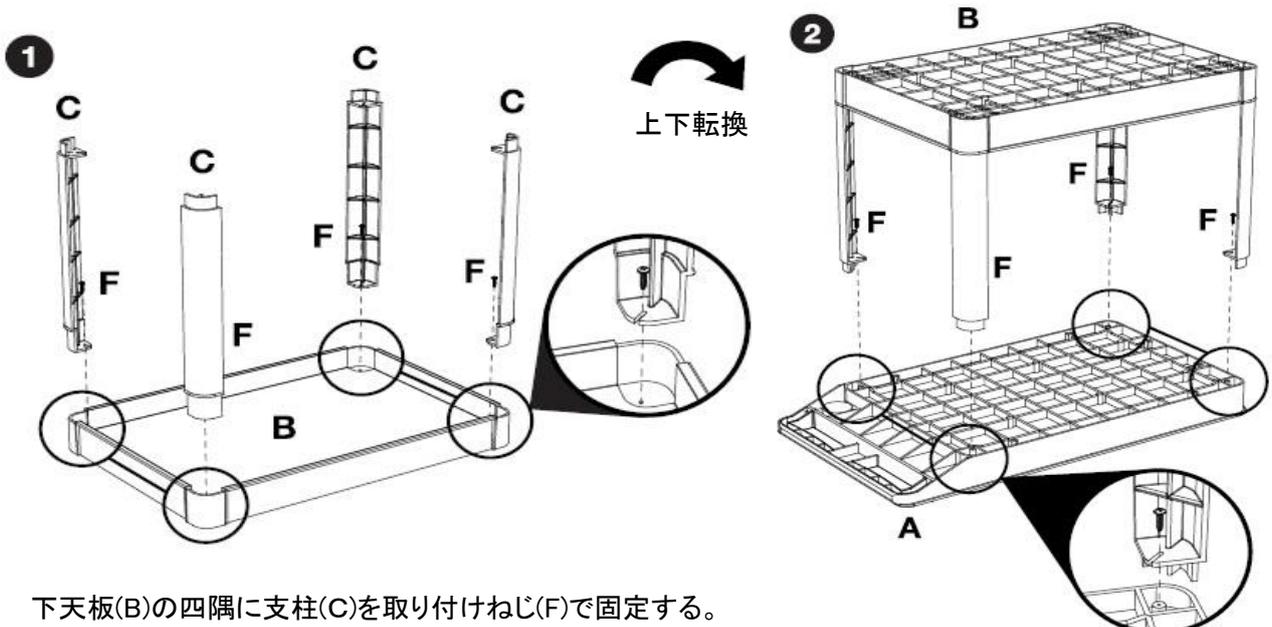


下天板(B)の四隅に支柱(C)を取り付けねじ(F)で固定する。

①で組み立て品を上下転換して、上天板(A)の四隅に支柱(C)を取り付けねじ(F)で固定する。

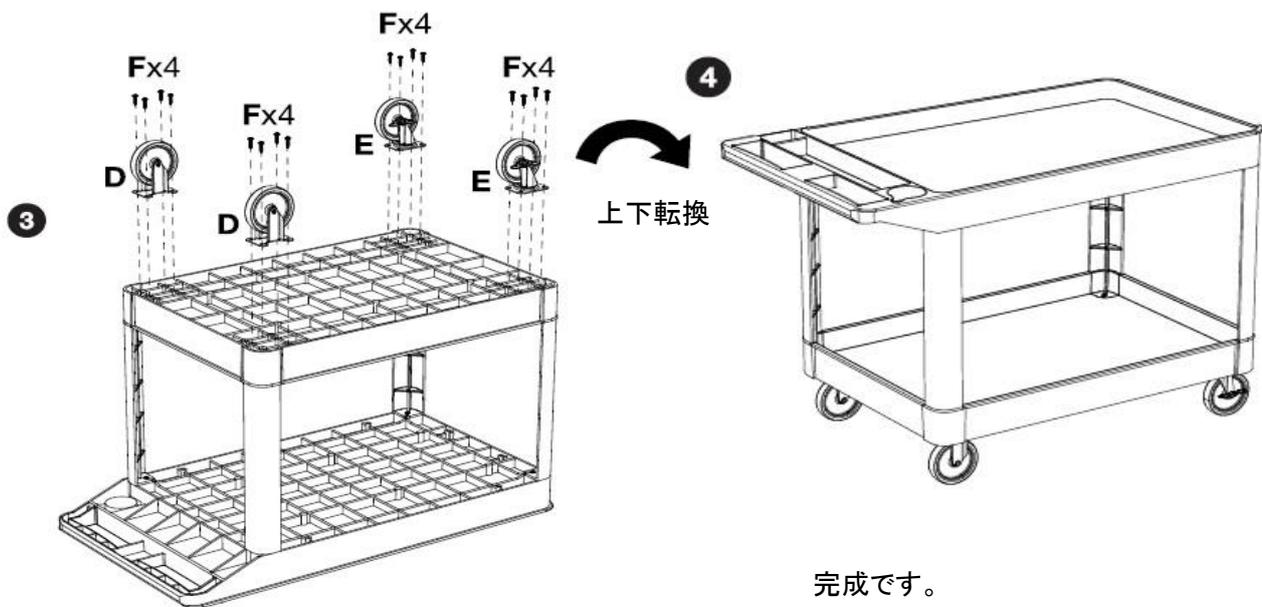

②の組立品の四隅にキャスターを取り付ける。
 ハンドル側に固定キャスター(D)を、片方に自在キャスター(E)を
 ねじ(F)でそれぞれ取り付ける。

【寸法図】

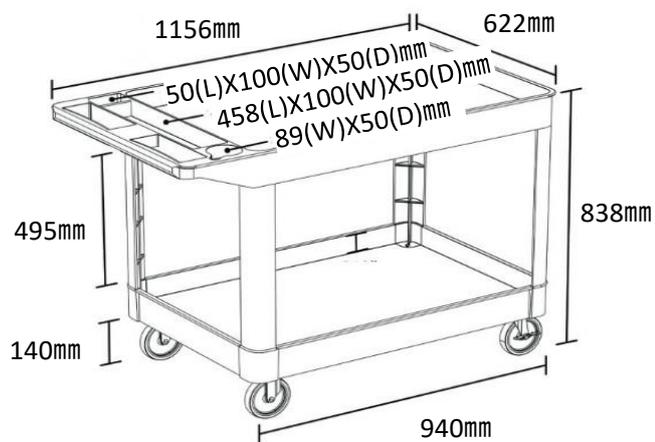

株式会社 エスコ
 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Dec