

※15.04.10 1.品名変更 (ハードプロワゴン→ハードツールワゴン) 2.商品ロゴトル (HARDPRO→トル) 馬

ハードツールワゴン POP

■コード:75983

■サイズ:297×H210mm

■材 質:コート紙130kg

■刷 色:4C+ニス/1C



ハードツールワゴン
HDW-3H

運搬性を追求した ハンドル搭載


工具を保護する
スポンジ付



CUTLINE



移動ラクラクハンドル付

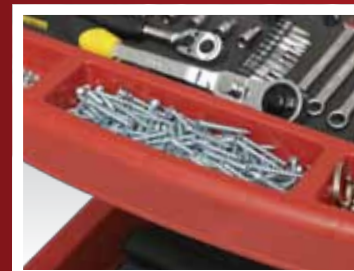

ネジもきっちり収納



コードが収納できる

製品外寸(約):幅65×奥行41×高さ97.5cm

材質:ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管

※耐荷重は均等荷重測定値であり、保証値ではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※撮影に使用している工具類は商品に含まれません。

MADE IN CHINA



4 967576 128582

ランド

静止耐荷重

50kg

(1段あたり15kg)

100415-SKK-BAT

■CODE: 75983
 ■サイズ: W297×H210mm(A4)
 ■材質: コートボール130kg(裏面)
 ■刷色: 1C (Black)

K




ハードツールワゴン HDW-3H

取扱説明書

このたびはお買い上げありがとうございます。
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることが
 できるよう大切に保管してください。

■製品サイズ: 幅約65×奥行約41×高さ約97.5cm
 ■主要材質: ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管
 ■耐荷重: 棚1段あたり: 15kg、ハンドルへの吊り下げ耐荷重: 2kg、
 静止耐荷重: 50kg
 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

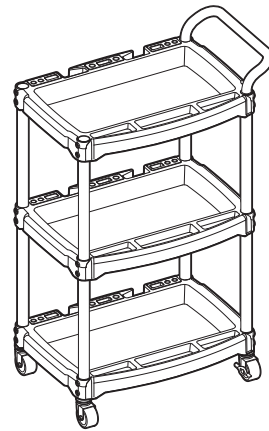

必要工具

・ドライバー
 (サイズ: 2番)

ご注意

インパクトドライバーは
 使用しないでください。
 破損するおそれがあり
 ます。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

用途: 工具棚

用途以外の目的には使用しないでください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 人が寄りかかったり、踏台としての使用は危険なので絶対しないでください。
- 子供がいたずらしないように注意してください。
- ぶら下がる、ゆするなど、無理な力を加えないでください。
- 火気や暖房器具の近くで使用しないでください。
 火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- パイプの端で手を切らないように、軍手などをして組み立ててください。
- アスファルトなどの硬いところに急激に落下させないでください。破損のおそれがあります。
- 炎天下に長時間放置すると、成形品の変形及び最大積載量が低下するおそれがあります。ご注意ください。
- 組み立てに使用したねじの頭で、建物の壁面にきずが付く場合がありますのでご注意ください。
- 必ず、水平で安定した場所で使用してください。
- 移動するときは、ゆっくり動かし、段差などで転倒しないよう十分注意してください。
- 耐荷重以内で使用してください。
- 移動するとき以外は、キャスターをロックして使用してください。

その他の注意


- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄するときは、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

アイリスオヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>
 製品に関するお問い合わせは **0120-211-299**
 アイリスコール (通話料無料)
 受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)
 FAXでのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**
 Web からのお問い合わせは <http://www.irisohyama.co.jp/support/>
 メールフォームにご記入のうえ送信してください

75983
 130415-TCR-MEN-01

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

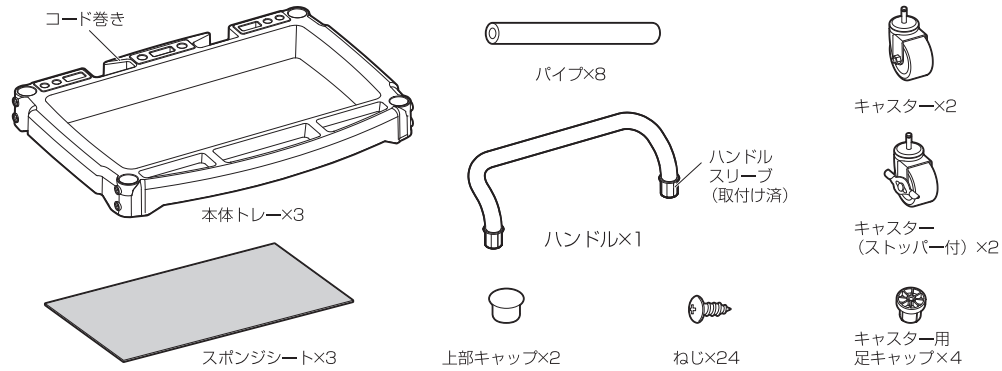


組み立て方

- 組み立ては、平らな場所でシートなどを敷いて行ってください。


1 本体トレー下部を組み立てる

- ① 本体トレー上側に、パイプを4本、角の穴に完全に奥まで差し込みます。次にねじ(4本)で固定します。
 ※ゆるみ防止のため、取り付けねじは多少きつくなっています。最後まで確実に締めてください。
- ② ①の組み立て品に、本体トレーを上下・前後を確認してのせ、パイプを本体トレー裏側の穴に完全に奥まで差し込んでください。

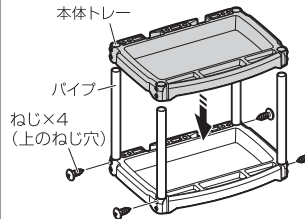

2 本体トレー中段にパイプを差し込む


- ①の組み立て品に、①同様パイプ4本を完全に奥まで差し込み、ねじれ、がたつきがないことを確認して、中段のトレーをねじ(8本)で固定してください。

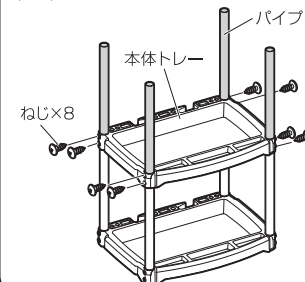

3 本体トレー最上段とハンドルを取り付ける

- ① 4本のパイプに最上段のトレーを完全に奥まで差し込み、上部キャップとハンドルも完全に奥まで差し込みます。
- ② ねじれ、がたつきがないことを確認して、ねじ(8本)で固定してください。


ハンドルは左右どちらにも取り付けられます。

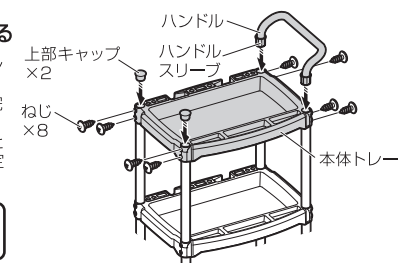

4 キャスターを取り付ける

- ① 本体トレー裏側に、キャスター用足キャップを完全に奥まで差し込み、ねじ(4本)で固定してください。
- ② キャスター、ストッパー付キャスターをロック状態で、完全に奥まで差し込んでください。
- ③ ねじれ、がたつきがないことを確認してください。

ストッパー付キャスターはハンドル側に取り付けてください。

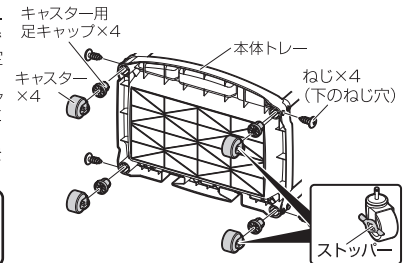

5 完成

付属のスポンジシートを敷いてご使用ください。

スポンジシート×3

