


組立説明書	品 名	適用機種	使用工具	※組立てる前に、この説明書をよくお読みの上、 正しく組み立ててください。
	ワークベンチ	WZL / WZM / WZR / WZS	⊕ドライバー 対応10mmスパナ	

■ワークベンチの組立 (WZL / WZM / WZR / WZS)


① 脚の取付け

天板裏面を上にして、その天板の上に脚を載せて、
77°セツボルト12個(片側6個)で仮固定してください。

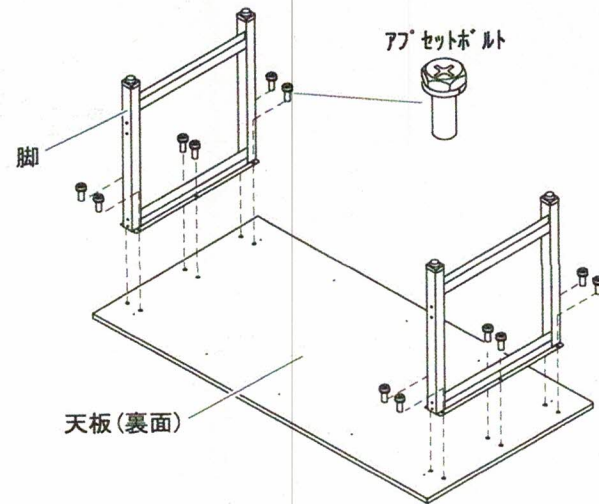


② 上継板の取付け

脚に上継板を77°セツボルト8個で取り付けてください。
天板に上継板を木ねじ、またはトラスタッピンねじで取り付けてください。(図A参照)
(W1800は10個、W1500とW1200場合は8個)
※ここで使用しない木ねじとトラスタッピンねじは不要です。
完成後に処分してください。

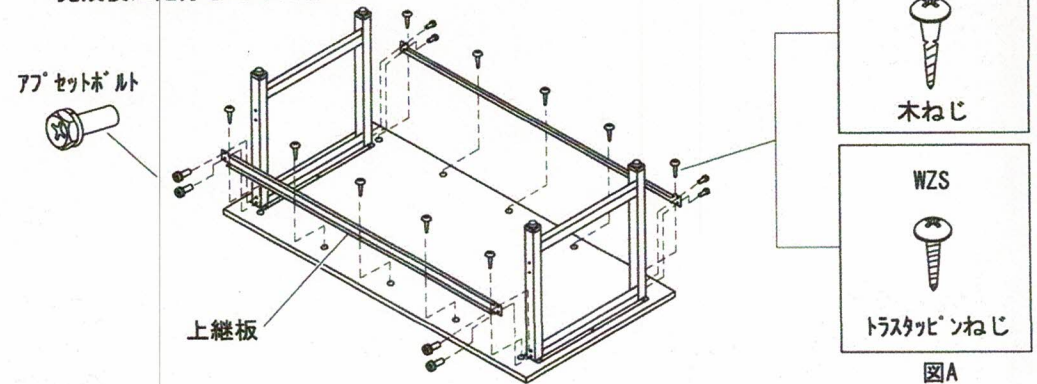

③ 脚掛けの取付け

脚掛けを図の位置に77°セツボルトと六角ナットで各4個取り付けてください。
①と②で仮固定していたねじを増し締めしてください。
※脚掛けは図Bの①の点線の位置にも取り付けることができます。

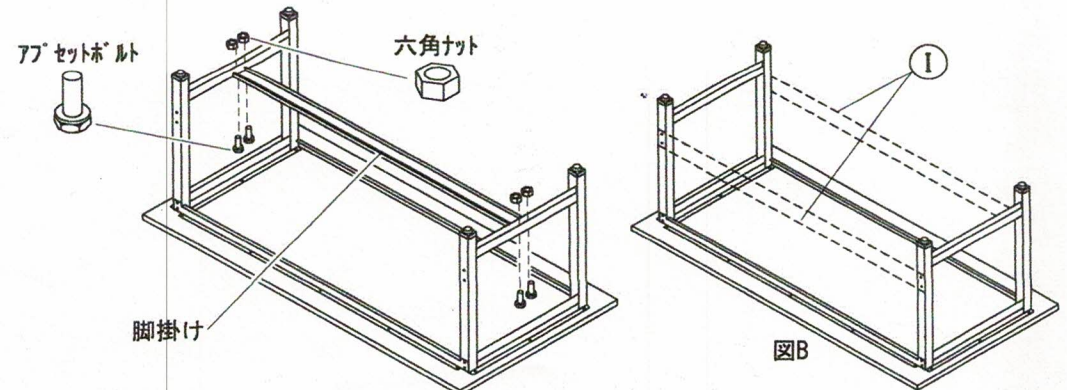


■パーツリスト

部品名	数量	77°セツボルト	木ねじ	トラスタッピンねじ	六角ナット
天板	1	(M6×15)	(M5.1×16)	(M4×12)	(M6)
脚	2				
上継板	2				
脚掛け	1	24個	10個	10個	4個

■引出しの取付け (MTZ)


① 吊りレールの取付け

吊りレール2本を天板裏面の上下継ぎ目に斜めからはめてください。
吊りレールは前後がある為、注意してください。

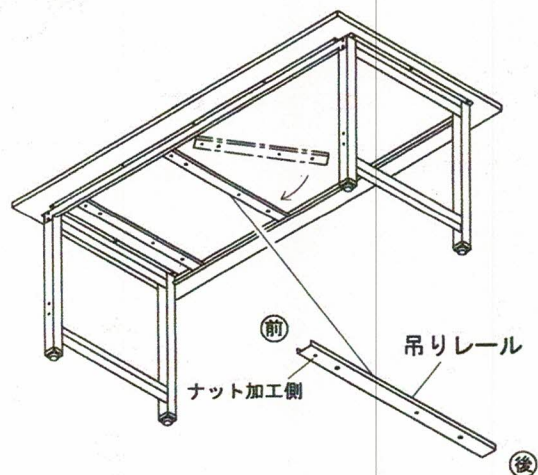

② 引出しの取外し

引出し本体から引出しをフルスライドさせたところで引出しの両サイドレール部分についてるつまみを押しながら引出しを取り外してください。(図C参照)

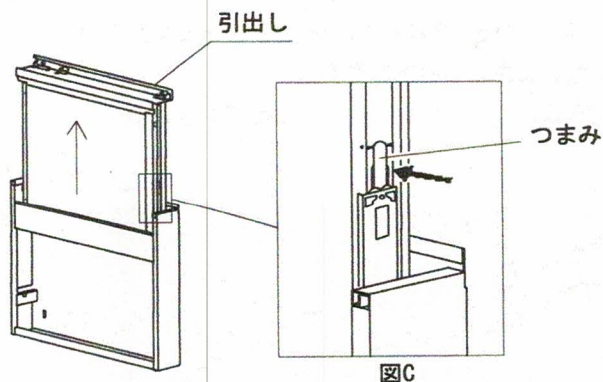


■パーツリスト

部品名	数量	部品名	数量	部品名	数量
引出し (MTZ)	1	本体吊りレール	2	アブセットボルト (M6×15)	4個


③ 引出し本体の取付け

引出し本体と吊りレールのナットの位置を合わせ、アブセットボルト4個で取り付けてください。
引出し本体の長角穴に対して前方にそろえてボルトを締め付けてください。(図D参照)
このボルトを固定すると上継ぎ面をはさみ込み引出し本体が左右に動かなくなるので、ご使用になる引出しの位置をきめてから固定してください。

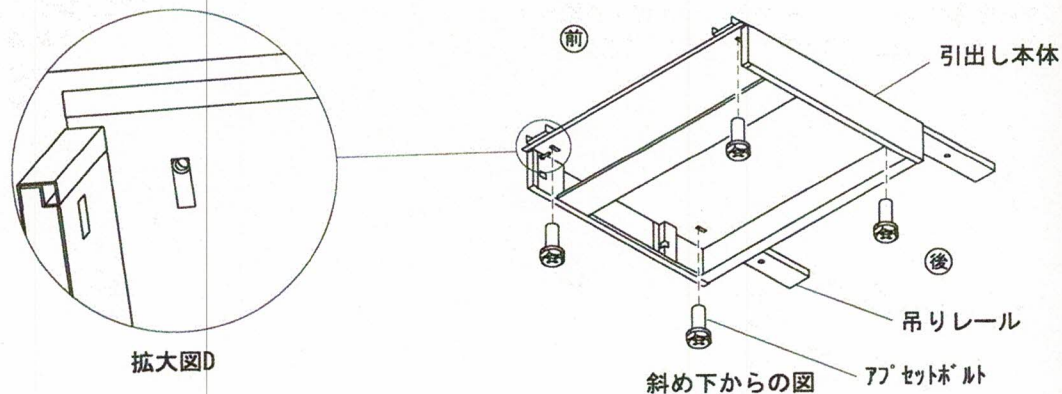

④ 引出しの取付け

引出しのレールを引出し本体のレールにはめ、押し込んでください。
引出しは奥まで確実にに入れてください。
※引出しを入れる際に、レールが破損しない様に注意してください。

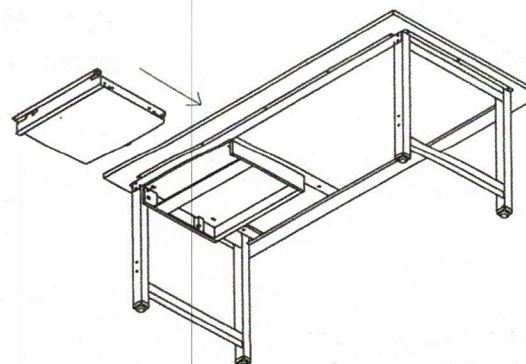

完成図

