



均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）

棚板有効寸法：W892×D592×H47

棚板は皿型・フラット型に変更可能


※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

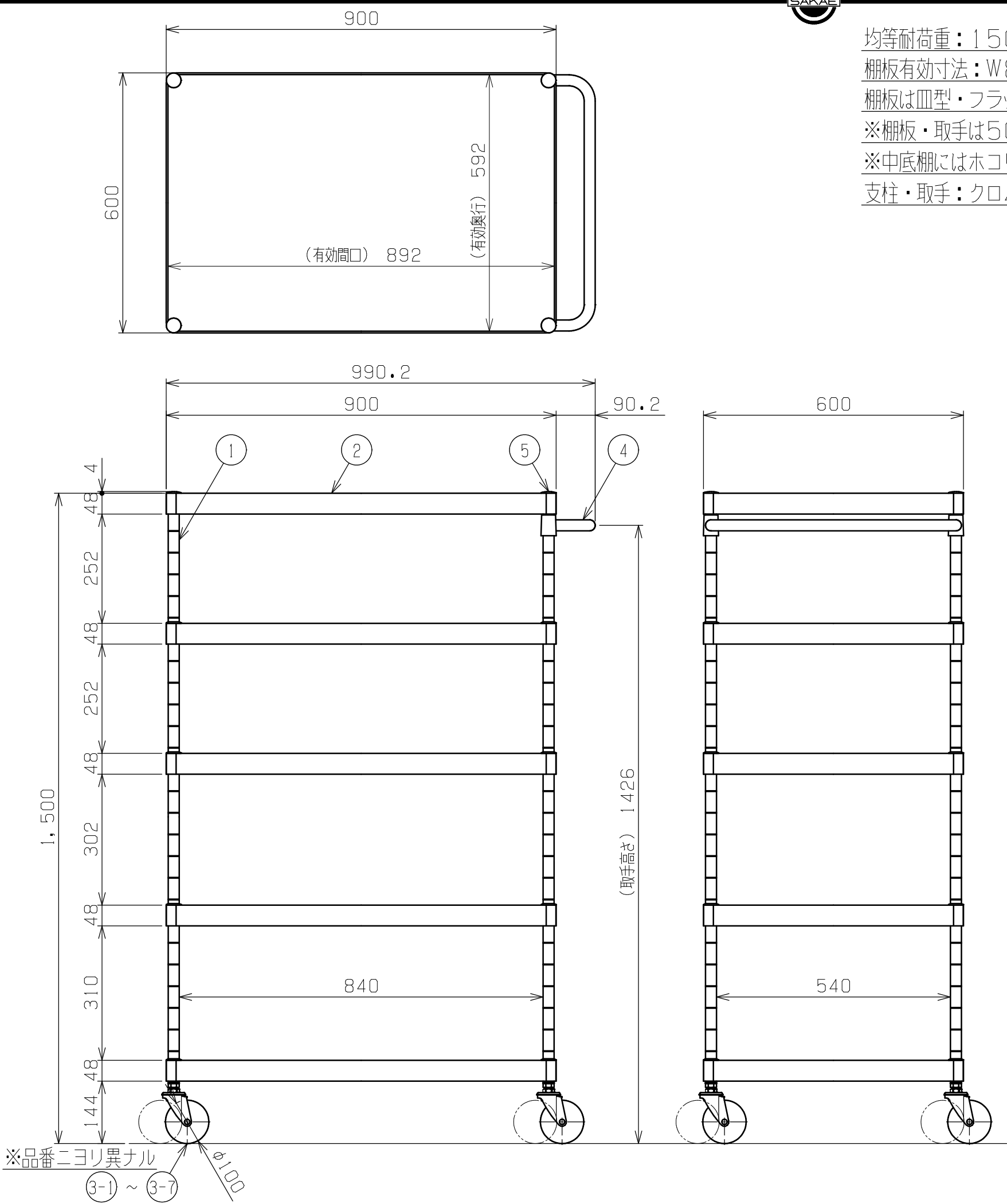

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-①③-②	CSP-90155
	—	付属	—	CSP-90155Y
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-90155NU
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-90155YSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-90155I
	—	付属	—	CSP-90155YI
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-90155NUI
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-90155YSEI
パールホワイト	ゴム	—	③-①③-②	CSP-90155W
	—	付属	—	CSP-90155YW
	ナイロンウレタン	付属	③-③③-④	CSP-90155NUW
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-90155YSEW

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター (S付)	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター (S付)	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 汎用	M12XP1.75
3-1	自在キャスター (S付)	2	φ100 汎用	M12XP1.75
2	棚板	5	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		W900XD600XH1500
		上田		5段 外観図
		1:10	図番	葉番