


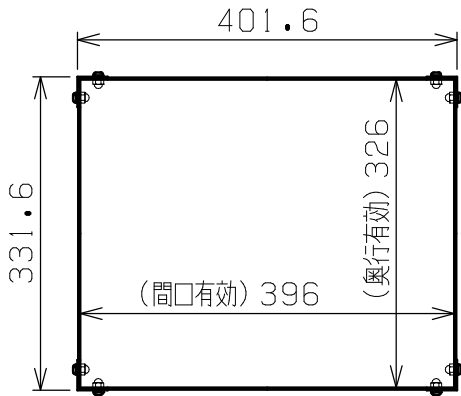

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		




品番と車輪材質の関係

EA956SA-31

EA956SA-35

品 番	車輪材質
SPE-03JAL	エラストマー車
SPE-03DJAL	導電ゴム車
SPE-03SEJAL	サイレントエラストマー車

天棚フラット組立時の全高は皿型に対し+8mm

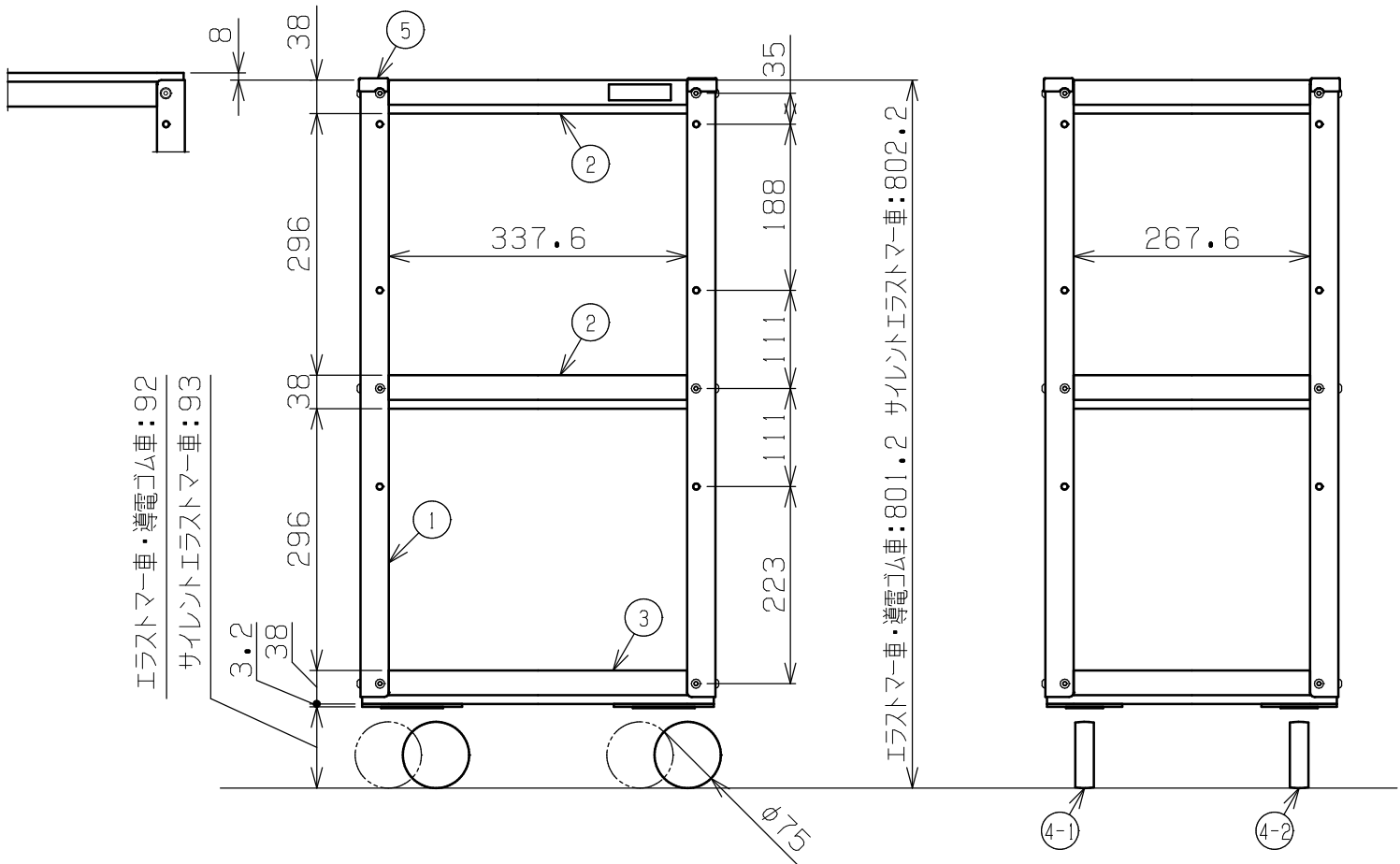

均等耐荷重：50kg（ワゴン1台当たり）

天棚及び中棚は皿型・フラット型に変更可能

※天面の棚をフラット型に変更した場合、全高+8mmかつ

コーナープレートは使用しません

5	コーナープレート	4	PC樹脂	
4-2	自在キャスター（S付）	2	品番により異なる（上記参照）	
4-1	自在キャスター	2	品番により異なる（上記参照）	
3	底棚	1	A5052-H32	t1.0
2	棚板	2	A5052-H32	t1.0
1	支柱	4	A5052-H32	t1.5
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.4.7	3角法	名 称	アルミスペシャルワゴン
承認	設計	製図		W400XD330XH800
		横山		SPEタイプ・自在4輪仕様
		1:8		外観図
図 番			葉 番	



株式会社

サカエ