

折りタタミタイプ 固定式

オリジナル
ムービー
公開中



折りタタミ固定式

設置、撤収がスムーズでコンパクト

均等耐荷重
200kg

粉体塗装
アイボリー色



各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バス 移動 小物 耐薬 高さ調整

耐腐食

耐水

連結

重量

クーン

省スペース

組立式

組立目安

2人20分



STP-1875-II 使用例



▲折りたたんだ状態

ポリエステル天板 [20mm]



STP-1875-II

H740mm

ポイントはココ!

- 工具なしで折りたためます。
- 足かけが無いので車イスでのご利用も問題ありません。
- 天板表面材の種類と色をお選びいただけます。

品番の見方

S T P - 18 75 - M I

ヤマテックワークテーブル
折りタタミタイプ

天板種類
P:ポリエステル天板
R:塩ビシート天板


天板間口
18:1800
15:1500
12:1200
9: 900

天板奥行
90:900
75:750
60:600

脚部色
I:アイボリー

天板色
M:木目柄
I:アイボリー
G:グリーン

ポリエステル天板 [20mm]

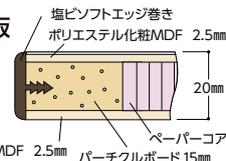

パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	STP-1890-□□	28.1	
1800×750×740	STP-1875-□□	24.3	
1800×600×740	STP-1860-□□	20.6	
1500×900×740	STP-1590-□□	23.2	
1500×750×740	STP-1575-□□	20.6	
1500×600×740	STP-1560-□□	17.9	
1200×750×740	STP-1275-□□	18.6	
1200×600×740	STP-1260-□□	15.9	
900×750×740	STP- 975-□□	15.6	
900×600×740	STP- 960-□□	13.5	

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。


塩ビシート天板 [22mm]



STR-1875-GI

H740mm

塩ビシート天板 [22mm]

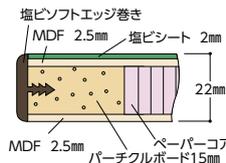

爪で強く押さえると跡がつきませんが、弾力があるため元にもどります。パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。

サイズ(W×D×H)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1800×900×740	STR-1890-□□	32.7	
1800×750×740	STR-1875-□□	28.2	
1800×600×740	STR-1860-□□	23.6	
1500×900×740	STR-1590-□□	27.1	
1500×750×740	STR-1575-□□	23.8	
1500×600×740	STR-1560-□□	20.4	
1200×750×740	STR-1275-□□	21.1	
1200×600×740	STR-1260-□□	18.0	
900×750×740	STR- 975-□□	17.5	
900×600×740	STR- 960-□□	15.1	

※ご注文の際、品番後ろの□□にカラー記号を当てはめてください。

■ 寸法図



ワークテーブル
パーツ保管ラック
保管庫その他
オフィス用備品
ラック
150シリーズ
折りたたみタイプ
300シリーズ
500シリーズ
800シリーズ
バス専用タイプ
ペダル移動タイプ
スーパータイプ
フラップタイプ
ワイドタイプ
昇降タイプ
フライトタイプ
LABシリーズ
ステンレス天板シリーズ
ステンレスワークテーブル
共通オプション
昇降傾斜タイプ
回転天板昇降タイプ
マルチワークテーブル
マルチシステム・架台
ロール材スタンド
疲労軽減マット