


セレクトガイド

固定式 H740mm	固定式 H900mm	移動式 H740mm	移動式 H900mm	固定式 H740mm	固定式 H900mm	固定式 H740mm	固定式 H900mm
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

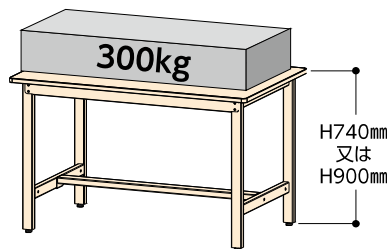

■天板バリエーション

ポリエステル天板

ポリエステル化粧合板 2.5mm
21mm
パーティクルボード
合板 2.5mm
塩ビソフトエッジ巻き

木目柄 アイボリー

塩ビシート天板


塩ビシート 2mm
22mm
パーティクルボード
合板 2.5mm
塩ビソフトエッジ巻き

グリーン アイボリー

パーティクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。耐熱温度も約80℃と充分です。表面硬度は3Hです。

パーティクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。塩ビシートの耐熱温度は約80℃です。

ポリエステル天板【21mm】

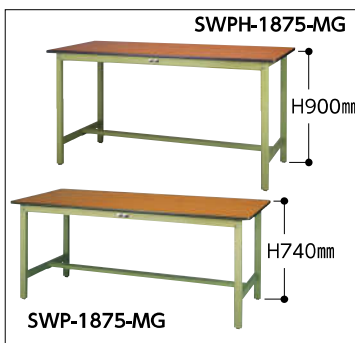


カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	EA品番	品番	質量 (kg)	EA品番
1800×900	SWP-1890-□□	33.2	EA956TH-12	SWPH-1890-□□	34.6	EA956TJ-12
1800×750	SWP-1875-□□	30.0	EA956TH-11	SWPH-1875-□□	31.2	EA956TJ-11
1800×600	SWP-1860-□□	27.4	EA956TH-10	SWPH-1860-□□	28.4	EA956TJ-10
1500×900	SWP-1590-□□	28.8		SWPH-1590-□□	30.2	
1500×750	SWP-1575-□□	26.4	EA956TH-8	SWPH-1575-□□	27.6	EA956TJ-8
1500×600	SWP-1560-□□	24.2	EA956TH-7	SWPH-1560-□□	25.2	EA956TJ-7
1200×750	SWP-1275-□□	24.0		SWPH-1275-□□	25.2	
1200×600	SWP-1260-□□	21.6	EA956TH-5	SWPH-1260-□□	22.6	EA956TJ-5
900×750	SWP- 975-□□	20.0		SWPH- 975-□□	21.2	
900×600	SWP- 960-□□	18.0		SWPH- 960-□□	19.0	
750×750	SWP- 775-□□	18.2		SWPH- 775-□□	19.4	
600×600	SWP- 660-□□	14.9		SWPH- 660-□□	15.9	

※ご注文の際、品番の □□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板【22mm】

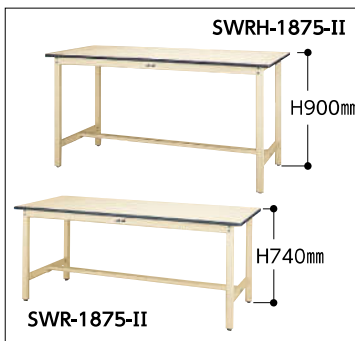

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)	EA品番	品番	質量 (kg)	EA品番
1800×900	SWR-1890-□□	37.6	EA956TH-32	SWRH-1890-□□	39.0	EA956TJ-32
1800×750	SWR-1875-□□	34.6	EA956TH-31	SWRH-1875-□□	35.8	EA956TJ-31
1800×600	SWR-1860-□□	31.0	EA956TH-30	SWRH-1860-□□	32.0	EA956TJ-30
1500×900	SWR-1590-□□	32.2		SWRH-1590-□□	33.6	
1500×750	SWR-1575-□□	30.2	EA956TH-28	SWRH-1575-□□	31.4	EA956TJ-28
1500×600	SWR-1560-□□	26.2	EA956TH-27	SWRH-1560-□□	27.2	EA956TJ-27
1200×750	SWR-1275-□□	27.0		SWRH-1275-□□	28.2	
1200×600	SWR-1260-□□	23.2	EA956TH-25	SWRH-1260-□□	24.2	EA956TJ-25
900×750	SWR- 975-□□	21.6		SWRH- 975-□□	22.8	
900×600	SWR- 960-□□	19.0		SWRH- 960-□□	20.0	
750×750	SWR- 775-□□	19.6		SWRH- 775-□□	20.8	
600×600	SWR- 660-□□	15.9		SWRH- 660-□□	16.9	

※ご注文の際、品番の □□にカラー記号を当てはめてください。

ワーク
テーブル

ハンガー
システム

ワゴン

ツール
キャビネット

ラック

シャッター式
ファイル収納庫

アレンジャー
A4判

アレンジャー
A3判

アレンジャー
B4判

アレンジャー
B3
A1
A2

スペース
ボックス

プリンター
用紙収納台

マイ・
ファイリング

仕切板