


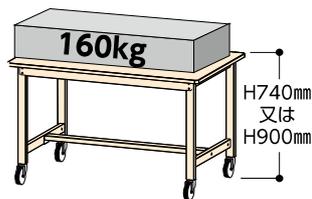

セレクトガイド

固定式 H740mm	固定式 H900mm	移動式 H740mm	移動式 H900mm	固定式 H740mm	固定式 H900mm	固定式 H740mm	固定式 H900mm
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



■天板バリエーション

**ポリエステル天板**

ポリエステル樹脂合板 2.5mm  
21mm  
パーティクルボード  
合板 2.5mm  
塩ビソフトエッジ巻き

木目柄 アイボリー

**塩ビシート天板**

塩ビシート 2mm  
合板 2.5mm  
22mm  
パーティクルボード  
合板 2.5mm  
塩ビソフトエッジ巻き


グリーン アイボリー

パーティクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。耐熱温度も約80℃と充分です。表面硬度は3Hです。

パーティクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されています。塩ビシートの耐熱温度は約80℃です。

4輪自在車で小回り抜群! 台車代りに便利です。

ポリエステル天板 [21mm]

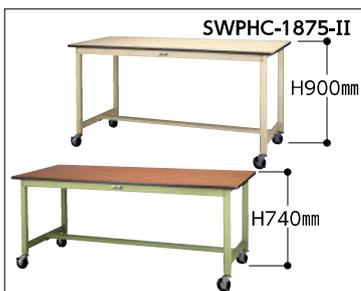

SWPC-1875-MG  
φ100ストッパー付自在ゴムキャスター 4ヶ


カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)		品番	質量 (kg)	
1800×900	SWPC-1890-□□	35.0	EA956TS-12	SWPHC-1890-□□	36.6	EA956TT-12
1800×750	SWPC-1875-□□	31.6	EA956TS-11	SWPHC-1875-□□	33.2	EA956TT-11
1800×600	SWPC-1860-□□	29.2	EA956TS-10	SWPHC-1860-□□	30.4	EA956TT-10
1500×900	SWPC-1590-□□	30.6		SWPHC-1590-□□	32.2	
1500×750	SWPC-1575-□□	28.0	EA956TS-8	SWPHC-1575-□□	29.6	EA956TT-8
1500×600	SWPC-1560-□□	26.0	EA956TS-7	SWPHC-1560-□□	27.2	EA956TT-7
1200×750	SWPC-1275-□□	25.6		SWPHC-1275-□□	27.2	
1200×600	SWPC-1260-□□	23.4	EA956TS-5	SWPHC-1260-□□	24.6	EA956TT-5
900×750	SWPC- 975-□□	21.6		SWPHC- 975-□□	23.2	
900×600	SWPC- 960-□□	19.8		SWPHC- 960-□□	21.0	
750×750	SWPC- 775-□□	19.8		SWPHC- 775-□□	21.4	
600×600	SWPC- 660-□□	16.7		SWPHC- 660-□□	17.9	

※ご注文の際、品番の □□にカラー記号を当てはめてください。

塩ビシート天板 [22mm]

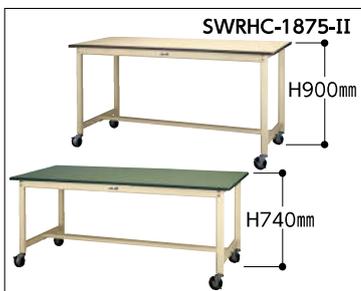


SWRC-1875-GI  
φ100ストッパー付自在ゴムキャスター 4ヶ

カラー記号



サイズ (W×D)	高さH740			高さH900		
	品番	質量 (kg)		品番	質量 (kg)	
1800×900	SWRC-1890-□□	39.4	EA956TS-32	SWRHC-1890-□□	41.0	EA956TT-32
1800×750	SWRC-1875-□□	36.2	EA956TS-31	SWRHC-1875-□□	37.8	EA956TT-31
1800×600	SWRC-1860-□□	32.8	EA956TS-30	SWRHC-1860-□□	34.0	EA956TT-30
1500×900	SWRC-1590-□□	34.0		SWRHC-1590-□□	35.6	
1500×750	SWRC-1575-□□	31.8	EA956TS-28	SWRHC-1575-□□	33.4	EA956TT-28
1500×600	SWRC-1560-□□	28.0	EA956TS-27	SWRHC-1560-□□	29.2	EA956TT-27
1200×750	SWRC-1275-□□	28.6		SWRHC-1275-□□	30.2	
1200×600	SWRC-1260-□□	25.0	EA956TS-25	SWRHC-1260-□□	26.2	EA956TT-25
900×750	SWRC- 975-□□	23.2		SWRHC- 975-□□	24.8	
900×600	SWRC- 960-□□	20.8		SWRHC- 960-□□	22.0	
750×750	SWRC- 775-□□	21.2		SWRHC- 775-□□	22.8	
600×600	SWRC- 660-□□	17.7		SWRHC- 660-□□	18.9	

 ※ご注文の際、品番の □□にカラー記号を当てはめてください。



組立目安  
2人30分

- ワーク  
テーブル
- ハンガー  
システム
- ワゴン
- ツール  
キャビネット
- ラック
- シャッター式  
ファイル収納庫
- アレンジャー  
A4判
- アレンジャー  
A3判
- アレンジャー  
B4判
- アレンジャー  
B3  
A1  
A2
- スペース  
ボックス
- プリンター  
用紙収納台
- マイ・  
ファイリング
- 仕切板