


欲しいものが揃う

TANNER

KEY BOX

STDシリーズ取扱説明書

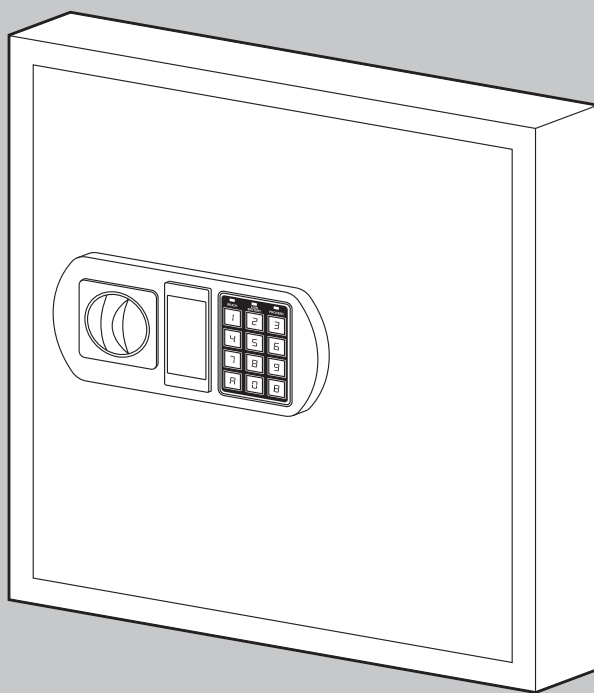

この度は当製品をお買い上げいただき、有難うございます。
ご使用の際に取扱説明書をお読み頂き、正しくお使いください。
この取扱説明書は捨てずに大切に保管しておいてください。

※ご使用にあたっては、テンキー（押しボタン）式の暗証番号を設定して下さい。
裏面の通り、設定及び変更方法をご説明いたしますので、よくお読み下さい。

STD シリーズ内容物

品番	名刺ホルダー数（色）	キーハンガー数	整理カード枚数
STD-40	40（赤10 / 青10 / 黄10 / 緑10）	4	4
STD-80	80（赤20 / 青20 / 黄20 / 緑20）	8	8
付属品	付属のキーハンガーシールは全機種共通です		
・非常解除キー ・単三電池 ・壁掛け用ネジ ・キーハンガーシール ・整理カード ・鍵番号シール （名刺ホルダーに同封）	赤：1-10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50 青：1-10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50 黄：1-10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50 緑：1-10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50 上記の付属の名刺ホルダーの色と合わせてお使いください。		

壁掛けについて

キーボックスは付属のネジを使って、壁にも掛けることができます。
キーボックスの本体側の穴の位置にあわせて、壁に下穴をあけてネジを最後まで締め付け、壁に固定してください。

注意事項


- キーボックスは、鍵を管理、整理するのが目的であり、防犯上の保管を目的とするものではありません。キーボックス及びその中の鍵に関する盗難、紛失、破損等による被害、使用者、第三者による取扱上の誤りなどで生じた不具合については、当社は一切の責任を負いません。
- 設定した暗証番号は忘れないようにメモ等に保存して下さい。
- 非常解除キーはキーボックスの中には絶対入れないで、大切に保管して下さい。紛失した場合、弊社では対応出来ませんのでご了承願います。
- 本製品を長期間で使用にならない場合は、機器の損傷の可能性を避けるため、電池を取り外して下さい。
- 本製品は鉄製のため重たくなっています。本体の移動やドアの開放時の取扱には十分ご注意下さい。

TANNER

株式会社田辺金属工業所

TEL: 06-6302-3681
大阪市淀川区三津屋南2丁目13-28
<http://www.tanner-wago.co.jp>


STD テンキー 使い方

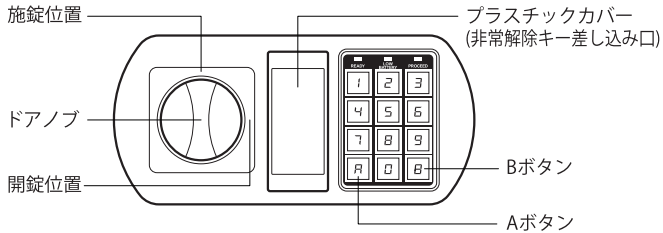

最初の設定


●最初の開き方

ご購入後、最初に扉を開ける際は、まずプラスチックカバーを外して、付属の非常解除キーを差し込んで反時計回りに回し、ドアノブを時計方向に回転させ、扉を開けてください。

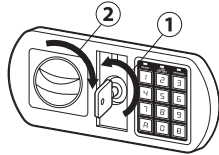


●電池のセット方法

本商品は単3乾電池が4本必要です。扉を開けて扉裏面の電池カバープレートを取り外して、電池を正しい方向に揃えて、設置して下さい。(アルカリ乾電池の使用を推奨しております。)

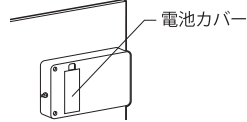


●暗証番号の設定方法

1. 扉を開け、乾電池を設置してから、電池カバー横の赤いボタンを押してください。ピーという音が2回鳴り、同時に表側の番号ボタン上の「PROCEED」ランプが黄色く光る事を確認してください。

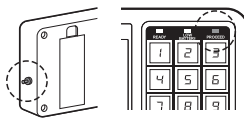


2. 「PROCEED」ランプが黄色く光ってから、15秒以内に3桁から8桁のお好きな番号を押して、最後にBのボタンを押して下さい。もし15秒以内に行えなかった場合は、再度赤いボタンを押して、最初からやり直して下さい。
※設定した番号は、必ず忘れないようにメモに控えて下さい。また、設定した番号で鍵の開閉が出来るかどうか試して下さい。

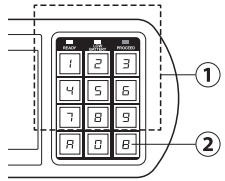


●暗証番号設定の確認

扉を開けた状態で、暗証番号が設定されたかどうかの確認を以下の手順で行ってください。


1. ドアノブを反時計方向に回転し、ロック部を飛び出させ、ロック状態にして下さい。

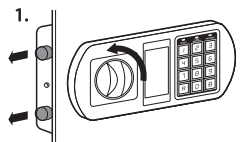

2. 前記で設定した暗証番号を押して、最後にAのボタンを押して下さい。

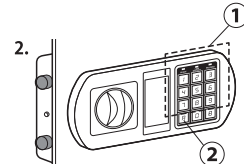


3. ブザー音が鳴り、ガチッという音と同時に「READY」ランプが緑色に点灯します。この後、約5秒以内にドアノブを時計回りに回転させてロック部を引っ込め、ロックが解除出来るかを確認して下さい。(約5秒以内にドアノブを回転出来なかった場合は、再度やり直して下さい。)

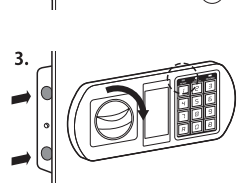

使用方法


●施錠方法

暗証番号設定、動作確認後、保管物を中に入れてドアを閉め、ドアノブを中にに入れてドアを閉め、ドアノブを反時計方向に回してください。

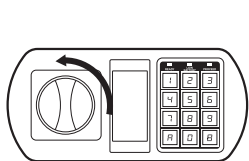

●開錠方法

先ほど設定した暗証番号とAボタンを押して「READY」ランプが緑色に光ったら、ドアノブを時計方向に回転させ、開けてください。

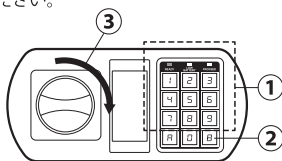

※もし、間違った暗証番号を3回連続で押してしまった場合は、約20秒間機能が停止します。さらに間違った暗証番号を3回連続で押してしまった場合は、約5分間機能が停止します。暗証番号が分からなくなって、扉が開かない場合は、最初の開き方の要領で非常解除キーを使って扉を開き、暗証番号の設定方法に従って、新たに番号を設定して下さい。

電池の交換

電池の容量が少なくなってきた場合には、「LOW BATTERY」ランプが赤く光りますので、速やかに電池を交換して下さい。


⇒付属の電池は開閉試験用ですので、寿命は5回/日開閉した場合に、約2ヶ月です。

早めに電池交換(アルカリ推奨)をお願い致します。


⇒電池が完全にきってしまった場合は非常解除キーで開錠し、電池を交換して下さい。

※このテンキーは電池式で水分に非常に弱いので、湿気の多いところでは使用しないで下さい。ご使用のテンキーの故障による返品、交換等は一切うけかねますので、ご了承下さい。


各部の名称

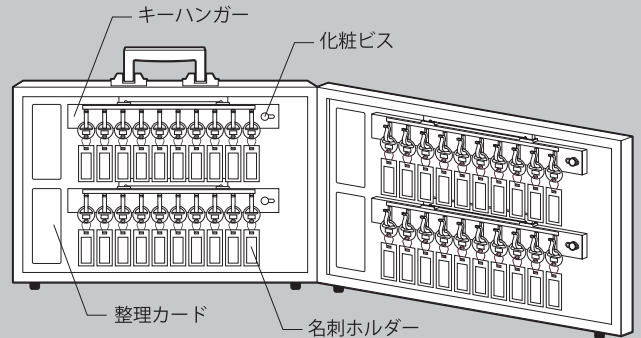


キーハンガーの外し方

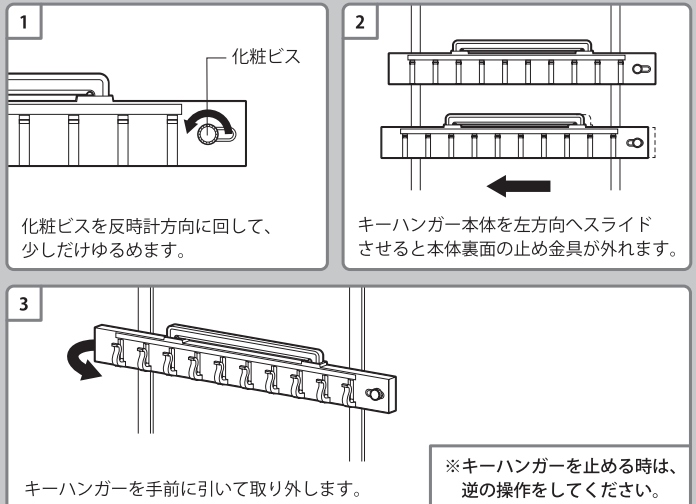

名刺ホルダーのカードについて

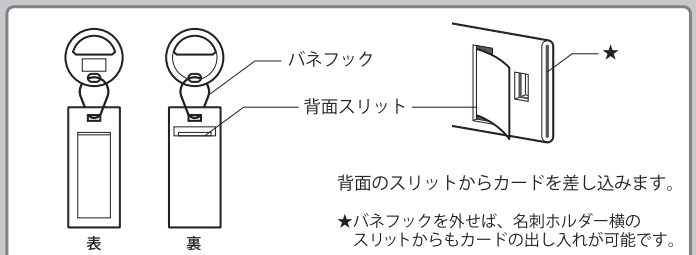

整理カードについて

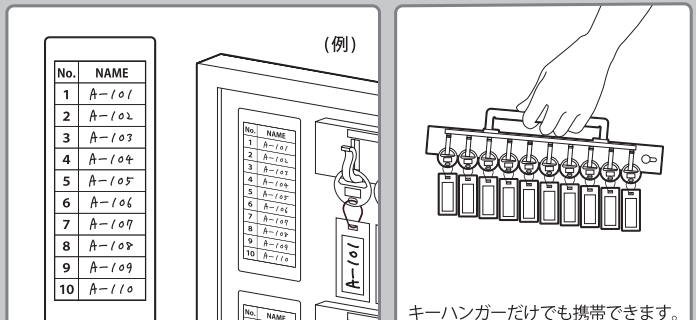

キーハンガーそれぞれに記号を定め、キーハンガー記号とキーナンバーを記入後、該当するキーハンガーの横に貼り付けて下さい。

キーハンガーだけでも携帯できます。