

LBIS エルビス

ポケットマニュアル

ご使用前に必ずお読みください。

- この製品を譲渡または、貸し出される
ときは、このポケットマニュアルも一
緒にお渡しください。
- その他ご不明な点については、お買い
求めの販売店もしくはライオン事務器
お客様相談室までご連絡ください。

お客様相談室

～お問合せは、下記のフリーダイヤルへ～

TEL. ☎ 0120-074416

FAX. ☎ 0120-402539

■安全にお使いいただくために

ここに表示され注意事項は、お使いになる人は他の人々への危害を未然に防止する
ためのものです。必ずお守りください。

⚠ 警告 この注意事項を守らなければ死亡又は重症などを 負う可能性があります。

- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- すべりやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を
十分行うよう心がけてください。
- ガススプリングを火気に投入しないでください。高圧ガスが爆発することがあります。
- 廃棄する時は、専門業者にお任せください。焼却すると有毒ガスが発生することがあ
ります。
- ガススプリングは注油・分解しないでください。爆発してけがをすることがあります。

⚠ 注意 この注意事項を守らなければ障害を負うか又は物 的損害が生じる可能性があります。

- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 幼児をひとりで座らせしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面以外の部分に腰かけしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。2人以上で座ると、転倒してけがをすることがあります。
- 段差や傾斜のある場所で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。
- すきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 張地やクッションが壊れたまま座らないでください。体重が支えられずけがをする
ことがあります。
- 各接合部のボルトやネジにゆがみが生じた場合には早めに増し締めを行ってください。
ゆるんだまま使用すると本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 運搬具として使わないでください。破損やけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- この製品の用途以外で使わないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。

使用上のご注意

- 直射日光のあたる場所や暖房器具のそばで使わないでください。変色や変形の原因
になります。
- 屋外や水のかかる場所では使わないでください。変色や破損の原因になります。
- 乱暴に取り扱わないでください。変形や破損の原因になります。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度59%超が目安）には、
窓を閉め切らないようにしましょう。

このたびは、ライオン「エルビスチェア」
をお買い上げいただきまして、まことにあり
がとうございます。
このポケットマニュアルをよくお読みの上正
しくお使いください。
なお、このポケットマニュアルはイスの座面
下にありますホルダーに収納し、大切に保
管してください。

JOIFA登録番号

JOIFA 620

この番号は、一般社団法人日本オフィス家具協会
(JOIFA)における会員登録番号です。オフィス家具
の資源・廃棄物問題・リサイクル・PL問題など製品
が負う責任体制として、番号を表示しています。



株式会社 ライオン事務器

15K

■お手入れ方法

- 布地
 - ・ほこりなど汚れは、ブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- 金属・樹脂部
 - ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いた後、乾いたやわらかい布
で洗剤が残らないよう十分に拭き取ってください。
- 共通
 - ・ベンジン・シンナー・アルコール類、及び化学ぞうきんは絶対に使わない
でください。表面の仕上げを痛める原因になります。

■使用期間について

- JOIFA標準使用期間 8年
- ※標準使用期間とは経年劣化による事故を未然に防止するために、構造部分の
経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起を促すものであり、耐
用年数、保証期間ではありません。
- ※標準的な使用条件を超える頻度や環境でご使用の場合、この期間より早期に
安全上支障を生ずる可能性があります。
- ※標準使用期間内であっても異常を感じた場合は使用を中止し、お買い求めの
販売店またはライオン事務器お客様相談室までご連絡ください。

■保証について

ご使用の弊社製品が通常のご使用状態で故障した場合には、下記の保障期間
をご参照の上、お買い上げの販売店までご連絡ください。

- 保障期間
お買上げの日から下記の年限にさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・退色・レザー クロスの磨耗
2年保証	構造部・可動部	昇降機能・リクライニング機能の故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係る破損

- 保障期間内であっても、次の場合は有料になります。
 - ①火災・天災による故障及び破損。
 - ②改造または、誤った修理による故障及び破損。
 - ③ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損。
- 保障期間外の修理につきましては、その機能が維持できる場合は、お客様の
ご要望により、有料修理させていただきます。

■廃棄について

- 廃棄は専門業者にお任せください。
焼却すると有毒ガスが発生したり、高圧ガスが爆発することがあります。

■品質表示

材質

上張：布張 ポリエステル
 防炎 ポリエステル
 クッション：モールドウレタン
 背・座カバー：P P樹脂成型品
 脚部：ガラス強化P A樹脂
 キャスター：φ60mm・ナイロン双輪キャスター
 肘部：P P樹脂成型品(再生)

各部寸法

座面高	400～490mm
全高（ハイバック）	895～985mm
全高（ミドルバック）	850～940mm
総奥	570mm
座幅	475mm
総幅（フレキシブルアーム付）	625mm
（サークルアーム付）	595mm
脚幅	640mm
質量	ミドルバック 14.9kg ハイバック 15.1kg


寸法図表記

H1 総高	D1 座奥	W1 脚幅
H2 座高	D2 総奥	W2 背幅
H3 肘高		W3 座幅
		W4 肘幅



株式会社 ライオン事務器

■寸法図

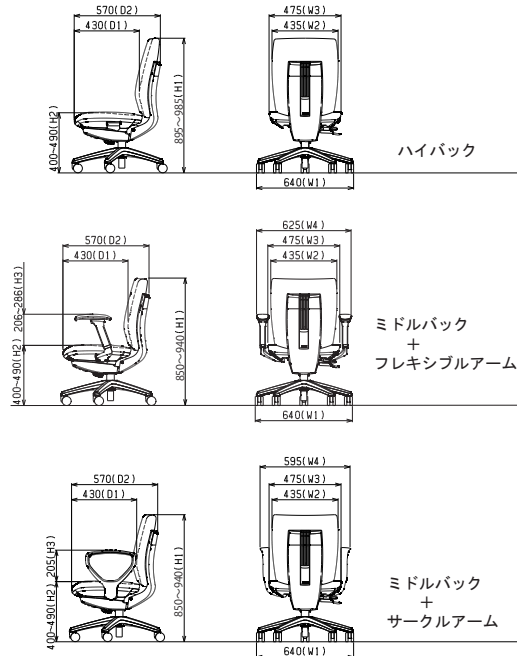

■各部の名称

