

《「ラグリス」シリーズ》 回転イス


取扱説明書


このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るよう大切に保管してください。

■ 安全上の注意

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	
すべりやすい床面で使用しないでください。	転倒してけがをするおそれがあります。	座面に立たないでください。
座面に立たないでください。		
シリンダーを分解したり、注油したりしないでください。	爆発するおそれがあります。	シリンダーを火に投げ入れないでください。
シリンダーを火に投げ入れないでください。		
廃棄するときは専門業者に依頼してください。	焼却すると有毒ガスが発生することがあります。	

 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。	
空座のまま座面の上下調整レバーを操作しないでください。	座面が急上昇してけがをする原因になります。	可動部のすき間に手を入れないでください。
2人以上で座らないでください。		
座面以外の部分に座らないでください。		
座面の先端に座ったり、逆向きに座らないでください。	転倒してけがをするおそれがあります。	小さな子供を1人で座らせないでください。
張り地やクッションが破損しているときは使用しないでください。		
ねじがゆるんでいるときは使用しないでください。	本体が破損してけがをすることがあります。	異常があるときは使用しないでください。
火のそばに近づけないでください。		
水平で安定した場所で使用してください。	変形・破損・転倒してけがの原因になります。	分解したり改造したりしないでください。
乱暴に取り扱わないでください。		
キャスターや脚先にごみが付着しないよう定期的にお手入れしてください。	キャスターや脚先のごみで床を傷つけたり汚したりする原因になります。	

■ 使用上の注意

直射日光やストーブの熱などが当たるところで使用しないでください。	変色や変形の原因になります。
湿度が高い場所・乾燥が著しい場所では使用しないでください。	

■ 使用場所についての注意

- この製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。また、濡れないようにしてください。破損・腐食の原因になります。

■ お手入れのしかた

- ほこりなどの汚れはブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤などを含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないように固く絞った布などで拭き取ってください。
- シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。

■ 廃棄時の注意

- 廃棄するときは、専門業者にご依頼ください。焼却すると使用している樹脂から有毒ガスが発生することがあります。
- この製品が不要になった場合は、有料でお引き取りもいたします。

<ul style="list-style-type: none"> • この製品を譲渡する場合は、この [取扱説明書] も必ず一緒にお渡しください。 • 不明な点がありましたら、お買い上げの販売店、当社営業担当者、または当社問い合わせ窓口（右下に記載）までお問い合わせください。
--

■ サービス・保証について

1. JOIFA登録番号について

JOIFA 104

- この番号は、当社のJOIFA（社団法人日本オフィス家具協会）の登録番号です。
- JOIFAは、オフィス家具を安心・安全に使用していただけるよう、会員企業にJOIFA番号を制定しています。JOIFA番号を表示する会員企業は、保証、回収、修理などの対応が可能です。

2. 保証期間（購入日より）

※ 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障及び破損した場合

外装・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・昇降機構などの故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年



アイリスチトセ株式会社

本部：兵庫県三田市テクノパーク5-14 〒669-1339
 ☎ 079-560-0821 FAX 079-560-0825
 月曜日～金曜日（祝祭日・当社休業日を除く）9：30～17：00

パーツリスト

●組み立てる前に、下記の部品がすべてそろっていることを確認してください。
●表記以外の部材は梱包材です。



背座本体×1



脚×1



シリンダー×1

<ヘッドレスト：別梱包>



ヘッドレスト×1

※ヘッドレスト付製品のみ

<可動肘：別梱包>



肘(右)×1



肘(左)×1




ねじ×4


※肘付製品のみ

組み立てかた **!** ねじはゆるみの無い様に締めつけてください。

1 シリンダーを座に差し込みます。

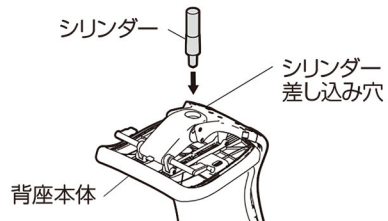

2 脚をシリンダーに差し込みます。

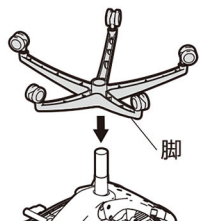

3 肘を座に取り付けます。


※肘付製品のみ



! 肘の左右に注意してください。

4 ヘッドレストを背にさしこみます。

※ヘッドレスト付製品のみ

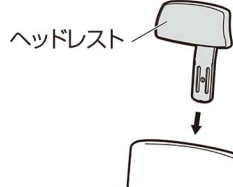

	ラグリスF			ラグリスM		
		肘付	肘/ヘッドレスト付		肘付	肘/ヘッドレスト付
品番	LUX-F-HSOA	LUX-F-HS2A	LUX-F-HS2HA	LUX-M-HSOA	LUX-M-HS2A	LUX-M-HS2HA
外径寸法 (幅×奥行×高さ)	655×620 ×1025～ 1123mm	685×620 ×1025～ 1123mm	685×620 ×1170～ 1268mm	655×590 ×1025～ 1123mm	670×590 ×1025～ 1123mm	670×590 ×1170～ 1268mm
座面高さ	435～533 mm					
材質	背張り	布地 (ポリエステル)、ウレタン			ポリエステルメッシュ	
	座張り	布地 (ポリエステル)、モールドウレタン				
	背枠	ガラス繊維強化ナイロン				
	肘	—	ポリウレタン		—	ポリウレタン
	ヘッドレスト	—	ポリウレタン		—	ポリウレタン
	脚	アルミ合金ダイキャスト				


※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN KOREA

可動肘操作方法


肘パッド左右調節

肘パッドは左右に25°ずつ3段階に調節できます。お好みの位置で使用してください。

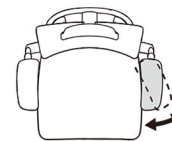

肘上下調節

肘パッド下側のボタンを押している間、肘を上下にスライドして、10mmずつ8段階に調節できます。お好みの高さに調節したら、ボタンを離して肘が固定されているか確認してください。

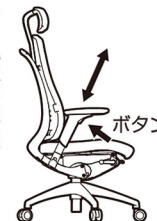


操作方法

ロックングの範囲調節

前端的レバー

レバーの上げ下げにより、ロックングの範囲を3段階に調節できます。

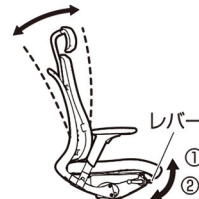

ロックングストッパー

座って左側のレバー

レバーを引き上げるとロックングできます。ロックングしながらレバーを押し下げること、4段階の角度で固定することができます。



ロックングの硬さ調節

座って右側のハンドル

ハンドルを回して調節します。



! 締めすぎ・ゆるめすぎに注意してください。

座の上下調節

座って右側のレバー

高くするとき
少し腰を浮かせながら、レバーを引き上げます。レバーを離すと固定します。

低くするとき
座の中央に腰かけながら、レバーを引き上げます。レバーを離すと固定します。



座の前後調節

座って右側のボタン

ボタンを押している間に、座面を前後にスライドして調節することができます。

