

メッシュバックチェアハイバック OFC-MBH
サイズ：420×H297mm(A3)
材 質：上質70kg
刷 色：1C/1C(Black)

[新規]：2020.09.14

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- この製品は一般家庭用です。絶対に業務用、介護用として使用しないでください。
- 本品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- この製品は乳幼児には絶対に使用しないでください。
- 子供やお年寄りに一人で使用させないでください。
- お子さまがいたずらしないよう、注意してください。
- 必ず1人でお使いください。
- 火気や暖房器具のそば、直射日光の当たる場所では使用しないでください。火災ややけど、製品が変形するおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所で使用してください。
- 正しい向きで使用してください。
- 上に立ったり飛びはねたりしないでください。
- シリンダーは分解・注油しないでください。
- シリンダーを火に近づけたり、入れたりしないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ゆすったり、背もたれに乗ったり、乱暴に扱ったりしないでください。
- 座面中央部以外には座らないでください。
特に肘掛けに乗ったり、腰かけたりしないでください。
- 踏み台にしたり、椅子以外の用途に使用しないでください。
- 椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。
- ロッキング機能が付いていますので、背もたれに寄りかかるときは背後に注意してください。
- 滑りやすい床面では使用しないでください。
- フローリングの床など傷付きやすい床面での使用は、床の傷・へこみなどの原因になります。
- 異常があるとき、故障や破損したときは使用しないでください。
- 腐食やかび・さび・変形・変色の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・水分・油・洗剤などが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。
 - ・濡れたものや熱いものを置かないでください。
 - ・シール・テープなどを貼らないでください。
- 使用しているうちにねじがゆるみ、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直してください。
- キャスターは定期的に清掃してください。ごみなどが付着すると、床の傷、汚れなどの原因になります。
- 不当な分解・改造・修理は絶対にしないでください。事故や破損の原因になります。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼってから表面を叩くように拭き取ってください。そのあと、洗剤が残らないように水に浸して固く絞った布で拭き取ってください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。製品が変質するおそれがあります。

お客さまへ

- 座面・背もたれの部分に使用しているウレタンから、多少においがすることがあります。そのような場合は、風通しの良い所でしばらく放置してから使用してください。
- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいて処理してください。
※シリンダーには高圧ガスが封入されています。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-211-299

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からのお問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください



メッシュバックチェア ハイバック OFC-MBH ②

取扱説明書

保管用

このたびは、当製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また本書は、お使いになる方がいつでも見ることができるよう
大切に保管してください。

●寸法[cm]: 幅約59×奥行約65×高さ約107～115

●座面高さ[cm]: 約44～52

■主要材質

上張り生地: ポリエステル

クッション材: ウレタンフォーム

背もたれ・座面・脚: スチール

肘掛け: スチール・ポリプロピレン

昇降パーツ・シリンダー: スチール


シリンダーカバー: ポリプロピレン

キャスター: ポリウレタン・ナイロン


※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

パーツリスト


- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

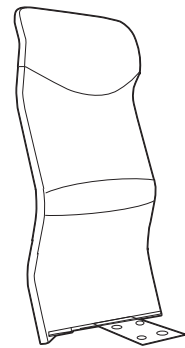


背もたれ × 1

 


座面 × 1

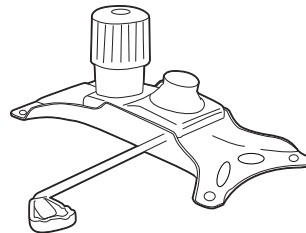


昇降パーツ × 1

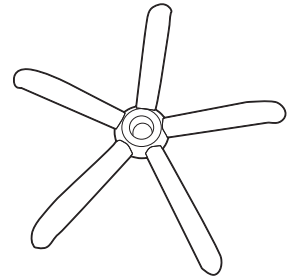


脚 × 1

 



シリンダー × 1

 


シリンダーカバー × 1

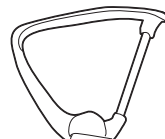

肘掛け 左右 各 × 1

 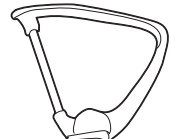


キャスター × 5

 


ねじ (M6×20) × 4



 ねじ (M6×25) × 6



ねじ (M6×30) × 4

 


六角レンチ × 1

組み立てかた

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷つかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。
- 組み立て説明図は一部を抽象化しています。

1 座面に肘掛けを取り付けます。


座面に貼られている、「FRONT ↑」シールの矢印と、肘掛けの「FRONT ↑」の刻印の矢印の向きを合わせてから、ねじ(M6×25)で固定します。

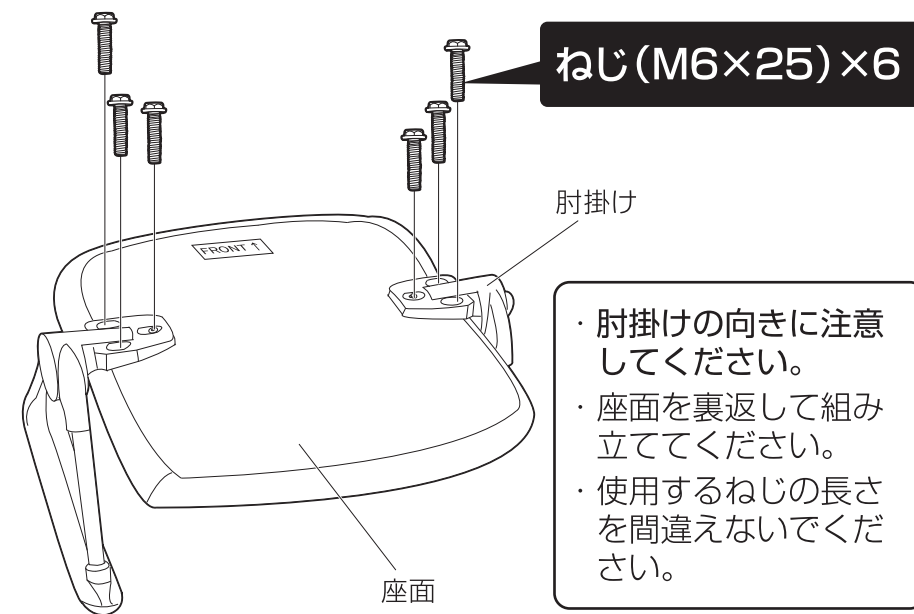

⚠ 注意 床面を傷つけないように注意してください。

2 座面に昇降パーツを取り付けます。


座面に貼られている、「FRONT ↑」シールの矢印と、昇降パーツの「FRONT ↑」刻印の矢印の向きを合わせてから、ねじ(M6×20)で固定します。

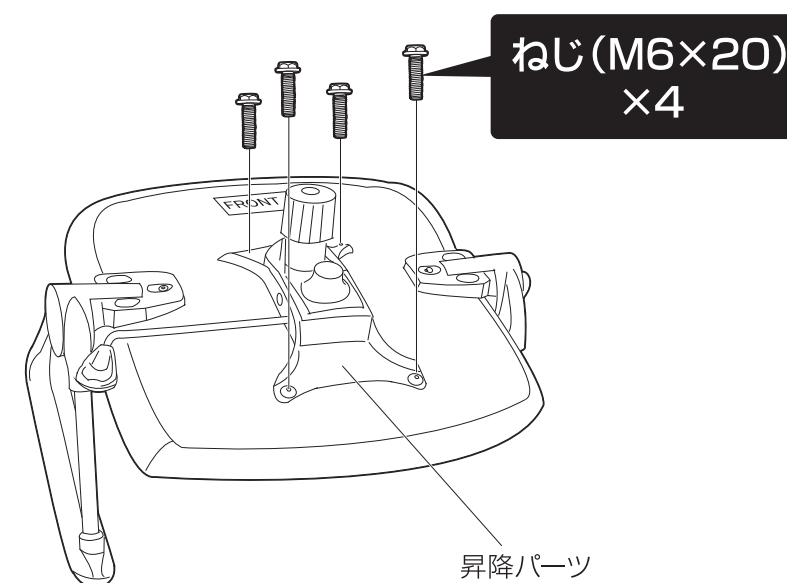

・使用するねじの長さを間違えないでください。


3 座面に背もたれを取り付けます。

座面の穴に背もたれの穴を合わせ、ねじ(M6×30)で固定します。

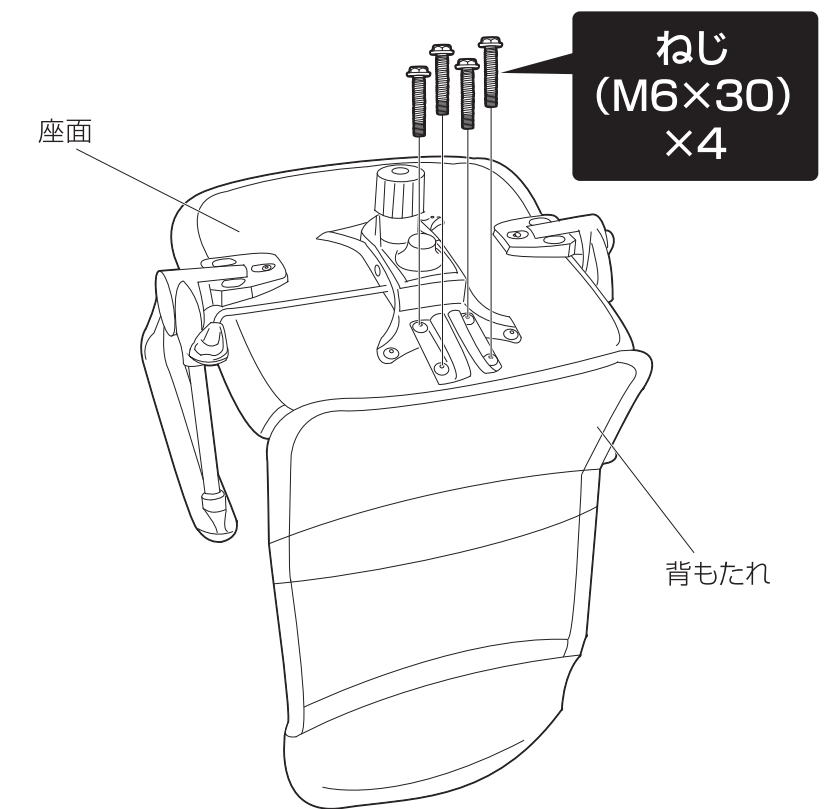


4 脚にシリンダーとシリンダーカバー、キャスターを取り付けます。

図のように差し込んで取り付けてください。

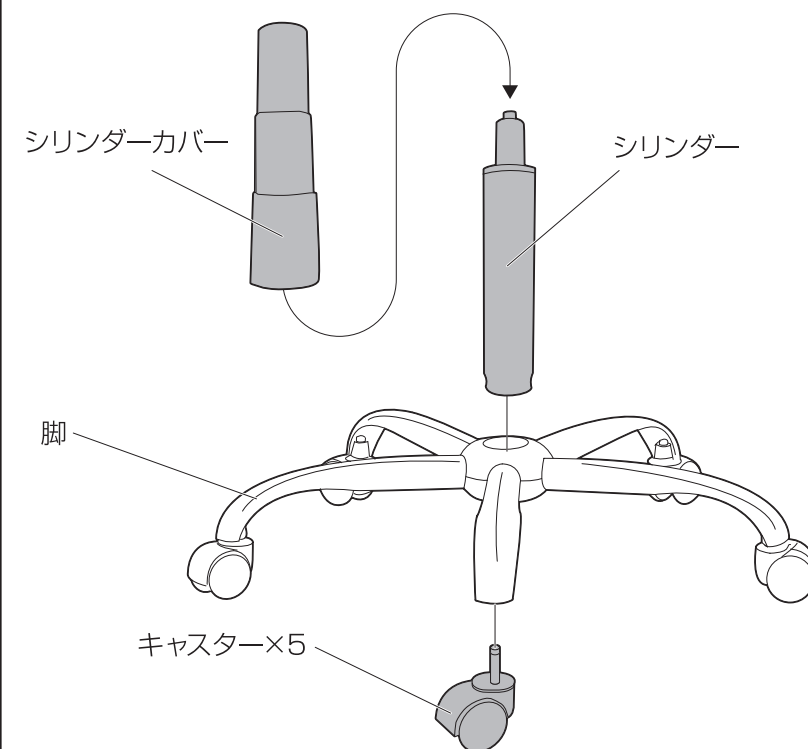

5 脚部に 3 の組立品を取り付けて完成です。

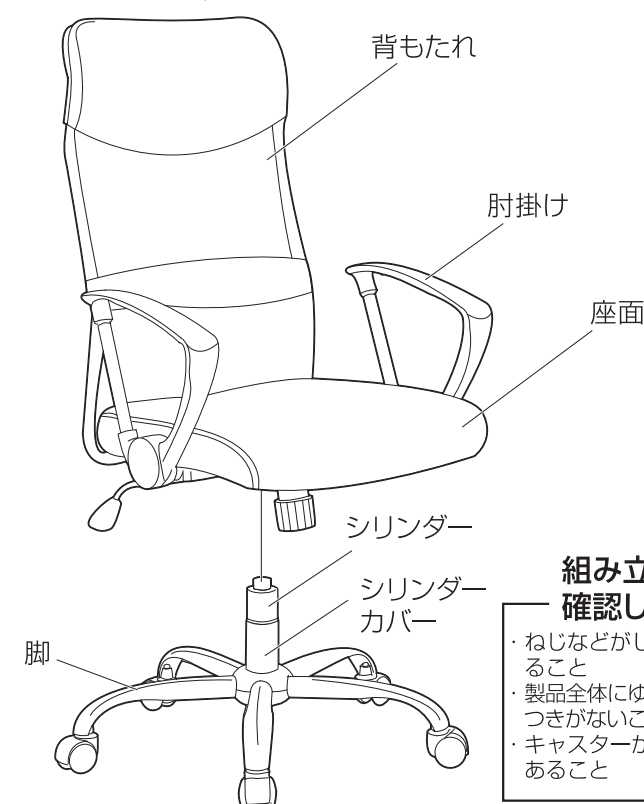

組み立て完了後、確認してください

- ・ねじなどがしっかり締まっていること
- ・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと
- ・キャスターがすべて取り付けられていること


座面高さの調節

座面を高くするとき

座面の中央部に座った状態から、腰を少し浮かせ、レバーを引き上げると座面が上がります。

座面を低くするとき

座面の中央部に座った状態で、レバーを引き上げると座面が下がります。

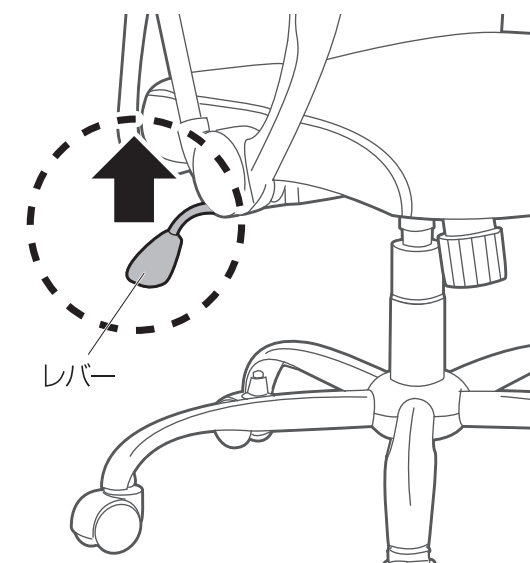

背もたれ・座面の固定とロックング

①昇降レバーを内側に押し込むと固定され、外側に引き出すとロックング状態になります。

②ロックングのかたさは、ノブを回して調節します。

※時計回りに回すとかたく、反時計回りに回すとやわらかくなります。

