

Sellezza Chair

Elfie Chair

共通取扱説明書・保証書

修理が必要な故障の場合は、販売店または当社営業担当者までご連絡ください。

株式会社 **内田洋行**
〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7
お客様相談センター ☎ 0120-077-266

ご使用に際してのご注意

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。この『取扱説明書』はいつでもお読みになれるように、座面下にある「ポケット」に収納し、大切に保管してください。

また、この『取扱説明書』を紛失された場合は、販売店または当社営業担当者まで連絡して内容をご確認のうえ、ご請求ください。

この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付して次の所有者に譲渡してください。

この製品は改良のために仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

JOIFA標準使用期間について

- JOIFA標準使用期間 8年
- ※標準使用期間とは経年劣化による事故を未然に防止するために、構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起を促すものであり、耐用年数、保証期間ではありません。
- ※標準的な使用条件を超える頻度や環境でご使用の場合、この期間より早期に安全上支障を生ずる可能性があります。
- ※標準使用期間内であっても異常を感じた場合は使用を中止し、お買い求めの販売店または内田洋行お客様相談センターまでご連絡ください。

廃棄に際してのご注意

椅子の廃棄時は、廃棄業者にお渡しください。

《廃棄時の引取り先へ》
この製品は **[JOIFA 307]**
株式会社 **内田洋行** が製作した製品です。

保証書

品名 **セレッツァ／エルフィ**

販売店名

販売店住所／電話番号

ご購入年月日

- 保証期間内に、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無償修理いたします。
 - 保証期間内であっても、次の場合は有償修理となります。
 - この保証書の提示がない場合
 - 保証書にご購入の年月日・販売店名の記載がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合
 - 改造または不当な処理による故障及び破損
 - ご購入後の移動・輸送・落下などによる故障及び破損
 - 火災や天災などによる故障及び破損
 - 消耗品の交換
- ※上記の保証期間は、一般オフィスにおいて通常執務状態での使用を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務やこれに順ずる過酷な使用をされることでの保証期間ではありません。

この保証書は本書に明記した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、販売店または当社営業にお問い合わせください。

株式会社 **内田洋行**

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

※この保証書は日本国内においてのみ有効です
Effective only in Japan

保証期間	1年間	2年間	3年間
ご購入の日より	表面仕上げ 外観	機構部 可動部	構造体

各部の名称



安全上のご注意

必ずお読みください

警告 「死亡や重症を負う可能性が想定される」内容です。

注意 「障害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を区分して説明しています。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

強制 必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

転倒事故を防ぐ為に

禁止	■座面の前縁部に腰掛けしないでください。転倒してけがをすることがあります。
	■座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
	■すべり易い床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
	■座った状態で机に足を乗せたり、前側を床から浮かせたりしないでください。
	■肘には座らないでください。転倒してけがをすることがあります。

注意

事故を防ぐ為に

禁止	■事務用椅子以外に使用しないでください。けがの原因になります。
	■上に物をのせしないでください。転倒や落下の危険があります。
	■可動部や隙間に指を入れないでください。けがの原因になります。
	■幼児の近くで使用しないでください。


強制	■座るときは、椅子の背・座を持って座ってください。椅子が動いて転倒の原因となります。
	■使用中にネジのゆるみ等によるがたつきが生じたときは、販売店または当社営業担当者までご連絡ください。がたつきが生じたまま使用するとけがの原因になります。
	■廃棄するときは、専門の業者にご依頼ください。万一焼却すると破裂しけがの原因になります。

使用上のご注意

注意


禁止	■直射日光の当たる場所およびストーブ等の熱は避けてください。変色や変形の原因になります。
	■屋外では使用しないでください。変色や変形の原因になります。
	■水のかかる場所や、湿度の高い場所での使用は避けてください。変色・変形などの原因になります。
	■背のメッシュ部分を机や棚等の什器に当てないでください。メッシュ張地が傷つき、擦り切れる恐れがあります。
	■製品の購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を心がけてください。

座面右側

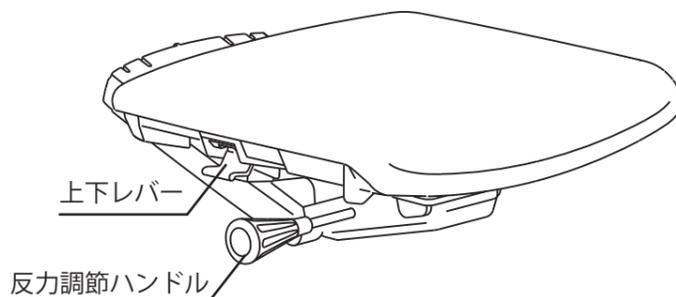


1 座面高さ調節

座面を上げるときは、着座した状態で腰を浮かせ、下げるときは深く腰掛けて、上下レバー①を右手で軽く引き上げます。上下レバー①を離すと座面の高さは固定されます。

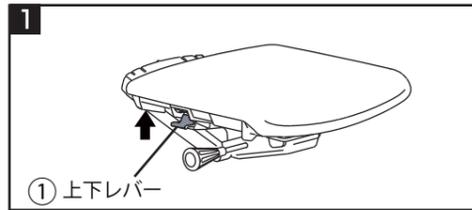


2 座前縁部調節

イスに座った状態で、少しひざを浮かします。左手でスライドレバー②を引き上げながら右手も座面前方を持ち、前後に動かすことで座面前縁の奥行きを調節します。座スライドレバー②から手を離すと、奥行きは固定されます。

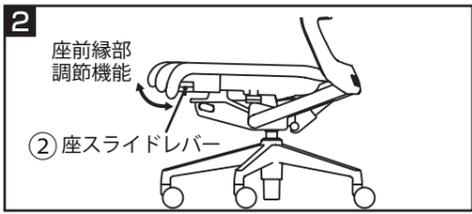


3 背角度調節

傾斜ロックレバー③を上げた位置にして背にもたれると、背と座が連動するフリーロッキング状態となります。好みの背角度位置で傾斜ロックレバー③を下げると背座はその角度で固定します。角度は無段階で可動範囲の任意の位置で固定できます。

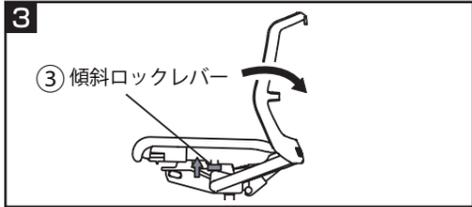

4 背リクライニング強度調節


座面下の反力調節ハンドル④を回すことで、リクライニング強度の強弱を調節できます。

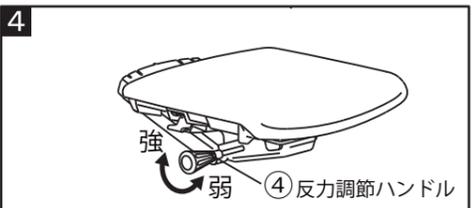

5 ランバーサポート高さ調節

(セレッツァ専用)

ランバーサポートの高さ調節はランバーサポート本体の背フレーム近くの左右を持ち上下に調節します。斜めにならないよう調節します。

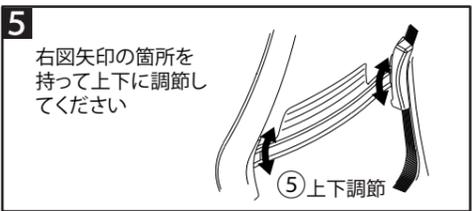

現象	対処法
座面が下がらない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 上下レバーを操作する際、座面中央部に体重をかけてください。 ■ 座面が最低位置になっていませんか。
座面が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 上下レバーを操作する際、座面から腰を浮かせてください。 ■ 座面が最高位置になっていませんか。
異常な音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ■ リクライニング部やキャスター部から異音が生じた場合は、ご購入店までご相談ください。
肘掛けががたつく	<ul style="list-style-type: none"> ■ 肘掛をとめているビスがゆるんではいませんか。ゆるんでいる時は増し締めしてください。

- 腰掛けたときに座が少し沈むのは、腰を優しく受け止めるためで、異常ではありません。
- 不具合が直らない場合はすぐに使用を中止して、販売店または当社営業担当者までご連絡ください。

お手入れについて

■ 張り生地

- ①毛足の柔らかいブラシで軽く叩くか、掃除機で織目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
- ②汚れた場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして、拭きとってください。その後、濡らして固く絞った布で洗剤を拭きとってください。十分に乾燥させてからご使用ください。

■ 金属・樹脂部分

- ①薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く拭いてください。その後、濡らして固く絞った布で洗剤を拭きとってください。十分に乾燥させてからご使用ください。
- ※ベンジン・シンナー・アルコール類及び化学ぞうきんは、使用しないでください。表面の仕上げに傷がつく原因になります。

品質表示

Sellezza Chair

■セレッツァ

寸法単位：mm 質量単位：kg

品番	300	310	330	340	360
背クッション	ポリエステル/モールドウレタン				
座クッション	モールドウレタン				
背フレーム	PAGF				
座カバー	PP				
張材	ポリエステル				
肘	—	PAGF	PAGF	PAGF+TPU	ADC+TPU
脚部	PAGF/ADC				
キャスター	ナイロン/ウレタン				
質量	17.6	19.1	19.6	19.4	21.3
座面高	427~517				
全高	982~1072				
背幅	485				
座幅	490				
肘幅	—	622	635	660	595
肘高	—	623~713	610~700(78)	624~714(83)	620~710
総奥	595~645				
脚幅	φ680				

■セレッツァ ヘッドレスト付

寸法単位：mm 質量単位：kg

品番	700	710	730	740	760
ヘッドレスト	PP・PAGF・ウレタン・POM・PA				
背クッション	ポリエステル/モールドウレタン				
座クッション	モールドウレタン				
背フレーム	PAGF				
座カバー	PP				
張材	ポリエステル				
肘	—	PAGF	PAGF	PAGF+TPU	ADC+TPU
脚部	PAGF/ADC				
キャスター	ナイロン/ウレタン				
質量	18.8	20.3	20.8	20.6	22.5
座面高	427~517				
全高	1185~1275				
背幅	485				
座幅	490				
肘幅	—	622	635	660	595
肘高	—	623~713	610~700(78)	624~714(83)	620~710
総奥	620~670				
脚幅	φ680				

※（ ）内は可動肘自体の上下幅です。

※ポリッシュ脚は0.1kg加算

※ランバーサポート付は0.3kg加算

Elfie CHAIR

■エルフィ ミドルバック

寸法単位：mm 質量単位：kg

品番	300	310	320	330	340	360
背クッション	ポリエステル/モールドウレタン					
座クッション	モールドウレタン					
背フレーム	PAGF					
座カバー	PP					
張材	ポリエステル					
肘	—	PAGF	PAGF+TPU	PAGF	PAGF+TPU	ADC+TPU
脚部	PAGF/ADC					
キャスター	ナイロン/ウレタン					
質量	16.6	18.1	17.9	18.6	18.4	20.3
座面高	427~517					
全高	880~970					
背幅	490					
座幅	490					
肘幅	—	622	615	635	660	595
肘高	—	623~713	625~715	610~700(78)	624~714(83)	620~710
総奥	557~607					
脚幅	φ647					

■エルフィ ハイバック

寸法単位：mm 質量単位：kg

品番	500	510	520	530	540	560
背クッション	ポリエステル/モールドウレタン					
座クッション	モールドウレタン					
背フレーム	PAGF					
座カバー	PP					
張材	ポリエステル					
肘	—	PAGF	PAGF+TPU	PAGF	PAGF+TPU	ADC+TPU
脚部	PAGF/ADC					
キャスター	ナイロン/ウレタン					
質量	16.8	18.3	18.1	18.8	18.6	20.5
座面高	427~517					
全高	427~517					
背幅	500					
座幅	490					
肘幅	—	622	615	635	660	595
肘高	—	623~713	625~715	610~700(78)	624~714(83)	620~710
総奥	572~622					
脚幅	φ647					

※樹脂バックタイプは全高が10ミリ加算されます。

※（ ）内は可動肘自体の上下幅です。

※ポリッシュ脚の脚幅はφ680となります。

※ポリッシュ脚は0.7kg加算

※クロス300タイプ（ミドル）0.9kg加算

※クロス500タイプ（ハイ）1.0kg加算