

EA957AG-7 ロールカッター取扱説明書

Ver. 1.0

この度は当製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】


サイズ: 105x95x185cm
重量: 32.6kg
材質: 鉄
ロール数: 1ロール
適合ロール外径: ϕ 900mm以下
適合ロール内芯径: ϕ 32-80mm
適合ロール幅: 1550mm以下
適合ロール重量: 35kg以下
付属品: カッターカセットx2個




⚠ 組立時の注意事項

- 組立時は軍手などで手を保護し作業してください。
- ボルト・ナットは確実に締め、緩みがない事を確認してください。


【組立方法の概略図】

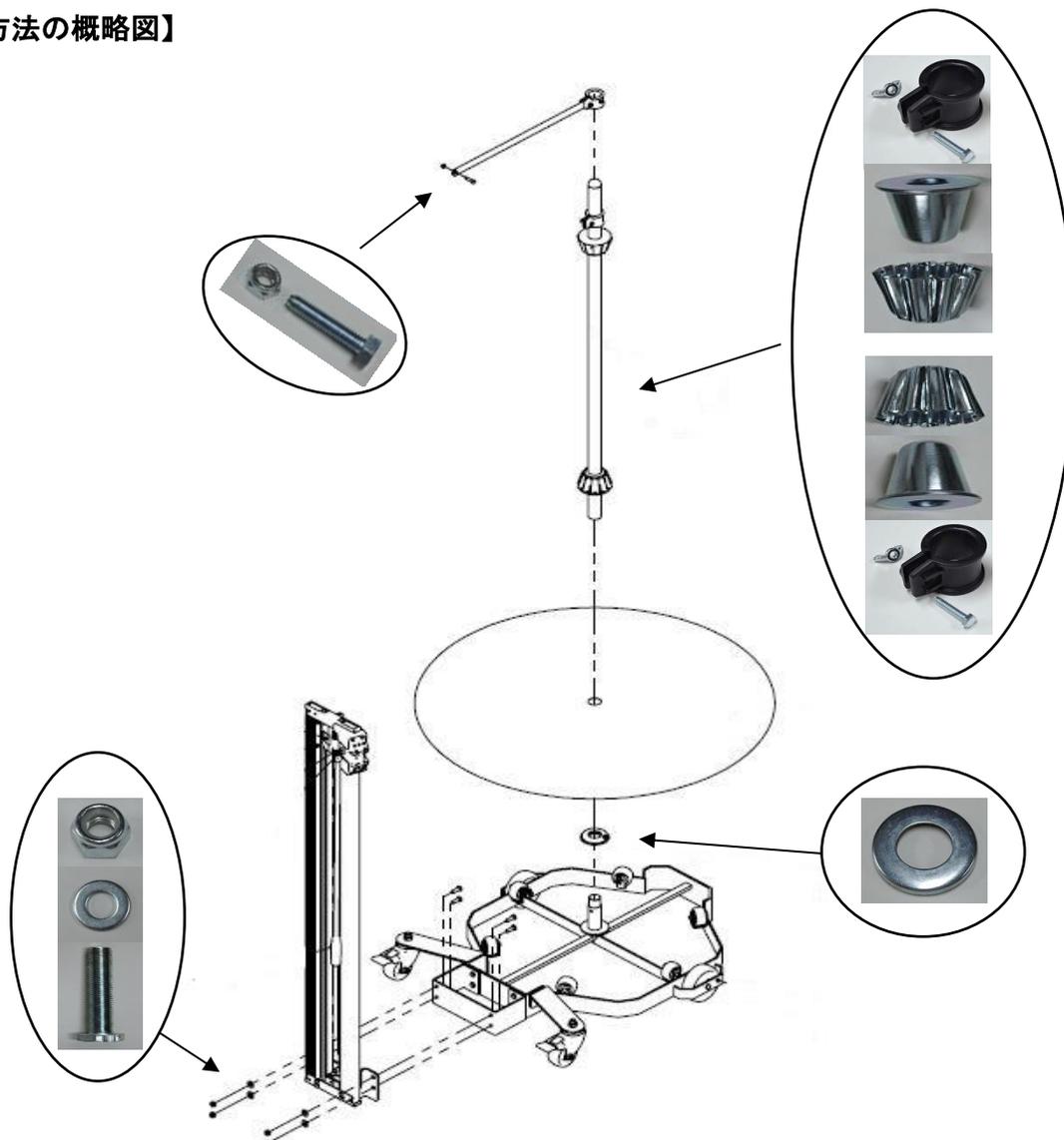

【圧縮バーの取り付け方法】

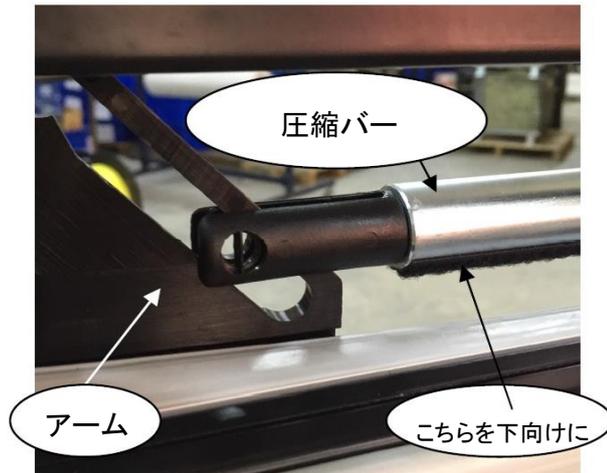

①圧縮バーの穴とアームの穴を合わせます


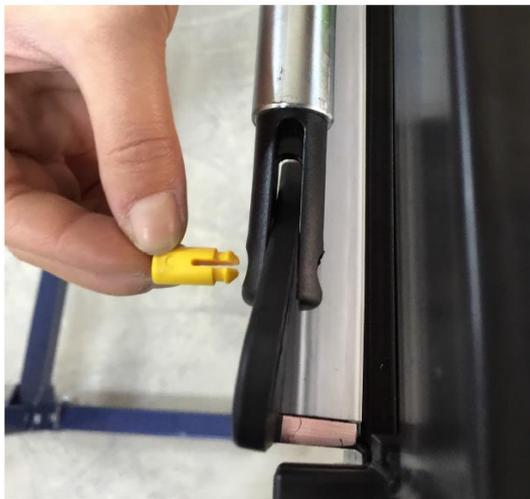


②黄色の留め具を押し込み固定します





③反対側も同様に留めます

【シートのセット方法】

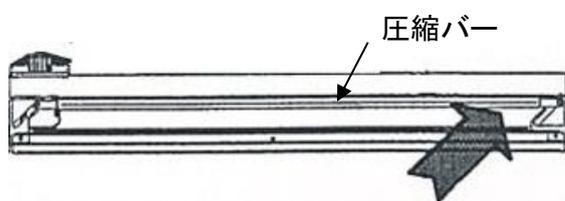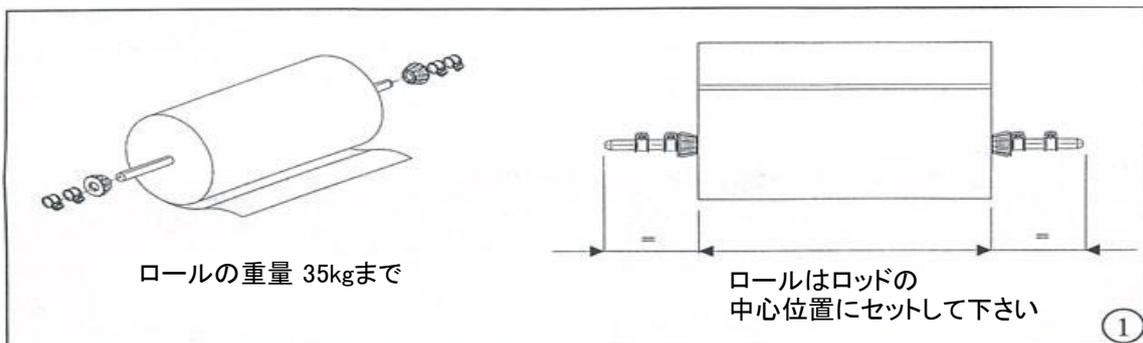

2. 圧縮バーを開きます。

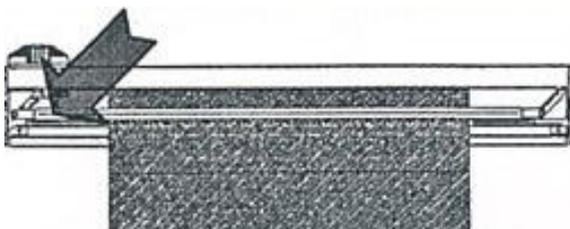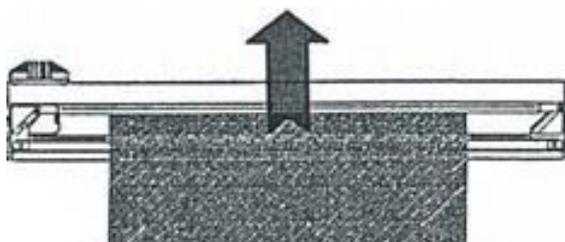

5. カセットホルダーをスライドさせ、切断します。




注意

鋭利な刃が付いております。
作業時は手を切らない様十分
ご注意ください


【刃の交換方法】

＜カッターカセットの取り外し方＞

1. カセット裏側のクリップを2ヶ所同時に押して下さい。

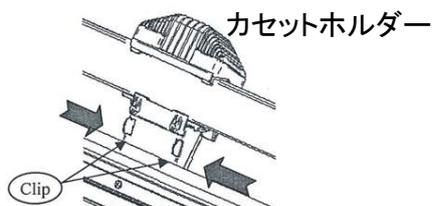


2. カッターカセットを引き抜きます。

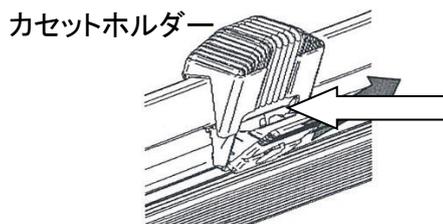


カッターカセット(替刃AASSY)
品番 EA762EB-110B

＜カッターカセットの取り付け方＞

1. 溝の中へカッターカセットをセットします。

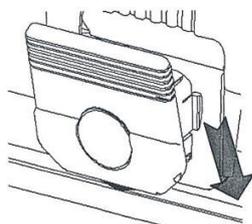

2. カセットホルダー側へカッターカセットを押し込みます。

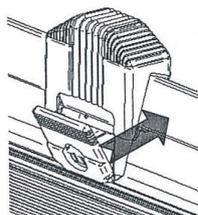

注意

鋭利な刃が付いております。必ずグローブ・保護メガネ等保護具を着用し、十分ご注意のうえ作業してください。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929