


EA966-50~-60
(ベアリング)

高炭素クロム軸受鋼
開放型 外輪、内輪、玉及び保持器からなる軸受

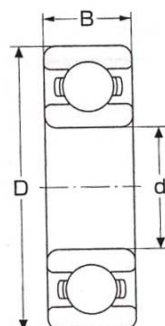

	主要寸法(mm)			r(最小)	Cr(N)	Cor(N)	許容回転数(r.p.m.)		取付関係寸法(単位mm)			質量(kg)	呼び番号
	d	D	B				グリス潤滑	油潤滑	da(最大)	Da(最大)	ra(最大)		
EA966-50	10	35	11	0.6	8100	3450	21000	26000	15	30	0.6	0.053	6300
EA966-51	12	37	12	1	9750	4250	19000	24000	18	31	1	0.06	6301
EA966-52	15	42	13	1	11400	5400	17000	20000	21	36	1	0.082	6302
EA966-53	17	47	14	1	13600	6550	15000	18000	23	41	1	0.115	6303
EA966-54	20	52	15	1.1	15900	7900	13000	16000	27	45	1.1	0.144	6304
EA966-55	25	62	17	1.1	23600	12100	11000	14000	32	55	1	0.232	6305
EA966-56	30	72	19	1.1	26700	15000	9200	11000	37	65	1	0.346	6306
EA966-57	35	80	21	1.5	33500	19200	8400	10000	44	71	1.5	0.457	6307
EA966-58	40	90	23	1.5	40500	24100	7500	9000	49	81	1.5	0.633	6308
EA966-59	45	100	25	1.5	53000	32000	6700	8000	54	91	1.5	0.833	6309
EA966-60	50	110	27	2	62000	38000	6200	7300	60	100	2	1.07	6310

Cr …基本動定格荷重
Cor… 基本静定格荷重
1N…0.102kgf