


**EA966AA-20~-30**  
(ゴムシール型ベアリング)

高炭素クロム軸受鋼  
密封 接触ゴムシール型  
軸受の側面にゴムシールを取付けたもの  
シールリップと内輪は接触している。  
(2NSE)

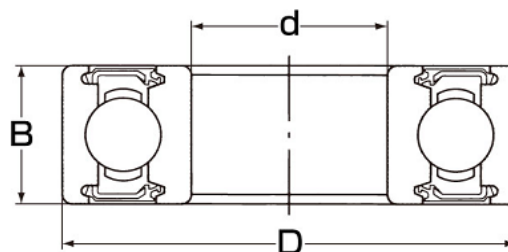

	主要寸法(mm)			r(最小)	Cr(N)	Cor(N)	許容回転数 (r.p.m.)	取付関係寸法(単位mm)			質量(kg)	呼び番号
	d	D	B				グリス潤滑	da(最大)	Da(最大)	ra(最大)		
EA966AA-20	10	30	9	0.6	5100	2390	17000	15	25	0.6	0.032	6200
EA966AA-21	12	32	10	0.6	6800	3050	16000	17	27	0.6	0.037	6201
EA966AA-22	15	35	11	0.6	7650	3700	13000	20	30	0.6	0.045	6202
EA966AA-23	17	40	12	0.6	9550	4800	12000	22	35	0.6	0.065	6203
EA966AA-24	20	47	14	1	12800	6600	10000	26	41	1	0.106	6204
EA966AA-25	25	52	15	1	14000	7900	8500	31	46	1	0.128	6205
EA966AA-26	30	62	16	1	19500	11300	7300	36	56	1	0.199	6206
EA966AA-27	35	72	17	1.1	25700	15300	6300	42	65	1	0.288	6207
EA966AA-28	40	80	18	1.1	29100	17900	5600	47	73	1	0.366	6208
EA966AA-29	45	85	19	1.1	32500	20500	5100	52	78	1	0.407	6209
EA966AA-30	50	90	20	1.1	35000	23200	4700	57	83	1	0.463	6210

(2NSE)

Cr …基本動定格荷重  
Cor… 基本静定格荷重  
1N…0.102kgf