


EA966AA-40~-50
(ゴムシール型ベアリング)

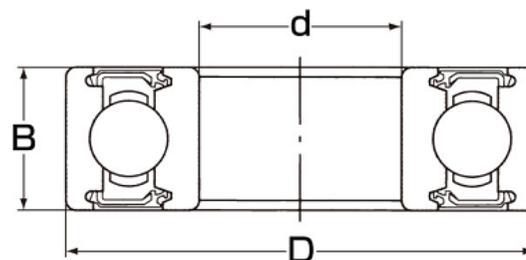

高炭素クロム軸受鋼
密封 接触ゴムシール型
軸受の側面にゴムシールを取付けたもの
シールリップと内輪は接触している。
(2NSE)

	主要寸法(mm)			r(最小)	Cr(N)	Cor(N)	許容回転数 (r.p.m.)	取付関係寸法(単位mm)			質量(kg)	呼び番号
	d	D	B				グリス潤滑	da(最大)	Da(最大)	ra(最大)		
EA966AA-40	10	35	11	0.6	8100	3450	17000	15	30	0.6	0.053	6300
EA966AA-41	12	37	12	1	9750	4250	15000	18	31	1	0.06	6301
EA966AA-42	15	42	13	1	11400	5400	12000	21	36	1	0.082	6302
EA966AA-30	17	47	14	1	13600	6550	11000	23	41	1	0.115	6303
EA966AA-44	20	52	15	1.1	15900	7900	9500	27	45	1.1	0.144	6304
EA966AA-45	25	62	17	1.1	23600	12100	8000	32	55	1	0.232	6305
EA966AA-60	30	72	19	1.1	26700	15000	6600	37	65	1	0.346	6306
EA966AA-47	35	80	21	1.5	33500	19200	5900	44	71	1.5	0.457	6307
EA966AA-48	40	90	23	1.5	40500	24100	5200	49	81	1.5	0.633	6308
EA966AA-49	45	100	25	1.5	53000	32000	4600	54	91	1.5	0.833	6309
EA966AA-50	50	110	27	2	62000	38000	4100	60	100	2	1.07	6310

(2NSE)

Cr …基本動定格荷重
Cor… 基本静定格荷重
1N…0.102kgf