


EA966AD-0 ~ EA966AD-15
(スラストベアリング)

単式スラスト玉軸受

材質 ベアリング自体はSUJ2ベアリング鋼

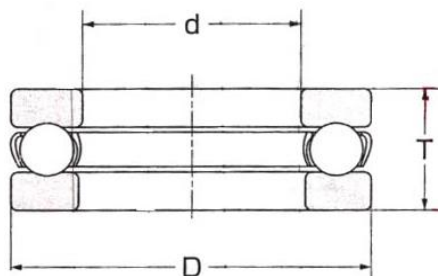

※すべて取扱中止になりました。

品番	主要寸法(mm)			r(最小)	Ca(kN)	Coa(kN)	許容回転数(min ⁻¹)		呼び番号
	d	D	T				グリス潤滑	油潤滑	
EA966AD-0	10	24	9	0.3	10	14	6700	9500	51100
EA966AD-1	12	26	9	0.3	9.65	14	6400	9200	51101
EA966AD-2	15	28	9	0.3	9.95	15.4	6200	8800	51102
EA966AD-3	17	30	9	0.3	10.8	18.2	6000	8500	51103
EA966AD-4	20	35	10	0.3	14.2	24.7	5200	7500	51104
EA966AD-5	25	42	11	0.6	19.5	37.2	4600	6500	51105
EA966AD-6	30	47	11	0.6	20.4	42.2	4300	6200	51106
EA966AD-7	35	52	12	0.6	21.2	47.2	3900	5600	51107
EA966AD-8	40	60	13	0.6	26.9	62.8	3500	5000	51108
EA966AD-9	45	65	14	0.6	27.8	69.1	3200	4600	51109
EA966AD-10	50	70	14	0.6	28.8	75.4	3100	4500	51110
EA966AD-11	55	78	16	0.6	34.8	93.1	2800	4000	51111
EA966AD-12	60	85	17	1	41.4	113	2600	3700	51112
EA966AD-13	65	90	18	1	41.7	117	2400	3500	51113
EA966AD-14	70	95	18	1	43.1	127	2400	3400	51114
EA966AD-15	75	100	19	1	44.4	136	2200	3200	51115

Ca …基本動定格荷重

Coa… 基本静定格荷重

1N…0.102kgf