


EA966AE-0 ~ EA966AE-10
(スラストベアリング)

単式スラスト玉軸受
材質…ベアリング自体はSUJ2ベアリング鋼

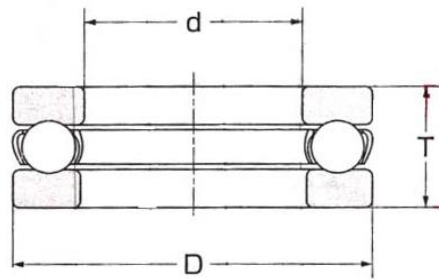

※全て取扱中止になりました。

品番	主要寸法(mm)				Ca(kN)	Coa(kN)	許容回転数(min ⁻¹)		呼び番号
	d	D	T	r(最小)			グリス潤滑	油潤滑	
EA966AE-0	10	26	11	0.6	12.7	17.1	5800	8300	51200
EA966AE-1	12	28	11	0.6	13.2	19	5600	8000	51201
EA966AE-2	15	32	12	0.6	16.6	24.8	5000	7100	51202
EA966AE-3	17	35	12	0.6	17.2	27.3	4800	6800	51203
EA966AE-4	20	40	14	0.6	22.3	37.7	4100	5900	51204
EA966AE-5	25	47	15	0.6	27.8	50.4	3700	5300	51205
EA966AE-6	30	52	16	0.6	29.4	58.2	3400	4900	51206
EA966AE-7	35	62	18	1	39.2	78.2	2900	4200	51207
EA966AE-8	40	68	19	1	47	98.3	2700	3900	51208
EA966AE-9	45	73	20	1	47.7	105	2600	3700	51209
EA966AE-10	50	78	22	1	48.5	111	2400	3400	51210

Ca …基本動定格荷重
Coa …基本静定格荷重
1N…0.102kgf