


EA967E-2~-12

(ローラーチェーン)

●全長 … 3m (全品番共通)


品番	番手	リンク数	ピッチ(P)	ブシュ 外径(Dr)	ブシュリンク 内幅(W)	リングプレート			ピンL1部	ピンL2部	平均破断	
						ピン外径(d)	高さ(H)	高さ(h)	厚さ(T)	ピンL1部	ピンL2部	平均破断 (kgf)
EA967E-2	#25	480	6.35	3.30	3.2	2.30	5.85	5.2	0.75	3.9	4.8	480
EA967E-3	#35	320	9.525	5.08	4.8	3.58	9	7.8	1.25	6.1	6.7	1,180

(単位 mm)

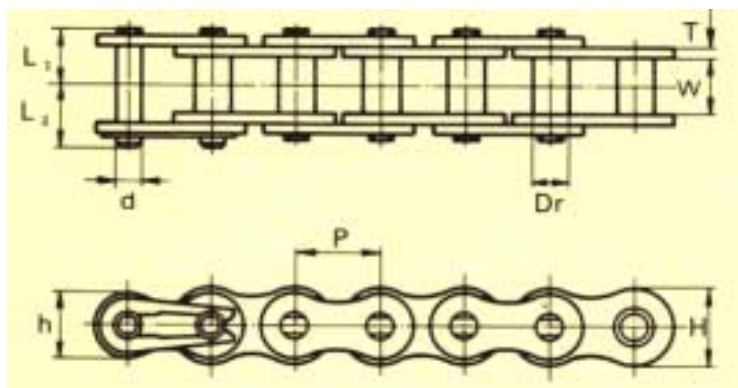


品番	番手	リンク数	ピッチ(P)	ローラー 外径(Dr)	ローラーリンク 内幅(W)	リングプレート			厚さ(T)	ピンL1部	ピンL2部	平均破断 (kgf)
						ピン外径(d)	高さ(H)	高さ(h)				
EA967E-4	#40	240	12.70	7.94	7.95	3.96	12	10.4	1.5	8.1	9.7	1,950
EA967E-5	#50	192	15.875	10.16	9.55	5.08	15	13	2	10.4	12.1	3,250
EA967E-6	#60	160	19.05	11.91	12.7	5.93	18	15.6	2.4	12.7	14.7	4,500

(単位mm)

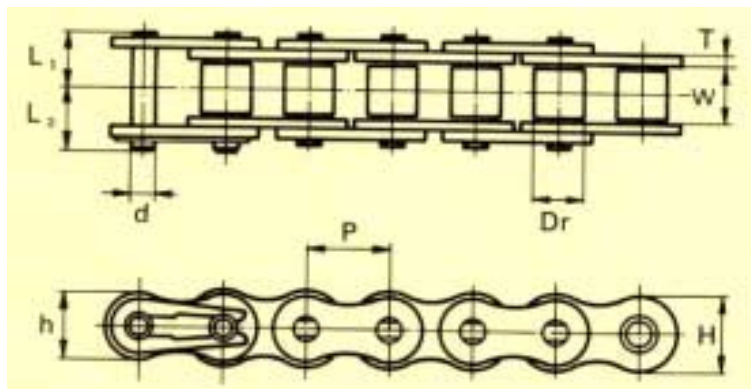

品番	番手	リンク数	ピッチ(P)	ローラー 外径(Dr)	ローラーリンク 内幅(W)	リングプレート			厚さ(T)	ピンL1部	ピンL2部	平均破断 (kgf)
						ピン外径(d)	高さ(H)	高さ(h)				
EA967E-8	#80	120	25.40	15.88	15.88	7.94	24.1	20.8	3.2	16.25	19.25	7,600
EA967E-9	#100	96	31.75	19.05	19.05	9.54	30.1	26	4.0	19.8	22.9	12,000
EA967E-10	#120	80	38.10	22.23	25.40	11.11	36.2	31.2	4.8	24.8	28.2	17,000
EA967E-11	#140	68	44.45	25.40	25.40	12.71	42.2	36.4	5.6	26.6	31.35	22,000
EA967E-12	#160	60	50.80	28.58	31.75	14.29	48.2	41.6	6.4	31.6	37.1	28,000

(単位 mm)

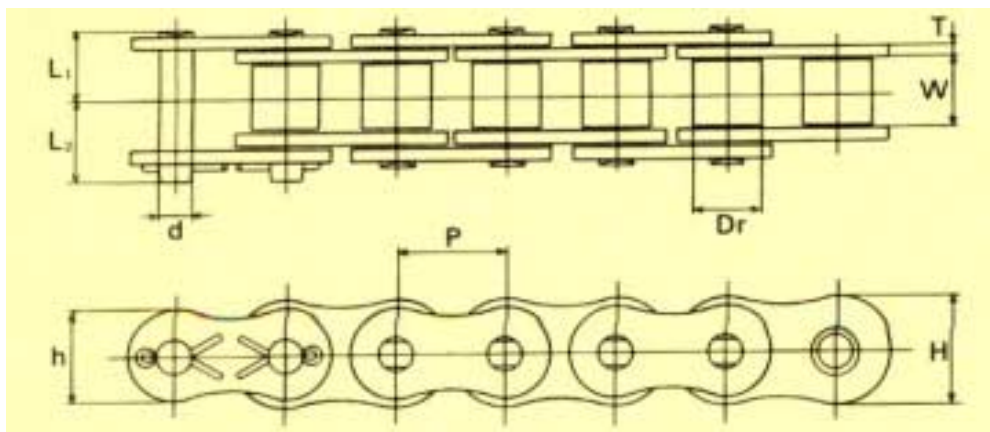

●材質

品番	プレート	ピン	ブシュ	ローラー
EA967E-2	SC22CB	SCr420又はSCM420	SCr415又はSCM415	
EA967E-3	S50C	SCr420又はSCM420	SCr415又はSCM415	
EA967E-4	S50CC	SCr420又はSCM420	SCr415又はSCM415	15B27
EA967E-5	SAE15B46	SCr420又はSCM420	SCr415又はSCM415	15B27
EA967E-6	SAE15B46	SCr420又はSCM420	SCr415又はSCM415	15B27
EA967E-8	SAE15B48	SCM822	SCr415又はSCM415	15B27
EA967E-9	SAE15B48	SCM822	SCr415又はSCM415	15B27
EA967E-10	SAE1541	SCM435	SCM415	SAE1035
EA967E-11	SAE1541	SCM435	SCM415	SAE1035
EA967E-12	SAE1541	SCM435	SCM415	SAE1035