



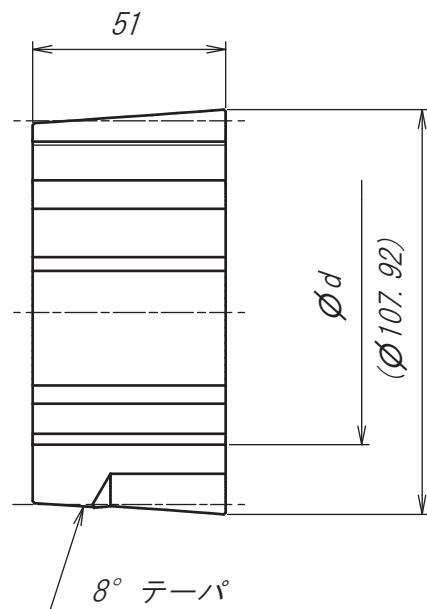

A0A 断面

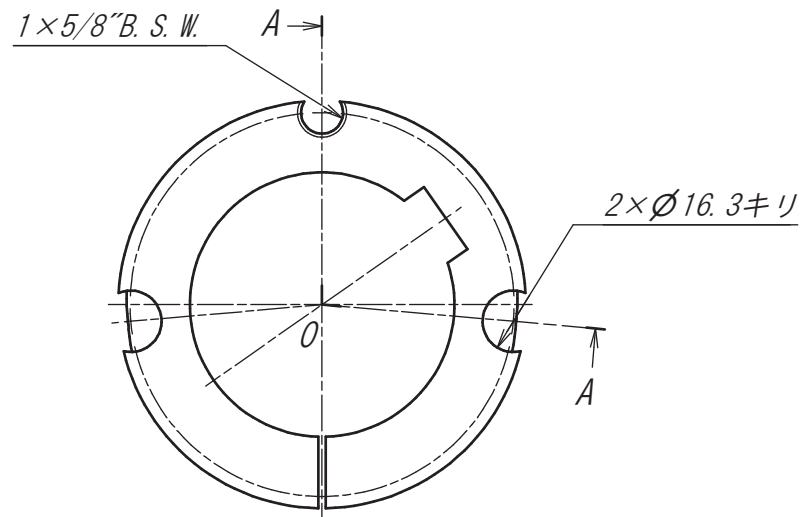

| 品番       | 標準軸穴径<math>d</math> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 使用キー     |
|----------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|          | 25                  | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |          |
| 3020-d-N | ○                   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 新JIS平行キー |
| 3020-d-Q |                     |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    | 旧JIS平行キー |

・セットスクリュー呼びW5/8"×長さ1-1/4"を2本付属

※1 最大軸穴径時の質量

|            |            |                         |           |
|------------|------------|-------------------------|-----------|
|            |            |                         |           |
|            |            |                         |           |
| 符号<br>SYM. | 日付<br>DATE | 改訂内容<br>REVISION RECORD | 改訂者<br>BY |

|             |                |                                           |         |
|-------------|----------------|-------------------------------------------|---------|
| 承認<br>APP'D | 尺度<br>SCALE    | 名称 NAME                                   |         |
|             | 1 : 2          | イソメック® ブッシング                              |         |
| 検図<br>CH'D  | 寸度<br>UNIT     | 品番 PART NO. 3020-d-N<br>3020-d-Q          |         |
| 岩井          | mm             |                                           |         |
| 作図<br>DR'N  | 質量<br>MASS     | 図番 DWG. NO.                               | 改訂 REV. |
| 周藤          | 1.59kg ※1      |                                           |         |
| 日付<br>DATE  | 材料<br>MATERIAL | NBK® 鍋屋バイテック株式会社<br>Nabeya Bi-tech Kaisha |         |
| 19/05/30    | FC200以上        |                                           |         |