


EA970BJ-1
2号レール用トロリー単車(POM)

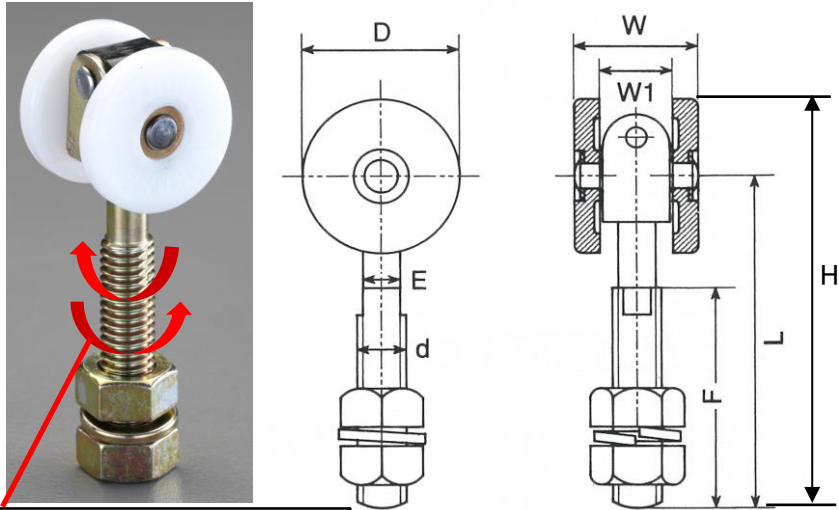

軸が360°回ります(※右下端参照)

適合レール



[アルミ製]トラックレール
全長…1.82m

アルミ製のため、
軽くて錆びに
強いレールです。

品番	呼称	差込幅	A	B	C	D	t
EA970AA-2	2号	12mm	45mm	39mm	6mm	12mm	2.5mm


品番	呼称	D	W	L	W1	d	E	F	H	耐荷重	重量
EA970BJ-1	2号	38mm	31mm	86mm	18mm	1/2"	9.6mm	57mm	105mm	25kg	164g

- 本体材質…スチール(SPHC)、樹脂(ポリアミド)
- 車材質…POM
- 仕上げ…クロメートメッキ

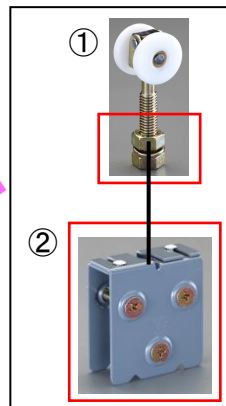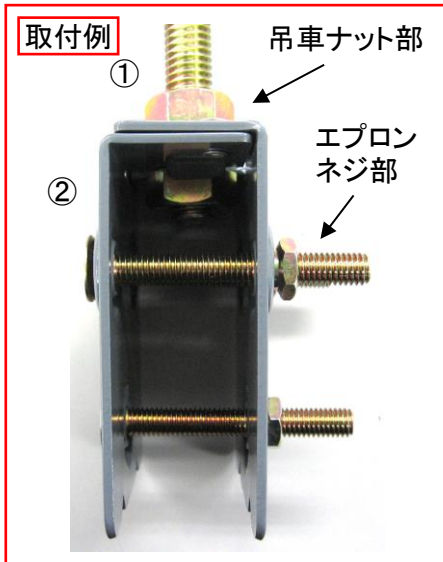

エプロンのネジを緩め、エプロン上部を開き、吊車のナット部分を挟み込み込んで取付ます。

※エプロン品番
EA970CA-2(2号)

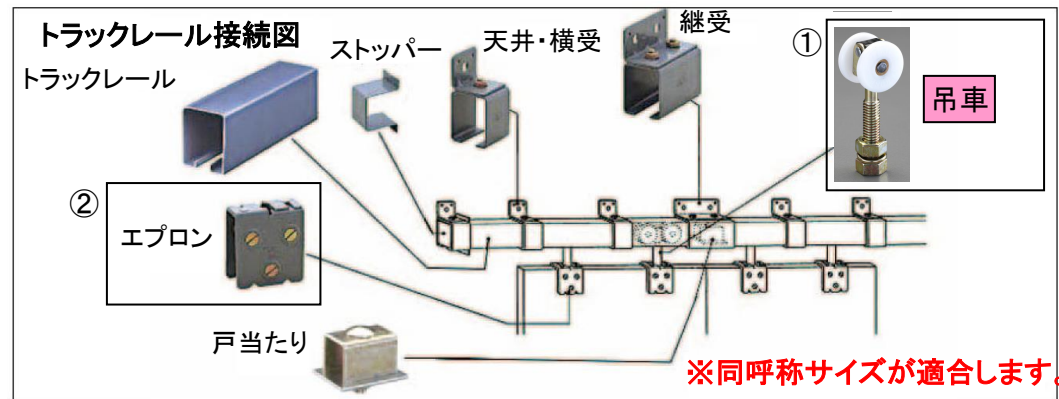

【ボルトの高さ調整】
 ※高さ調整をする為、軸が360°回るようになっています。
[施工手順]
 ① ナット締めめの状態で建具を吊る。
 ② ナットを緩めてスパナ掛けでボルトを回し、高さを調整する。
 ③ 再びナットを締める。