

取扱説明書

このカーテンレールセットは正面付と天井付の2通りができます。




注意

- ① 付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ② カーテンレール本体にはぶらさがらないでください。
- ③ レールを伸縮させる際に、レール端部でケガをしないようご注意ください。
- ④ ネジの溝にあったドライバーをご使用ください。


〈正面付〉窓枠や壁面の正面に取付ける場合

1. レールを窓幅より左右各5～10cm長めに伸ばし、レールの長さを決めてください。
 2. ブラケットの小ネジをゆるめ、ブラケットの位置が等間隔になるように移動し、小ネジを締めてレールに固定してください。
- 注意**
- レール⑤にはブラケット⑥を、レール⑦にはブラケット⑧をご使用ください。尚、ブラケット⑥は上部に大と刻印されています。
 - ブラケットの数はレールの長さによって異なります。

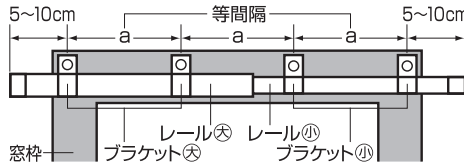

3. 付属の取付けネジでブラケットを壁面等に固定してください。

 ※図は商品の形状と異なる場合があります。




※ランナーを出し入れする場合は、レール上面よりキャップとレールの間にドライバーを差し込みキャップを少し持ち上げるようにしてはしてください。

〈天井付〉天井面に取付ける場合

1. ブラケットは使用しませんので、小ネジをゆるめてはしないでください。
2. 取付け位置に合わせレールの長さを調整してください。
3. レールの溝から付属の取付けネジを差し込み固定してください。

注意

 - 短く使用する場合、レール⑤が重なりネジ穴が出ないことがあります。その場合ドリル等で穴をあけ取付けてください。



部 品 明 細

部 品 名	2m	3m	4m	部 品 名	2m	3m	4m
レール	2セット(アウター・インナー)			キャップ	2組(大・小)		
ランナー	28個	44個	60個	ブラケット(大)	2個	3個	4個
マグネットランナー	2組	2組	2組	ブラケット(小)	2個	3個	3個
片マグネットランナー	—	—	—	取付ネジ	8本	12本	20本

■材質: ステンレスSUS (レール本体)

トーソー株式会社

TEL: 03-3552-1296

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

Made in Indonesia C-200046(1)

P.T. TOSO INDUSTRY INDONESIA



部品袋: PE

緩衝材: PP