

取扱説明書

■ 取付け上のご注意 (取付け前に必ずお読みください)

警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。
- ❗ レールを伸縮させる際にレール端部でケガをしないようご注意ください。

使用上のご注意 (使用前に必ずお読みください)


警告

- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。
- ❗ カーテンは必ず耐荷重内でご使用ください。

注意

- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。
- ⊘ 火のそばでの使用は絶対におやめください。

製品全体図及び部品名称

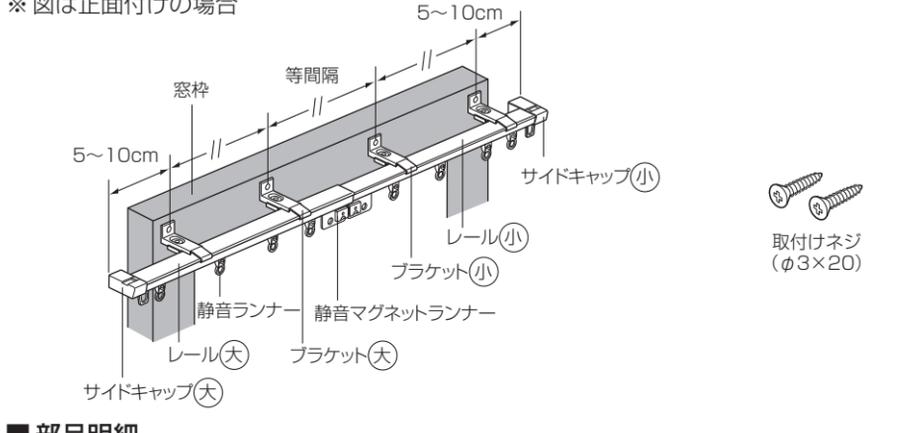

■ 部品明細

部品名	1m	2m	3m	4m
レール		2セット (大・小)		
静音ランナー	7個	14個	22個	30個
静音マグネットランナー	-	1組	1組	1組
静音片マグネットランナー	1個	-	-	-
サイドキャップ		2組 (大・小)		
ブラケット (大)	2個	2個	3個	4個
ブラケット (小)	1個	2個	3個	3個
取付けネジ (φ3×20)	4本	4本	6本	10本

■ 材質

部品名	AJ606静音R	AJ606木目静音R
レール	塗装鋼板	塩化ビニル樹脂被覆金属板
ランナー	本体：硬質ポリエチレン	ホイール：ポリエステルエラストマー
サイドキャップ	AES樹脂	
ブラケット	スチール	
取付けネジ	スチール	

■ 耐荷重 (カーテン総重量)

- 10kg (両開き片側5kg)

製品の取付け/取外し方法

■ 取付けの種類

〈正面付けの場合〉

※ 窓枠正面や壁面正面に取付ける場合

- レールを窓幅より左右各5～10cm長めに伸ばし、レールの長さを決めてください。
- ブラケットの小ネジをゆるめて、ブラケットの位置が等間隔になるように移動させてください。
※ 全てのブラケットの小ネジをゆるめるとブラケットが移動しやすくなります。
- ブラケットの小ネジを締めて、ブラケットをレールに固定してください。
- 付属の取付けネジでブラケットを取付け面に固定してください。

〈天井付けの場合〉

※ 窓枠内側や天井面に取付ける場合

- ブラケットは使用しないので、全てのブラケットの小ネジをゆるめてブラケットを外してください。
- 取付け幅に合わせてレールの長さを調整してください。
- レールの溝から付属の取付けネジを差し込み、取付け面に固定してください。
※ 短く使用する場合はレール(大)(小)が重なり、ネジ穴が出ない場合があります。その場合はドリル等で穴をあけて取付けてください。

■ サイドキャップの外し方

※ ランナーを出し入れする場合は、レール上面よりキャップとレールの間に⊖ドライバーを差し込みキャップを少し持ち上げるようにしてはずしてください。

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布で拭き取ってください。