

取扱説明書

TNP-40WH つっぱりカーテン間仕切りマットホワイト
TNP-60WH つっぱりカーテン間仕切りワイドマットホワイト

- このたびは、平安伸銅工業製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本製品は釘を使わずに取り付ける圧着式つっぱりカーテンポールです。
- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しく使用してください。
- 取扱説明書をお読みになった後は、必要な時に取り出してお読みできるよう、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人のへの危害、財産への侵害を未然に防止するため、ご使用前によくお読みのうえ、正しく使用してください。

●表示の説明 誤った使いたをしたときに生じる危険や損害の程度を区分して説明しています。

△警告 使用者が重傷を負う可能性が想定される内容です。

△注意 使用者が傷害を負うことや、家屋・家財などの物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●図記号の説明 お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(下図は一例です)

(してはいけない「禁止」の内容です。

(必ずお守りいただく「指示・強制」の内容です。

△警告

分解や修理、改造をしない
十分な強度が得られなくなり、思わぬケガや事故、破損の原因になります。

お子様だけで使用させない
思わぬケガや事故の原因になります。
本製品は小さな部品や、先端がキリ状にとがった部品を使用するため取り付け作業中もご配慮ください。

よじ登ったりぶら下がったりしない
ケガや事故、破損の原因になります。

△注意

●指定の用途以外で使用しない
破損やケガの原因になります。

●製品の転倒原因になる場所では使用しない
・斜面や湾曲面、凹凸のある場所
・和室の天井や畳、じゅうたん、クッションフロアの上

●押さえたり、引っ張ったり、強い衝撃を加えたりしない
変形、破損の原因や、支柱ごと倒れる
ことによるケガの原因になります。

●耐荷重を超える重さのカーテンを掛けたり、カーテンパイプに衣服などを掛けたりしない
変形や落下して破損する原因になります。
※耐荷重は取付幅、取付面(天井/床面)
の状態や取付方によって下がる場合がありますのでご注意ください。

●次の場所で使用しない
・屋外や直射日光の当たる場所
・燃焼器具や発熱器具の近く
・高温で多湿になる場所
・低温になる場所
反りや割れ、変形、劣化の原因になります。

●次の物を付着させない
・消臭剤・酸性洗剤
・芳香剤・アルカリ性洗剤
・化粧品・油脂・整髪料
・有機溶剤(ベンジン、シンナー類)など
変質や劣化の原因になります。付着した場合は直ちに取り除いてください。

●水のかかる場所では使用しない
●水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしない
さびが発生する原因になります。

水濡禁
●表示の耐荷重は実験値であり、保証値ではありません。



仕様

※表示耐荷重は実験値であり、保証値ではありません。

品番	TNP-40WH / TNP-60WH
取付寸法(cm)	高さ: 190 ~ 300、幅 TNP-40WH: 120 ~ 180 / TNP-60WH: 180 ~ 287
耐荷重(kg)	TNP-40WH: 10 / TNP-60WH: 6
材質	支柱 鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品 ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム バネ バネ鋼・メッキ ねじ類 鉄・メッキ

DESIGNED IN JAPAN
MADE IN CHINA

部品一覧

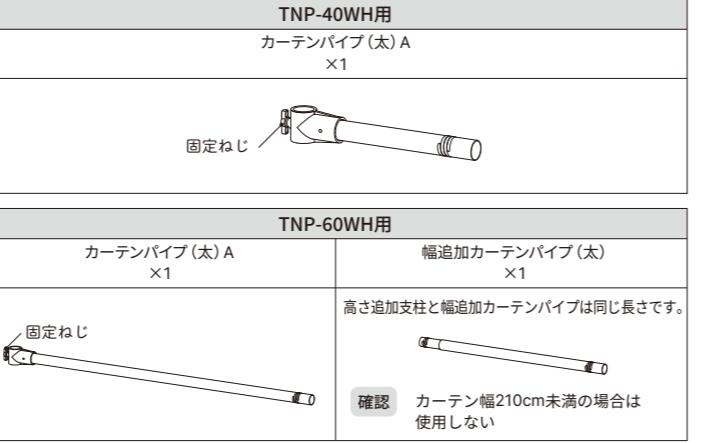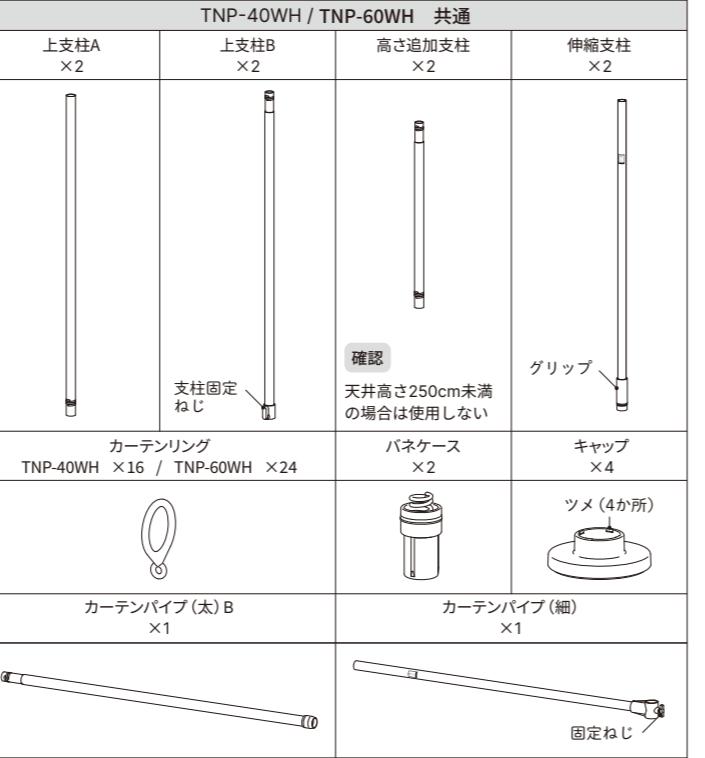

取付前の準備

●取付場所の強度を確認する

本製品は強力な力で接地面に圧着して取り付けます。石膏ボードなど十分な強度を得られない場所で設置すると、転倒や破損の原因になります。

●十分に広い場所で組み立てる

床が傷つかないよう緩衝材などを敷いて保護してください。

●上支柱Bの支柱固定ねじを緩める

ねじ部の先端が支柱の内側に出なくなるまで、反時計回りに回して緩めます。

ねじ部の先端が飛び出していると、伸縮支柱の連結時に傷がつく原因になります。

●定期的に手入れをする



「お手入れ方法」の内容に従い、定期的に手入れをしてください。

●定期的に手入れをする

「お手入れ方法」の内容に従い、定期的に手入れをしてください。

●伸縮支柱のグリップの端部を「スタート線」に合わせる


グリップを「ゆるむ」方向に回して戻し、端部を「スタート線」の手前付近の位置に合わせます。

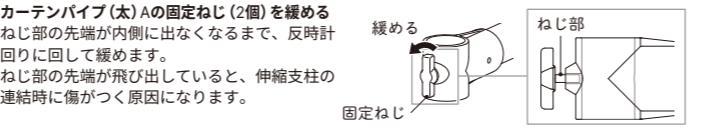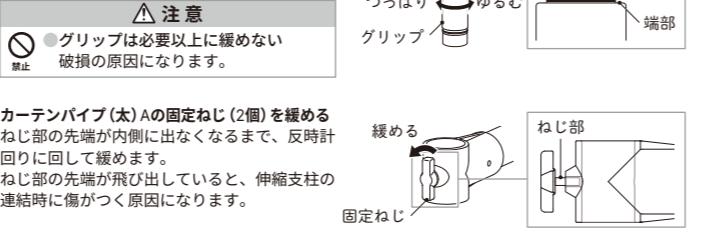

組立方法


1 キャップをバネケースに取り付ける

 - キャップ内側のツメ(4か所)が引っかかるよう、バネケースをしっかり奥まで押し込みます。
- 2個ずつ組み付けます。




2 バネケースを上支柱Aに取り付ける

- バネケースを上支柱Aのねじがない方に押し込みます。
- 2個ずつ組み付けます。

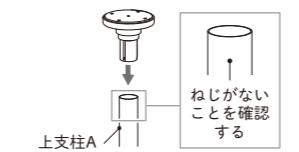

3 伸縮支柱のグリップをキャップに取り付ける

- キャップ内側のツメ(4か所)が引っかかるよう、グリップをしっかり奥まで押し込みます。
- 2個ずつ組み付けます。

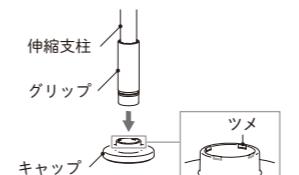


4 カーテンパイプ(太)を連結する

TNP-40WH

カーテンパイプ(太)Bをカーテンパイプ(太)Aにねじ込みます。


確認 しっかりと奥までねじこんでください。

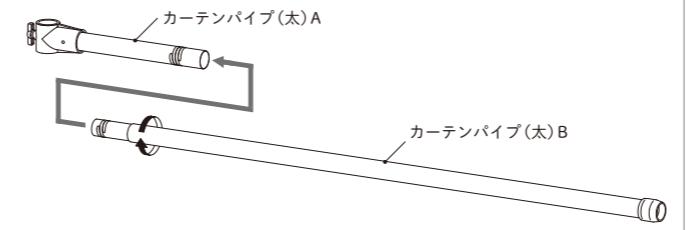

TNP-60WH・カーテン幅が210cm未満の場合

カーテンパイプ(太)Bをカーテンパイプ(太)Aにねじ込みます。

確認 しっかりと奥までねじこんでください。

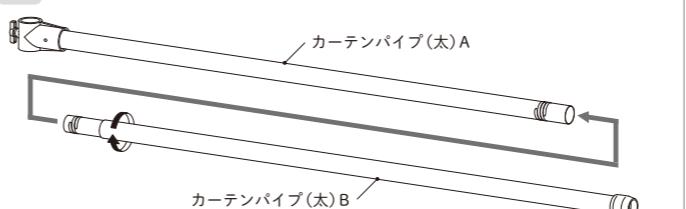


TNP-60WH・カーテン幅が210cm以上～270cmの場合

a. 幅追加カーテンパイプ(太)を、カーテンパイプ(太)Aにねじ込みます。

b. カーテンパイプ(太)Bを幅追加カーテンパイプ(太)Aにねじ込みます。


確認 それぞれのパイプをしっかりと奥までねじこんでください。

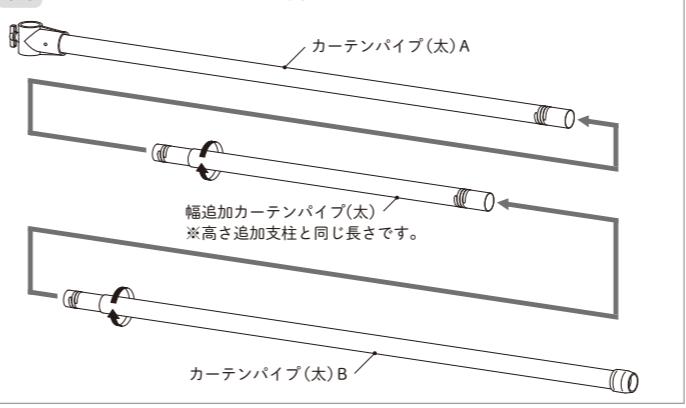

5 カーテンリングを取り付ける


カーテンリングをカーテンパイプ(太)Bに取り付けます。

取り付けるカーテンのフック数にあわせてカーテンリングの数量を調節してください。

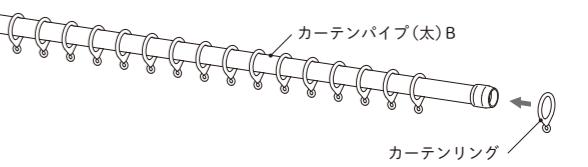

6 カーテンパイプ(細)を取り付ける

カーテンパイプ(細)をカーテンパイプ(太)Bに差し込みます。

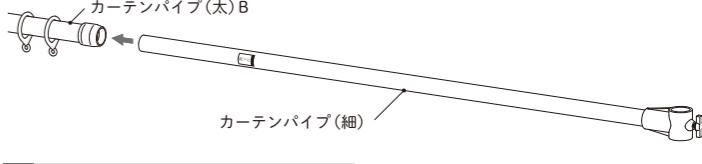


7 カーテンパイプを上支柱Bに取り付ける

a. 上支柱Bの外ねじ側からカーテンパイプを差し込みます。

b. 両側の固定ねじを軽く締め付けて仮止めします。

確認 カーテンパイプの位置は支柱の設置後に調整します。

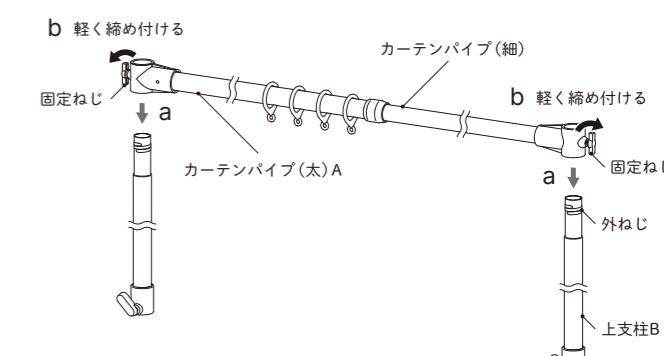


8 上支柱を連結する

天井の高さが190cm～250cm未満の場合

・上支柱Aを上支柱Bにねじ込みます。

・左右の支柱に組み付けます。

確認 しっかりと奥までねじこんでください。

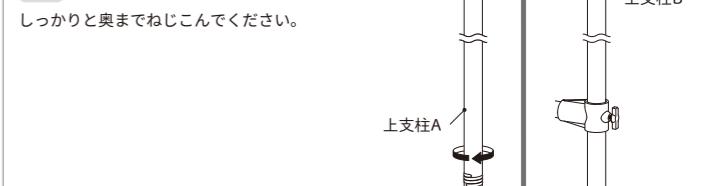


天井の高さが250cm以上～300cmの場合

a. 上支柱Aを高さ追加支柱にねじ込みます。

b. 高さ追加支柱を上支柱Bにねじ込みます。

左右の支柱に組み付けます。


確認 内ねじと外ねじの向きを右図に合わせ、それぞれの支柱をしっかりと奥までねじこんでください。

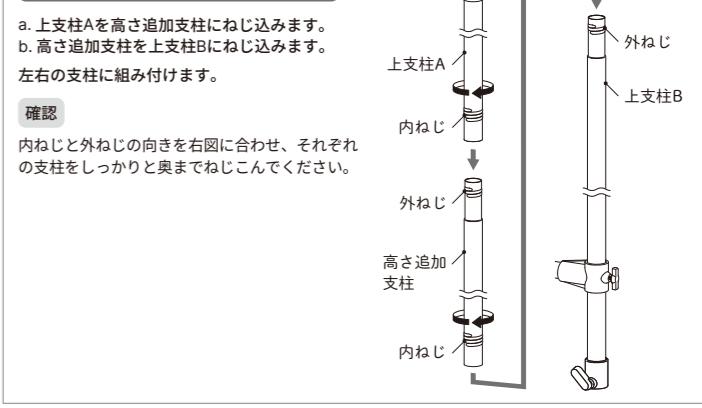

9 上支柱Bを伸縮支柱に取り付ける





確認

「取付前の準備」に記載のとおり、支柱固定ねじを緩め、グリップの端部を必ず「スタート線」に合わせてから取り付けてください。

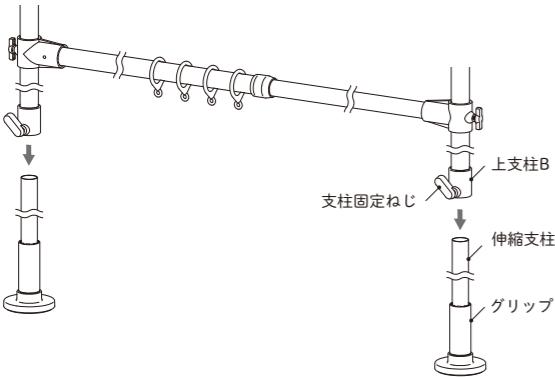

10 カーテンパイプの幅を調節する

下図の範囲内でカーテンパイプ(細)を伸縮させて幅を調節します。

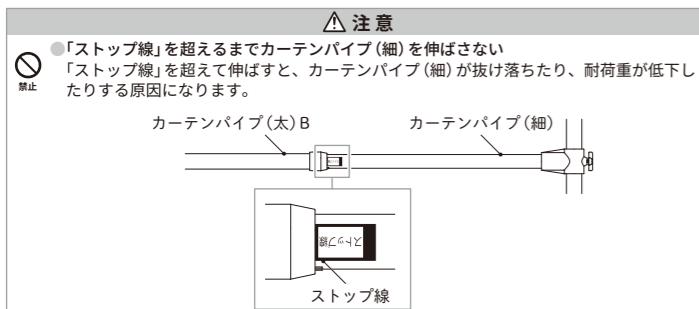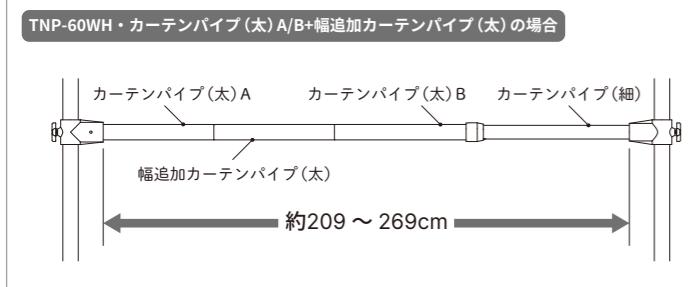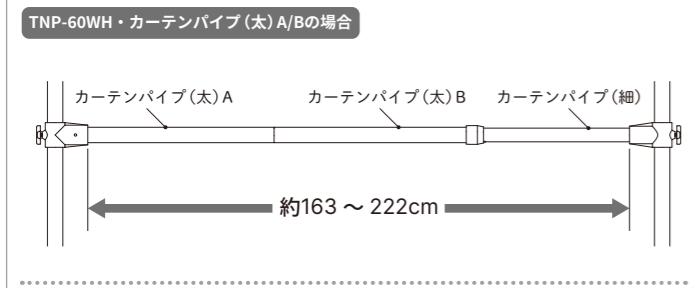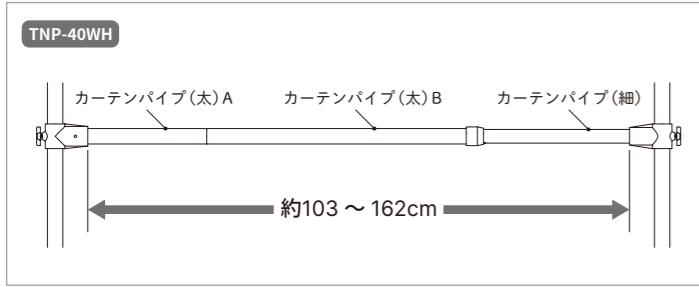

設置方法

1 支柱を設置する

設定場所まで移動します。

△ 注意

● 支柱の上下を入れ替えない
禁止 上下を入れ替えて設置すると、支柱が転倒するおそれがあります。

2 伸縮支柱を固定する

- 上側のキャップを天井に押し当てるながら、伸縮支柱を伸ばします。(図 2-a)
- 支柱固定ねじを時計回りに回して根元付近までしっかりと締め付け、ねじ部を伸縮支柱に貫通させます。(図 2-b)

確認

- 貫通が不十分な場合、伸縮支柱が固定されずに縮むため、転倒の原因になります。
- 伸縮支柱の「ストップ線」内でご使用をお願いします。「ストップ線」を越えると取付寸法範囲となり、転倒の原因となります。

3 グリップを締め付ける

バネケースがキャップに収まるまで、グリップを「つっぱり」方向に回します。(図 3)
バネケースがキャップ内に隠れたら、支柱を軽く引っ張ってしっかりと圧着固定されているか確認してください。


△ 注意

●「ストップ線」を超えるまでグリップを回さない
「ストップ線」を超える場合は、取付方法に誤りがあるか、取付場所に適していないことが考えられます。
取付場所を再確認し、手順1からやり直してください。

●取付面を破損しないように確認しながら圧着力を調整する

4 カーテンパイプの高さを調節する

- 片手でカーテンパイプを支えながら仮止めした固定ねじ(2個)を緩めます。
- カーテンパイプを任意の高さに合わせます。
- 固定ねじ(2個)を時計回りに回してしっかりと締め付けます。

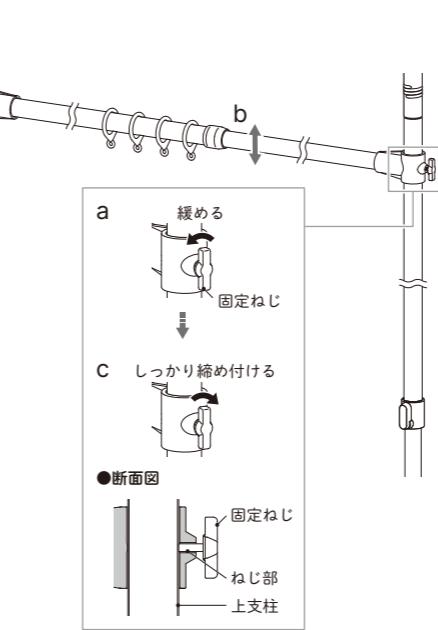

5 カーテンを取り付ける


カーテンのフックをカーテンリングに引っ掛けます。

6 取付状態を確認する


●次のことを確認してからご使用ください。

- 支柱が垂直に立っているか
- 取付面に破損はないか
- カーテンパイプが水平に取り付けられているか
- グリップや固定ねじにゆるみはないか

●設置イメージ(TNP-40WH)

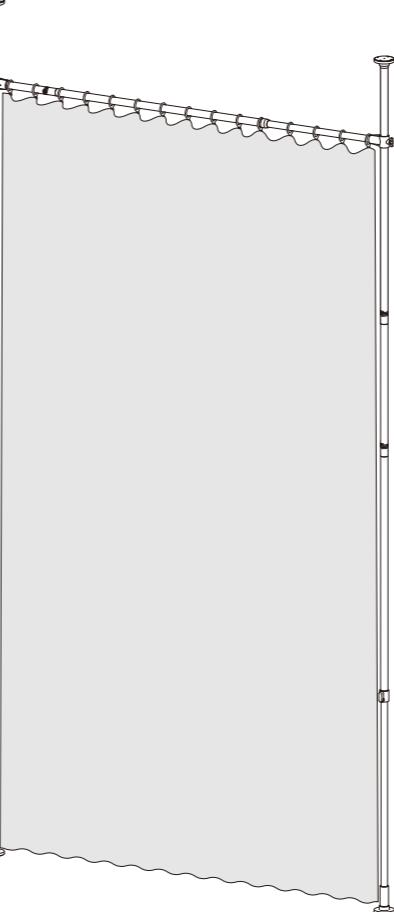

●設置イメージ(TNP-60WH)

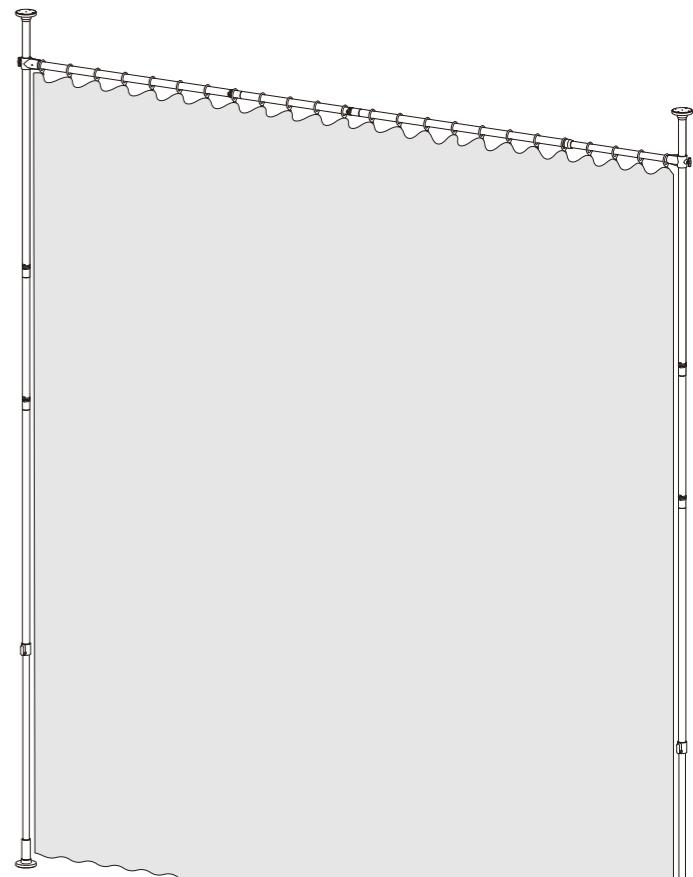

取外し方法

お手入れや取付位置を変更する際は、取付方法の逆の手順で取り外します。

お手入れ方法

- 汚れは水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭き取ってください。
- たわしや磨き粉は使用しないでください。傷が付く原因となります。

廃棄方法

廃棄する際は、居住地域の自治体のルールに従ってください。

補償について

- 製品につきましては万全を期しておりますが、製品に不具合があった場合は、お買い上げの販売店または記載の連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- 天災などの不可抗力、経年劣化、改造、誤った使用方法による故障、破損、事故などに対する補償はいたしません。
- 日本国外に持ち出された製品は補償の対象外となります。

その他 注意事項

- 品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがあります。仕様変更に伴い取扱説明書も改訂することがあります。予めご了承ください。
- 印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。