


※ 取付け前に付属の取扱説明書を必ずお読みください。

⚠ 注意

- 本製品は屋内用です。屋外での使用はできません。
- 付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。木部は25mm以上の厚さが必要です。
- セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。
- コードが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- 昇降操作時以外はコードクリップでチェーンを束ねてください。
- 本製品のスクリーンは非防災です。

製品全体図および部品名称

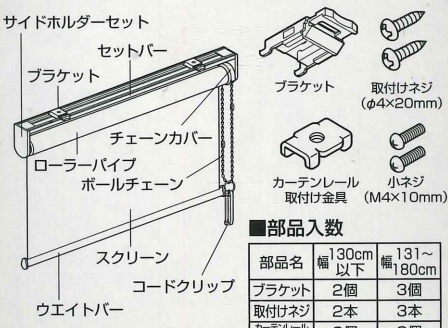

■部品入数


部品名	幅 130cm 以下	幅 131~180cm
ブラケット	2個	3個
取付けネジ	2本	3本
カーテンレール 取付け金具	2個	3個
小ネジ	2本	3本

製品の取付け/取外し方法


1 取付けの種類

●正面付けの場合

 
窓枠の外側や壁面に取付ける方法



取付け面

 


取付け面

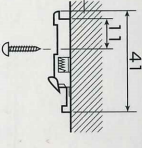

●天井付けの場合

 
窓枠の内側に取付ける方法




取付け面



 取付け面




●カーテンレールに取付ける場合

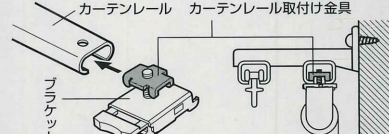



2 ブラケットの取付け位置

- 下図を参考にしてブラケットの取付け位置を決めてください。

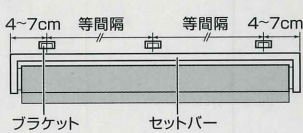


3 製品本体の取付け/取外し方法

セットバーをブラケットの仮止めフックに引っ掛け、パチッと音がするまで押してください。

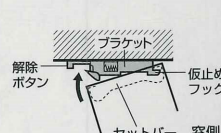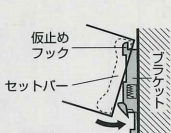

操作位置変更方法

出荷時にボールチェーンは右操作にしておりますが左操作に変更できます。

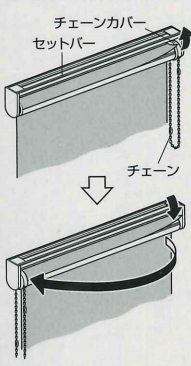


スクリーンを一番下まで下げた状態で、ローラーパイプからスクリーンを外してください。

セットバーをひっくり返して左側に操作チェーンがくるようにしてください。操作チェーンのチェーンを逆向きに巻き上げ、スクリーンを取付けてください。

商品サイズについて

- スクリーンの幅は、商品幅より3cm狭くなります。(図は右操作の場合)

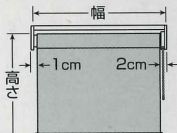

トソー株式会社

大坂営業部 TEL: 03-3552-1296

〒104-0033 東京都中央区新川1-16-3住友不動産茅場町ビル2階

Made in Indonesia

P.T. TOSO INDUSTRY INDONESIA

LAVI-07



上カバー
部品箱



外箱PET
部品袋PE

R-140041