

取扱説明書（保証書付き）

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

安全上のご注意（必ずお守りください）

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

● 本書では、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

- 警告** 製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。
- 注意** 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。
- 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。
- 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。
- 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■ 取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）

- 警告**
 - 製品は、下地のあるタイル、コンクリート、木枠に取付けてください。下地の無い場所に取付けますと取付け面が破損したり、製品が落下する恐れがあります。
 - 製品を、ベニヤ、壁紙、布壁、土壁、砂壁やその他の凹凸のある場所に取付けしないでください。製品が落下する恐れがあります。

- 注意**
 - 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
 - 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
 - 製品は、水平に取付けてください。
 - ネジの溝の大きさに合ったドライバーをご使用ください。サイズが合わないドライバーを使用しますとネジの頭がつぶれる場合があります。


■ 使用上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）

- 警告**
 - 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

- ニューレゾン
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。
- コードが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- 日本ブラインド工業会

- 注意**
 - 強風の時は、必ず窓を閉めるかスラット（はね）をたたみ上げた状態にしてください。
 - メカ部の分解や可動部への注油は破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
 - 火のそばでのご使用は絶対におやめください。
- 必ず操作コードを持って操作を行ってください。スラット（はね）やボトムレールを持って操作を行わないでください。
- 昇降動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。

製品全体図及び部品名称

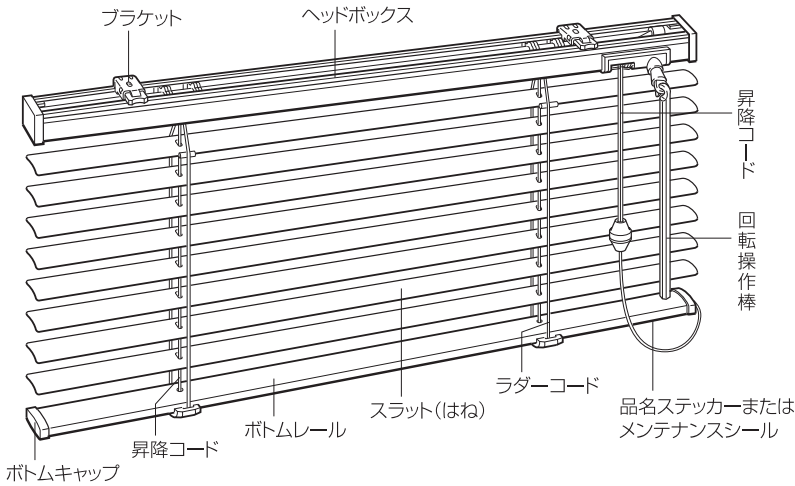

■ 付属部品

部品名	ブラケット	ブラケット仮止め用 両面テープ	取付けネジ	カーテンレール用 取付け金具・ネジ
			 ナベφ3.5×20	※カーテンレールに取付ける場合のみ使用します。 ナベφ4.0×20
製品幅 (cm)				
280 ～ 1280	2 個	2 枚	2 個	2 個
1290 ～ 2180	3 個	3 枚	3 個	3 個
2180 ～ 2500	4 個	4 枚	4 個	4 個



※ 既製品の製品サイズは限定されております。

■ 製品重量 1.8kg(幅 900mm 高さ1800mmの場合)



- ニューレゾン
- 製品の取付け/取外し方法**
- 注意**
 - 付属部品の取付けネジは木部用です。木部以外へ取付けの際は専用のプラグ等をご使用ください。

■ 取付けの種類



〈正面付けの場合〉

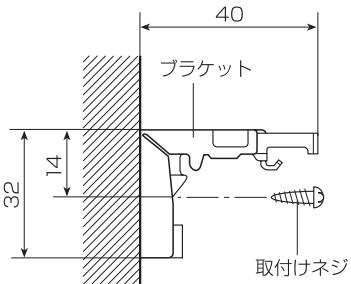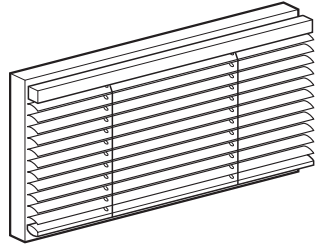

〈天井付の場合〉

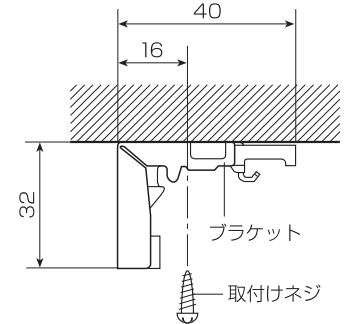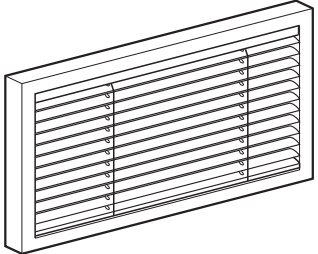


〈カーテンレールに取付ける場合〉

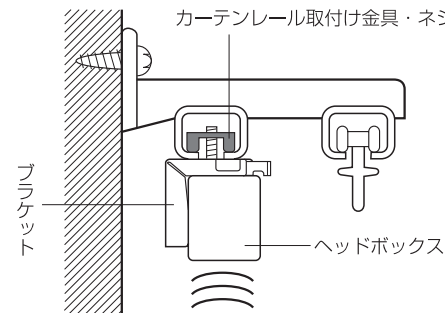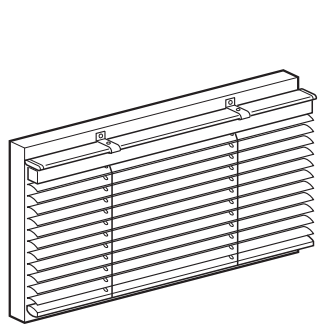

- 注意**
 - ヘッドボックスの端部から10cmの間は、ギアスペーサーがあるためブラケットは取付けられません。

■ ブラケットの取付け位置

- ブラケットはヘッドボックスの両端から各10～13cmの位置が最適です。
- ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるよう取付けてください。

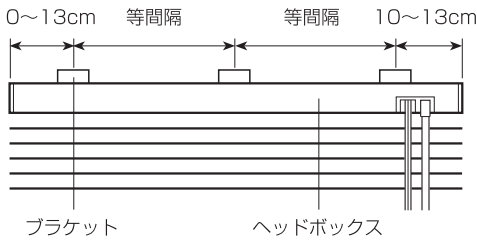

■ ブラケットの取付け方法

- P.3の「取付けの種類」の図を参考にして、ブラケットを付属の取付けネジで取付けてください。

〈カーテンレールに取付ける場合〉

- ①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。



- ②カーテンレール取付け金具をブラケットの上に置き、小ネジで仮止めしてください。
※カーテンレール取付け金具の向きにご注意ください。



- ③仮止めしたカーテンレール取付け金具とブラケットの間にカーテンレールを通し、左右のバランスを見て小ネジを締めて固定してください。




- ④カーテンレールにキャップを取付けてください。



■ 製品本体の取付け／取外し方法

● 本体の取付け方法

- ①ヘッドボックスをブラケットの仮止めフックに引っ掛けて下さい。
- ②本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。

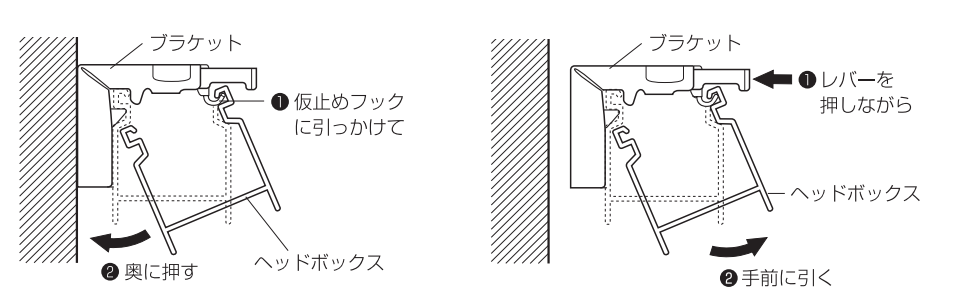

⚠ 注意

- ❗ 本体取付け後、しっかりブラケットに装着されているかご確認ください。
- ⊘ 取付けが不十分な場合はブラケットのレバーが引込んだ状態になっています。


操作方法

⚠ 注意

- ❗ 上げ、下げする際はスラット(はね)を水平にした状態でおこなってください。スラット(はね)を閉じた状態での上げ下げは、昇降コードの寿命を縮めます。
- ⊘ スラット(はね)を無理に閉じようとししないでください。無理な操作はギアなどの部品を破損する原因となります。


■ ブラインドの降ろし方

- ①昇降コードを内側にすこし引き、手をゆるめると降ります。
- ②昇降コードを外側にすると止まります。

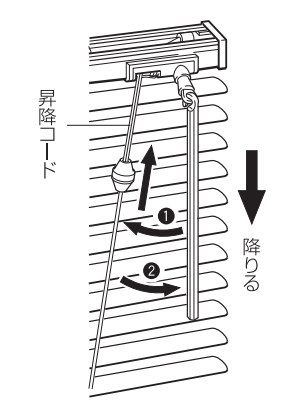


左右操作変換方法


〈右操作から左操作への変換の場合〉

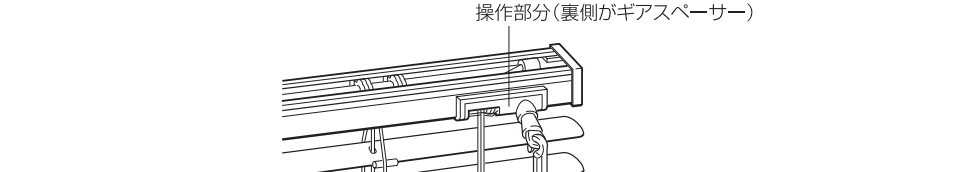


- ①スラットを少し降ろしヘッドボックスの裏側から、ギアスペーサーのつまみ部分を左側へスライドさせる。
- ②ギアスペーサーを少し手前に引くような感じで下側に引き、ヘッドボックスから外す。

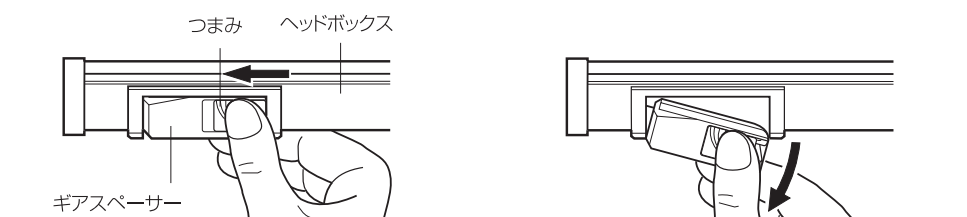

- ③スラット(はね)の折れに注意しながら、操作棒を反転させる。
- ④ギアスペーサーの左の突起部分を、ヘッドボックスに引っ掛け再セットする。

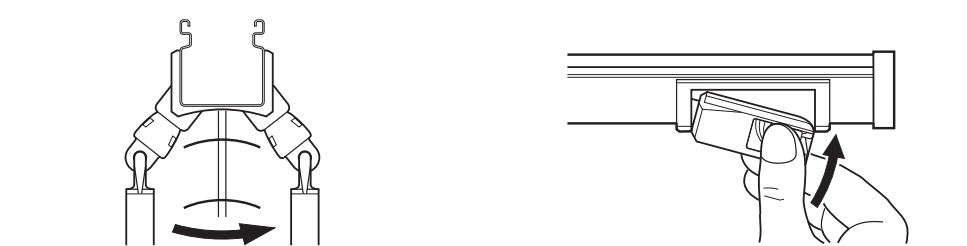

- ⑤キッチンとセットされているかどうか、ご確認ください。

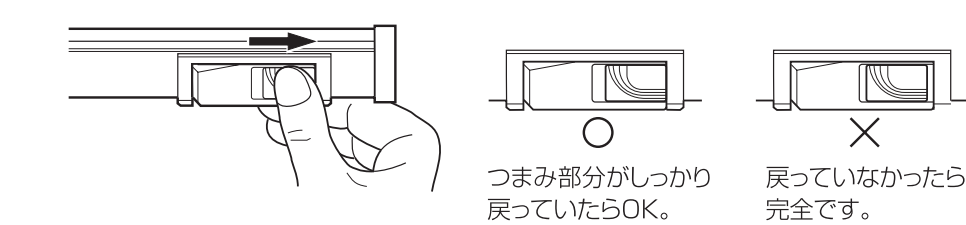

お手入れ方法

- 洗剤ご使用の場合は台所用合成洗剤を薄めてお使いいただき、その後必ず水拭きしてください。その他の洗剤やシンナーなどは使用しないでください。
- スラット(はね)の端面は危険ですので、お手入れの際は、軍手等をつけケガをしないように充分ご注意ください。
- 長期間油気が付着すると、塗装が剥離することがありますのでご注意ください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

製品保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当製品は、厳密な品質管理のもとお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、アフターサポート規定に基づき修理をさせていただきます。

保証期間:お買い上げ日より1年間

※ 購入日が確認できるレシートを合わせて保管してください。

アフターサポート規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・タグにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させていただきます(スラット部は対象外)。無料修理サービスをご依頼になる場合は、品名ステッカーまたはメンテナンスシールをご確認のうえ、お買い上げの販売店へご依頼ください。転居などにより、お買い上げいただいた販売店が不明な場合は、弊社お客様相談室にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有料サービスとなります。
(イ) 本書の提示が無い場合。
(ロ) 購入日が確認できるレシート等の提示がない場合。
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷。
(ニ) 使用上の誤り、又は不当な修理や改造もしくは、純正部品以外の使用による故障、損傷。
(ホ) 火災・地震・雷・風水害その他天災地変など、外部要因による故障及び損傷。
(ヘ) 特殊環境(強度の湿気、塩害、薬品のガス、公害)による故障及び損傷。
(ト) お買い上げ後の取付け場所の移動による故障及び損傷。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

トーソー株式会社 本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

トーソー株式会社

お客様相談室 TEL : 03-3552-1296
〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9