


・上からの支柱断面図

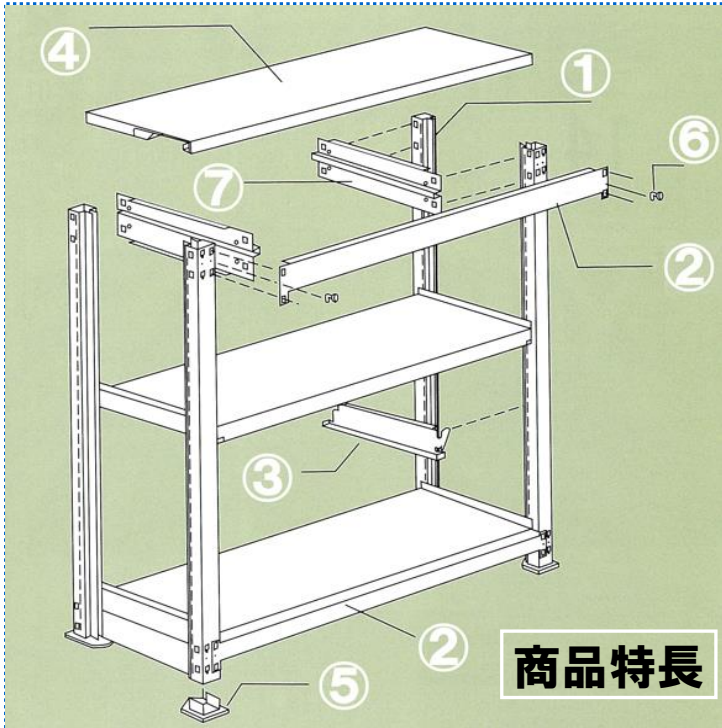

### 商品特長

- ①…側面に設けられた棚受用の差込穴によって、50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 奥行、高さが合えば支柱共有で連結が可能。
- ②…上・下部継ぎ梁  
ラックの横揺れを防ぎます。
- ③…棚受  
ワンタッチで支柱より脱着可能です。
- ④…棚板  
中央部に補強が施され、300kgもの荷重に耐え得る強度を持っています
- ⑤…設置用ベース  
床面保護用の土台です。支柱底部にワンタッチで取り付け可能。
- ⑥…安全ピン  
継ぎ梁の結合に対する万一の場合の抜け止めです。

- カラー…スパックグレー
- 段数…5段(天板・底板含む)
- 高さ…1800mm
- 材質…スチール
- 耐荷重…300kg(1段当り)  
1500kg(総荷重)
- ボルトレス構造の為、組立に時間を要しません。
- どの方向からも物品の出し入れが可能な開放棚。

●お客様組立品

| 品番           | サイズ(mm) |     |      | 重量(kg) |
|--------------|---------|-----|------|--------|
|              | W       | D   | H    |        |
| EA976AH-90   | 895     | 450 | 1800 | 54     |
| EA976AH-90B  |         | 600 |      | 61     |
| EA976AH-90C  |         | 868 |      | 84     |
| EA976AH-120  | 1195    | 450 |      | 64     |
| EA976AH-120B |         | 600 |      | 73     |
| EA976AH-120C |         | 868 |      | 103    |
| EA976AH-150  | 1495    | 450 |      | 72     |
| EA976AH-150B |         | 600 |      | 82     |
| EA976AH-150C |         | 868 |      | 116    |
| EA976AH-180  | 1795    | 450 | 89   |        |
| EA976AH-180B |         | 600 | 100  |        |
| EA976AH-180C |         | 868 | 132  |        |