


組立説明書

(中量ラック(MEL・MEHL型)ボルトレス)


第1図 支柱パネルの組立

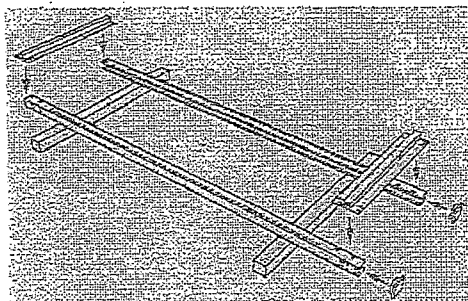

※ミゾ(窪み)のある方を内側にして組立ててください。


- ◎支柱2本を図の様な台の上に置いて下さい。
- ◎上下縦受をはめ込み安全ピンを両端の穴に入れて下さい。
- ◎ベースを取付ます。

第2図 継ぎ梁の取付

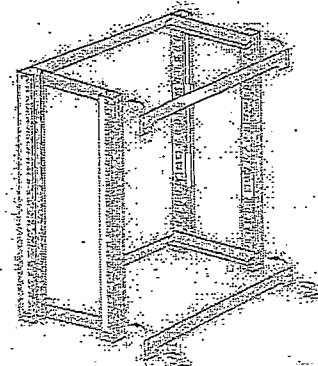


- ◎支柱パネルを立てて継ぎ梁を取付ます。
- ◎継ぎ梁の両端の穴に安全ピンを付けて下さい。

第3図 棚受の取付

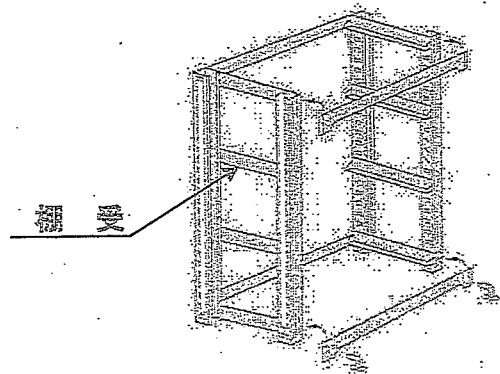

- ◎継ぎ梁を取り付けた後、中段用の棚受を取り付けます。

第4図 棚板の取付・完成

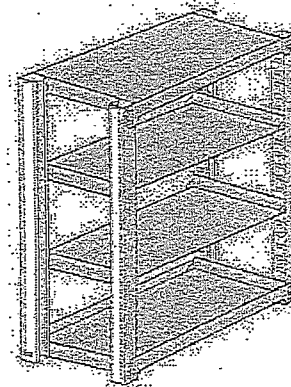

- ◎最後に棚板をはめ込みます。

中量ラック SPM (MEL型)


構成部材

① 支柱

両側面にある棚受用長孔は 50 mm ピッチで棚間隔を自由に設定できます。使用目的に応じた 5 種類があります。


② 上部継ぎ梁

ラックの横揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。間口に合わせて 4 種類あります。

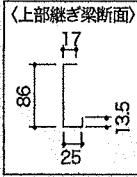

③ 上部継ぎ梁

ラックの横揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。間口に合わせて 4 種類あります。

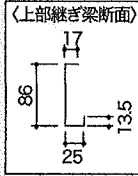

④ 棚受

両端にある爪で支柱側面の長孔に装着して下さい。脱着はワンタッチでできます。

⑤ 棚板

U 型形状で、中央部に 1 段当たり 300 kg の荷重に耐え得る適宜補強を施したタイプです。

⑥ ベース

床面を保護します。支柱の底部にワンタッチで取り付けられます。

⑦ 安全ピン


継ぎ梁の結合に対する万一の場合の抜け止めです。

⑧ 上下棚受

ラックの奥行方向の揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。

標準仕様

タイプ	MEL型(ボルトレス型)
段荷重(kg)	300 kg
総荷重(kg)	1500 kg
支柱形状(≡)	
高さ(m)H	1200,1500,1800, 2100,2400
間口(m)W	895,1195,1495,1795
奥行(m)D	450,600,750,868
塗装色	スパックグレー色 (SPG)

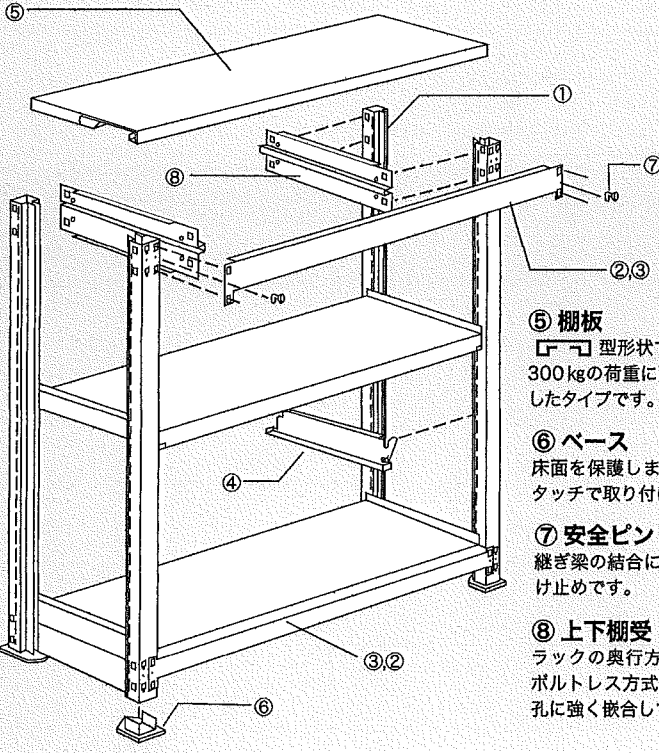

4

中量ラック

標準寸法

