

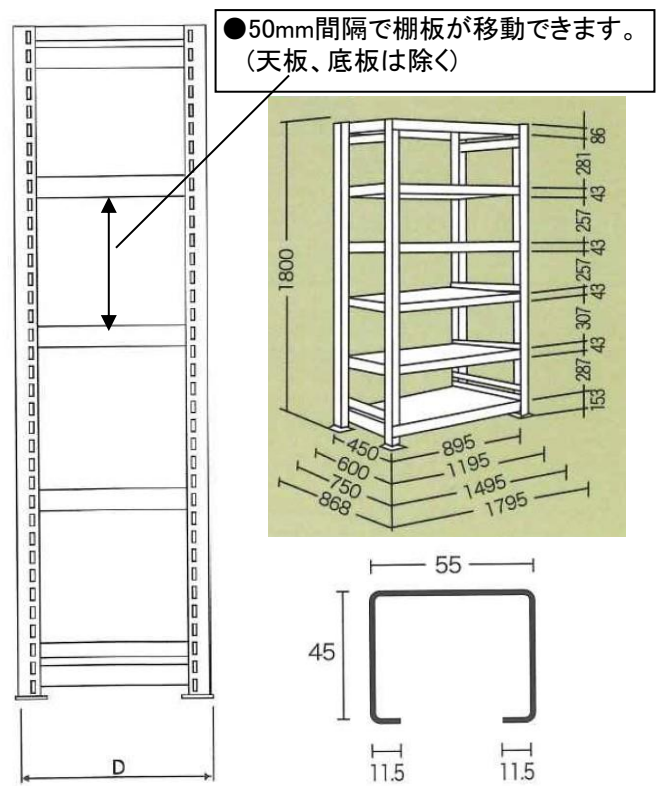


EA976AJ-90~180C ボルトレススチール棚 (中量)

Ver.1.2

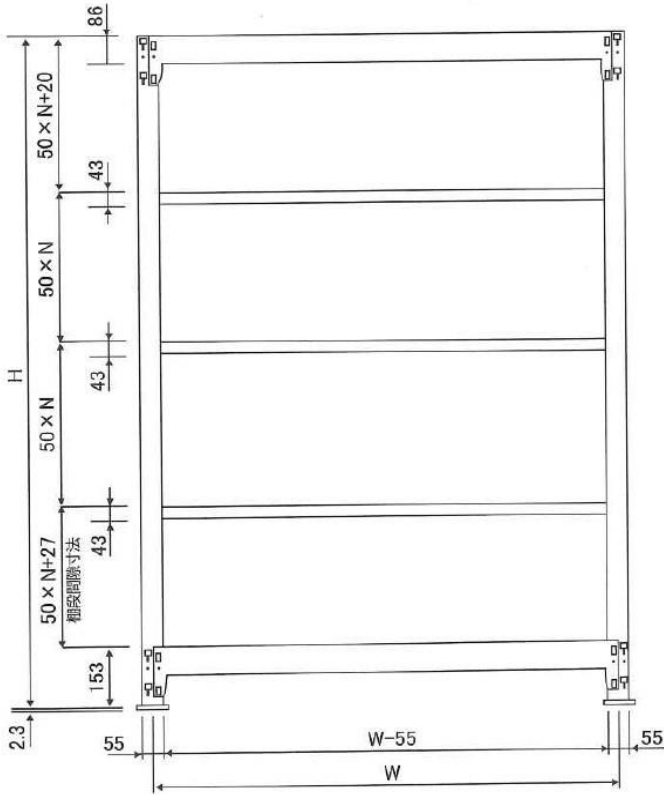

●上からの支柱断面図

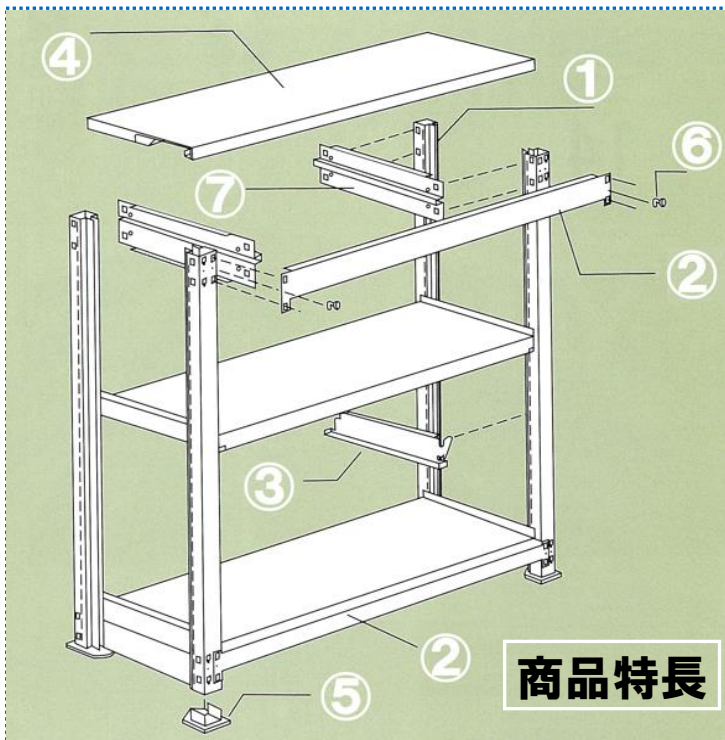

商品特長

- ①…側面に設けられた棚受用の差込穴によって、50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)奥行、高さが合えば支柱共有で連結が可能。
- ②…上・下部継ぎ梁
ラックの横揺れを防ぎます。
- ③…棚受
ワンタッチで支柱より脱着可能です。
- ④…棚板
中央部に補強が施され、300kgもの荷重に耐え得る強度を持っています。
- ⑤…設置用ベース
床面保護用の土台です。支柱底部にワンタッチで取り付け可能。
- ⑥…安全ピン
継ぎ梁の結合に対する万一の場合の抜け止めです。

- カラー…スパックグレー
- 段数…6段(天板・底板含む)
- 高さ…1800mm
- 材質…スチール
- 耐荷重…300kg(1段当り)
1500kg(総荷重)
- ボルトレス構造の為、組立に時間を要しません。
- どの方向からも物品の出し入れが可能な開放棚。

●お客様組立品

品番	サイズ(mm)			重量(kg)
	W	D	H	
EA976AJ-90	895	450	1800	59
EA976AJ-90B		600		67
EA976AJ-90C		868		95
EA976AJ-120	1195	450		72
EA976AJ-120B		600		81
EA976AJ-120C		868		117
EA976AJ-150	1495	450		80
EA976AJ-150B		600		91
EA976AJ-150C		868		132
EA976AJ-180	1795	450	100	
EA976AJ-180B		600	113	
EA976AJ-180C		868	151	