

使用上の注意 下記の事項を必ずお守り下さい。守らないで、破損、事故を起こしたり、ケガを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

室内用収納棚 用途以外の目的には使用しないで下さい。



- 以下のことに注意下さい。
 - ・屋外で使用しないで下さい。サビ・変色の原因になります。
 - ・電気製品等を収納する際は、収納する製品の取扱説明書に従い、十分にすきまをあけて通気性を良くしてご使用下さい。製品の故障や火災の原因になります。また、電気製品を設置の際、不安定な場合にはあて板等をご使用下さい。



- 以下のことに注意下さい。思わぬ事故や破損、ケガの原因になります。
 - ・移動する際は、載せているものを全ておろし、静かに移動して下さい。
 - ・キャスターのストッパーは前側に向け、必ずロックして下さい。移動時のみ解除してご使用下さい。



- 必ず水平で安定した場所に設置して下さい。
 - ・フローリング等では、床にキズがつく場合がありますので注意下さい。
- 子供がいたずらしないよう注意下さい。
 - ・乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけたりしないで下さい。
 - ・一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにして下さい。また、耐荷重を超える重量のものを載せないで下さい。
 - ・機器を棚板上に載せる際は、必ず中心に置いて下さい。重心が片寄ると転倒するおそれがあります。

- 水槽台としての使用はしないで下さい。棚板がたわむ為、水槽に無理な力が加わり、水もれや破損するおそれがあります。

- 以下のことに注意下さい。腐食やサビ・変形・変色の原因になります。
 - ・水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取って下さい。
 - ・棚板の上に直接熱いものを置かないで下さい。
 - ・シール、テープ等を貼らないで下さい。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

- 地震などによる転倒防止のため、建物の壁等に固定金具や固定部材で固定することをおすすめします。

- 本品及び梱包材を廃棄される際は、お住いの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの仕方

長くお使いいただくために

汚れを落とす際は、薄めた住宅・家具用合成洗剤でふいた後、布等で洗剤分をふき取って下さい。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないで下さい。

MADE IN CHINA

主要材質／棚板・ポール：スチール(クロームメッキ)

固定部品：ABS樹脂

キャスター：ナイロン樹脂

発売元

アイリスオーヤマ株式会社 お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
 アイリスコール 受付時間 9:00~17:00
 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

0120-211-299

収納・インテリアのお役立ち情報サイトはこちら <http://www.iris-interior.com/>

メタルシェルフ

SEM-5508 (332)

SEM-5512 (333)

SEM-5515 (334)

この度はお買い上げありがとうございました。


この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管して下さい。

別売品について

- アイリスメタルミニパーツシリーズ三角アジャスター (MM-3MA) が別売品としてあります。
- その他の別売品については、アイリスメタルミニパーツシリーズ (ポール直径19mm) が適応しています。

注意

- ・寸法によって適応しないパーツもあります。
- ・部品によっては別売していないものもあります。

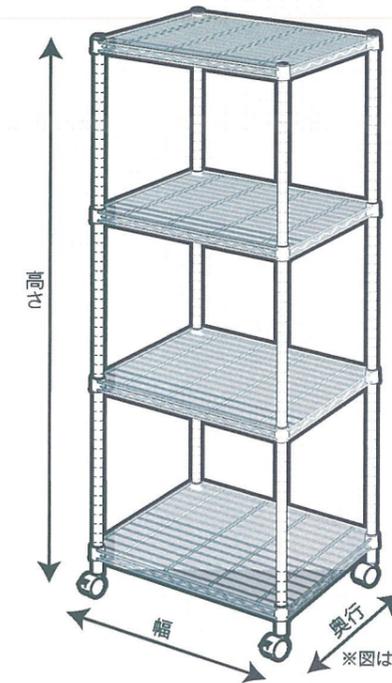

ポール直径19mm仕様

仕様 品番	製品サイズ (cm)			棚板(1枚あたり)	耐荷重	
	幅	奥行	高さ		静止耐荷重	走行耐荷重
SEM-5508	55	35	83	50kg	150kg	75kg
SEM-5512	55	35	126		150kg	75kg
SEM-5515	55	35	149		150kg	75kg

※商品仕様は予告なく変更することがあります。

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

パーツリスト

各部品及び数量をご確認の上、説明書に従って組み立てて下さい。

メタルシェルフ パーツリスト	棚板	ポール		固定部品 (2個1組)	キャスター ストッパー (2個1組)	キャスター 組み立て用 スパナ ワッシャー ×4
		ジョイント式A (直径19mm×2)	ジョイント式B (直径19mm×3)			
	寸法	入数	型式	寸法 (キャスター込)	入数	入数
SEM-5508	幅55×奥行35cm	3	ジョイント式A	長さ83cm	4組 (2本1組)	12組+予備
SEM-5512	幅55×奥行35cm	4	ジョイント式B	長さ126cm (組み立て時)	4組 (3本1組)	16組+予備
SEM-5515	幅55×奥行35cm	4	ジョイント式B	長さ149cm (組み立て時)	4組 (3本1組)	16組+予備

※組み立てに際し、ソフトハンマー等をご用意下さい。

組み立て方

組み立て上の注意

- 部品等は正確に取り付けて下さい。
- 組み立ては床等にキズがつかないように、あて布やカーペットを敷いて行って下さい。

- 固定部品は必ず同じ高さにセットして下さい。
- 棚板等は重いので、足などに落としたり、腰を痛めたりすることのないように注意して組み立てて下さい。

 
1 棚の取り付け位置を決めます。

必ずポールをつなげてからご使用下さい。

■SEM-5508の場合



■SEM-5512・5515の場合



4本同じようにつなげます。
※ポールは最後までねじ込んで下さい。


棚にのせる物の大きさに合わせ、棚の取り付け位置を決めます。取り付け位置にマーカーなどで印をつけておくと、作業しやすくなります。



※下から5ピッチごとに目安の溝が2本入っています。
(固定部品は上側の溝に取り付けて下さい。)

2 ポールに固定部品を取り付けます。



※1段組み終わるごとに取り付けます。

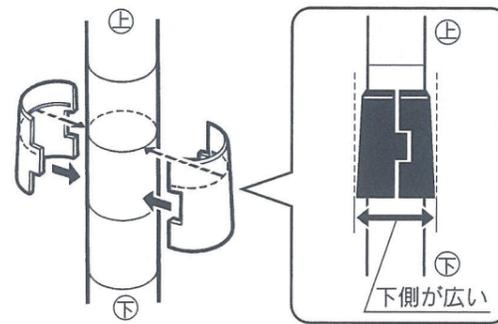

棚は1段ずつ下から順に組み立てます。
1で決めた取り付け位置に固定部品を、ポールの溝に固定部品内側の凸が合うようにセットします。


△注意 取り付けの際に、固定部品の凸部が溝からズレる場合がありますのでご注意ください。

3 棚を取り付けます。

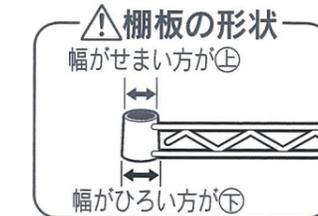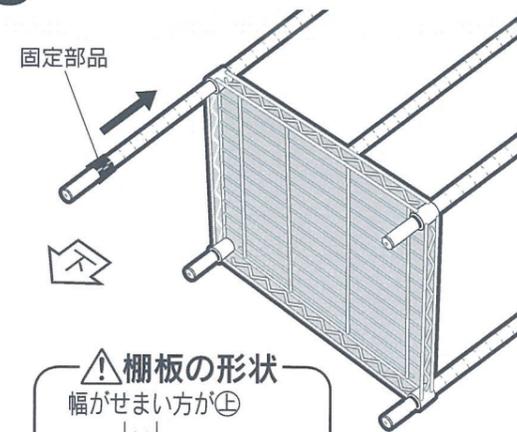


棚板を横にして、下側からポールを固定部品取り付け位置まで差し込み固定します。

4

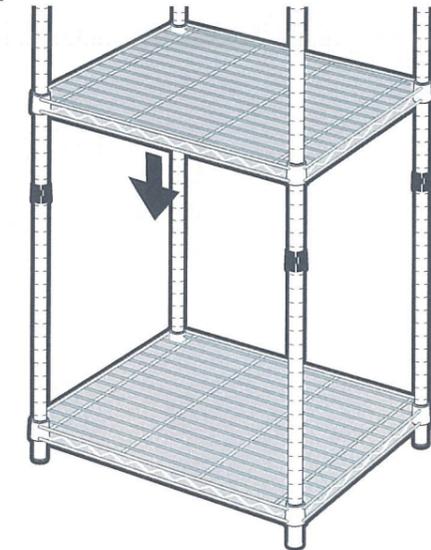


棚を立てて、2と同様にポールに固定部品を取り付け、次の棚板を固定します。
以下同じ手順で棚を増やします。

5 キャスターを取り付けます。

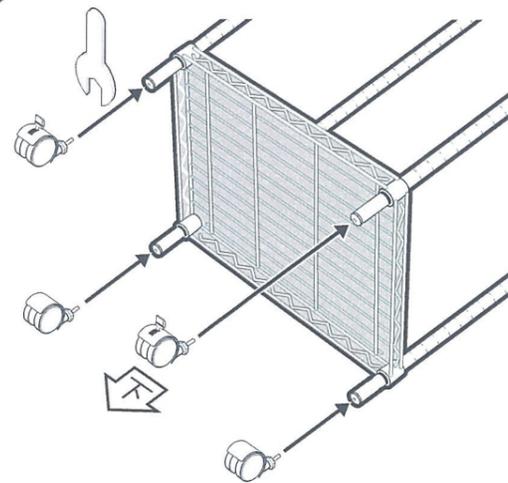


ポール下側の取り付け穴に、キャスターを取り付けます。

6 棚板をしっかりと固定します。

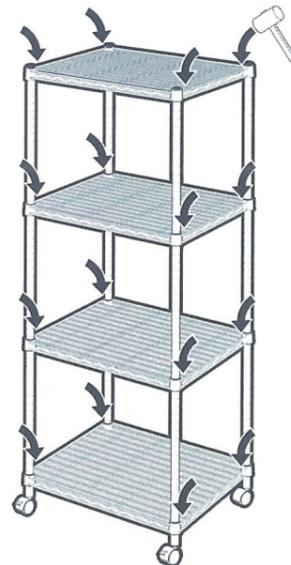


すべて組み終わったら、棚の四隅を、対角同士交互にソフトハンマー(プラスチック、木、ゴム製等)で軽くたたいて、しっかりと固定して下さい。

7 完成

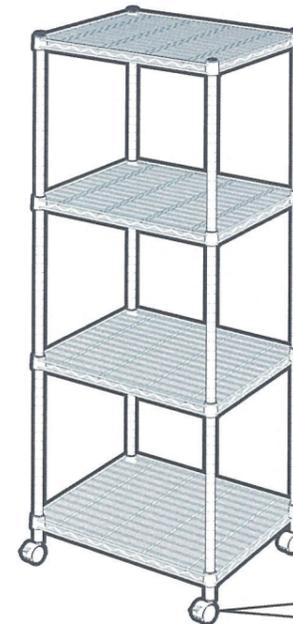

※図はSEM-5515(4段タイプ)

ガタつきが気になる場合は、以下の手順で追加ワッシャーを取り付けてください。

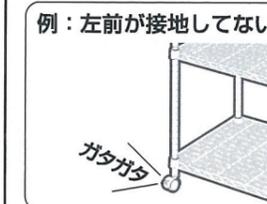

- 手順1 載せているものを全て降ろし、ラックを横に倒す。
- 手順2 接地していなかったキャスターだけを取り外す。
- 手順3 追加のワッシャーをガタの程度に応じて取り付け、再度キャスターを取り付ける。
- 手順4 ラックを起こし、ガタつきがなくなったか確認する。

※ガタの程度に応じて、ワッシャーの数を調整してください。
(ワッシャー2枚で約3mm調整できます)

キャスターのロックの仕方
キャスターのロックレバーを図のように下げると、キャスターをロックできます。

