

折りたたみ式 4段スチールラック(OD色) 取扱説明書

品番：EA976AV-11A

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できるところへ保管してください。

■注意事項

安全上、使用上の注意




注 意

- ・本製品は折りたたみ式のスチール棚です。用途外の使用はしないでください。
- ・組立て、収納時は保護手袋を着用すること。
- ・組立て、収納時は指を挟まないように注意すること。ケガのおそれがあります。
- ・重量物ですので組立て、収納、移動の際は必ず2人以上で作業すること。
- ・天板には荷を載せないこと。天板は構造部材の為、棚板としての使用は想定されておりません。
- ・棚板は偏った荷重のかけ方や、耐荷重を超える荷重をかけないこと。破損のおそれがあります。
- ・乾燥した屋内での使用すること。湿度の高い場所では、錆や変形などの原因となります。
- ・直射日光を避けて使用すること。直射日光は変色、変形などの原因となります。
- ・設置場所は凹凸のない水平な場所で、安定した場所にすること。
- ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。



■組立て、収納方法

<組立方法>

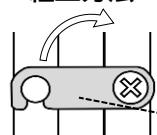


1. 左右の開き止めフックを外します


開き止めフック




2. 両手でゆっくりと左右に開きます。

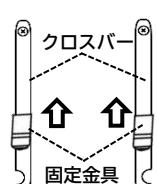

 3. 側面にあるクロスバーの固定金具を上にずらして外します。
クロスバーをX(左図参照)になるようにして左右の凸に掛けます。



- 固定金具をクロスバーの先端ではめ込みます。反対側も同様に行います。

 


- ⚠ 本体が転倒しない様に注意してください。固定金具は必ずカチッとはめ込んでください。
4. 完成です。

必要な場合はアジャスターで調整してください




<収納方法>

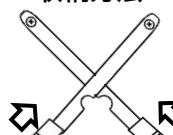


1. 固定金具をずらして外し、クロスバーを真っすぐにします。支柱の凸部にフックが掛かるようにして固定金具をはめ込みます。反対側も同様に行います。

⚠ 本体が転倒しない様に注意してください。固定金具は必ずカチッとはめ込んでください。

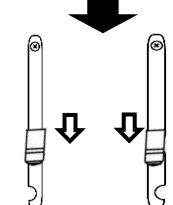

2. 片側の支柱とセンター支柱のハンドルを持ち、上に持ち上げる様にすると折りたたみます。

 指が挟まれないように注意してください。



3. 左右の開き止めフックをかけます



4. 完成です。
移動の際、転倒に注意してください。

■仕様

使用時サイズ	870x450x1,287(H)mm
収納時サイズ	870x74x1,527(H)mm
材質	スチール
棚板	天地4段(有効3段)※
積載均等耐荷重	100kg(棚板1枚あたり)
質量	20kg

※ 下から1~3段目までに荷を載せることができます。

■メンテナンス、保管

- ・汚れた場合は、中性洗剤を薄めたものを柔らかい布に浸し、硬く絞って拭き取ってください。(シンナーやアルコールの使用は表面に傷がつくことがありますのでお控えください)
- ・使用しない場合は、乾燥した屋内にて保管してください。