

EA976CB-1 キャスター付作業台 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

Ver. 1.0

【組立時の注意】

- ・組立時間のめやす：2人で30分
組立の際は2人以上で作業をしてください。
- ・組立時は手袋など保護具を着用してください。
- ・ねじ類は同梱されている物を使用し、確実に締め付けてください。

【使用上の注意】

- ・傾斜や段差、不安定な場所では使用しないでください。
- ・天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
- ・本製品は屋内用です、屋外での使用はお避けください。
- ・使用時はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。
- ・火に近づけるなど高温を直接あてないでください。
変色・変形・破損の原因になる恐れがあります。

【メンテナンス】

- ・お手入れは、水に濡らした布を固く絞って拭いてください。

【仕様】

- ・外径寸法…1200x600x900(H)mm
- ・材質………脚部：アルミ、スチール
天板：パイン集成材(無塗装)
- ・耐荷重……160kg
- ・重量………約16.2kg

 
 
 
 
 
21. Sep

株式会社エスコ
本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL : 06-6532-6226 / FAX : 06-6541-0929

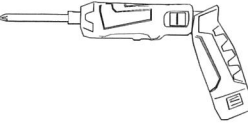
EA976CB-1 キャスター付作業台

組立説明書

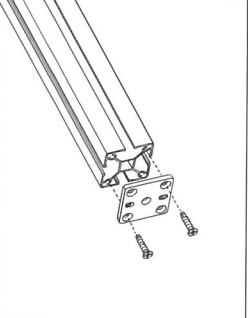
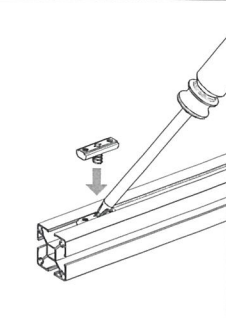
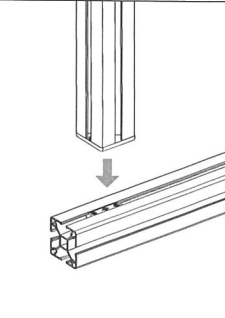
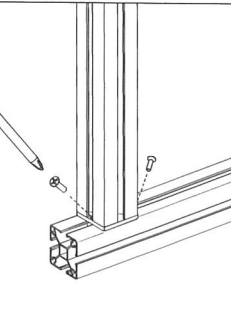
部品内容

Uポール (EA976CB-21:定尺2450mm) ① 1012mm × 3 ② 812mm × 4 ③ 412mm × 4  40角 ※カット加工済	④ 後入れ式ジョイント × 14 (EA976CB-32) プレート テーバーナット  付属: B4×20 2本 M4×14 2本	⑤ ナットプレート × 4 (EA976CB-47)  付属: B4×20 4本
⑥ L型ブラケット × 6 (EA976CB-35) 	⑦ Uポール取付ローター × 6 (EA976CB-43) 皿4×15 ローター 	⑧ ストッパー付キャスター × 4 (EA976CB-78)  ネジサイズ M10×14
⑨ 皿4×16タッピングビス × 6 	⑩ 天板 600×1200×20mm × 1 	追加で部品が必要な場合は ()内のE A品番でご購入頂けます

組立に必要な工具

⊕ドライバー #2 モンキーレンチ (スパナ 17mm)  ※キャスター取付用	電動ドライバー (⊕ #2) (あるとスムーズに組み立てれます) 
---	---

後入れ式ジョイント 取付方法

 プレートの対角2ヶ所をB4×20で固定します。各プレートの取付の向きは揃えて下さい。	 Uポールの溝にテーバーナットを斜めに入れ、ドライバーで起こすように回転させて取り付けます。	 テーバーナットとプレートを重ねる様にセットします。	 付属のM4×14でプレートを斜めからテーバーナットに固定します。
---	--	--	--

