



シリーズ最薄アルミ製棚柱 棚受簡単ワンタッチ取付!

リーフ棚柱

- 厚さ 2.7 ミリなので、気になる壁と棚板のすき間を小さくすることができます。
- アルミ製でカット切断も容易にできます。
- 20ミリ間隔で棚板調整が可能です。



- ①棚柱を取付ける。
- ②棚受の両サイドをつまむ。
- ③そのまま棚柱の取付穴に入れる。
- ④取付穴に棚受のツメが引っかかった状態で、棚受を矢印の方向に下ろし、取付け完了。



棚柱 (4本入)
シルバー・ホワイト・ブラック



- ・クリップ式で取付簡単なワンタッチ式の棚受。
- ・化粧ラバー付は棚板が滑りにくいのでガラス棚板などに最適。
- ・エンドキャップは棚柱の両端に差し込むだけ。
- ・棚柱取付用のビス (28 本入) もございます。

【ビス穴数】(棚柱 1 本あたり)


- ・1820mm…14ヶ所
- ・860mm…7ヶ所

材質

棚柱：アルミ押し出し材 (アルマイト仕上 / 塗装仕上)
棚受：SUS304 / 化粧ラバー：エラストマー樹脂
エンドキャップ：エラストマー樹脂
ビス：鉄④皿タッピング 3×25 (ユニクロメッキ+頭塗装)

棚板 1 枚あたり

安全荷重 50kg

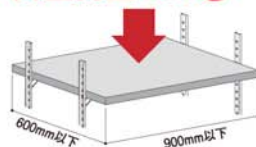

- 棚板 900mm×600mm (以下)
- 棚柱 4本・棚受 4個使用

最上部の長穴で
仮止めできるので
棚柱の高さ合わせ
が容易です。



商品コード	商品名	JANコード 4905637-
99094371	SH-TBA900S リーフ棚柱 シルバー 860mm (4本入)	943712
99094372	SH-TBA900W リーフ棚柱 ホワイト 860mm (4本入)	943729
99094373	SH-TBA900B リーフ棚柱 ブラック 860mm (4本入)	943736
99094374	SH-TBA1800S リーフ棚柱 シルバー 1820mm (4本入)	943743
99094375	SH-TBA1800W リーフ棚柱 ホワイト 1820mm (4本入)	943750
99094376	SH-TBA1800B リーフ棚柱 ブラック 1820mm (4本入)	943767
99094377	SH-TBA10S リーフ棚受 シルバー (4個入)	943774
99094378	SH-TBA10W リーフ棚受 ホワイト (4個入)	943781
99094379	SH-TBA10B リーフ棚受 ブラック (4個入)	943798
99094380	SH-TBA20W リーフ棚柱用エンドキャップ ホワイト (4個入)	943804
99094381	SH-TBA20B リーフ棚柱用エンドキャップ ブラック (4個入)	943811
99094382	SH-TBA30S リーフ棚柱用ビス 3×25 頭シルバー塗装 (28本入)	943828
99094383	SH-TBA30W リーフ棚柱用ビス 3×25 頭ホワイト塗装 (28本入)	943835
99094384	SH-TBA30B リーフ棚柱用ビス 3×25 頭ブラック塗装 (28本入)	943842

EA976GB-1

EA976GB-2

EA976GB-3



清水株式会社