

すべり止めフェルト／エッジ付き 防振ゴム／イス脚ソックス／すべり止めパッド／フェルトパッド

すべり止めフェルト 粘着タイプ



KSFD-25

参考上代: ¥200
 サイズ: 約25×25×3mm
 入数: 5 1P入数: 18
 形状:

KSFD-28

参考上代: ¥200
 サイズ: 約28mm丸×3mm
 入数: 5 1P入数: 18
 形状:

KSFD-52

参考上代: ¥200
 サイズ: 約67×52×3mm
 入数: 5 1P入数: 4
 形状:


KSFD-901

参考上代: ¥250
 サイズ: 約110×90×3mm
 入数: 5 1P入数: 2
 形状:

KSFD-2820

参考上代: ¥600
 サイズ: 約200×280×3mm
 入数: 5 1P入数: 1
 形状:

エッジ付き 防振ゴム

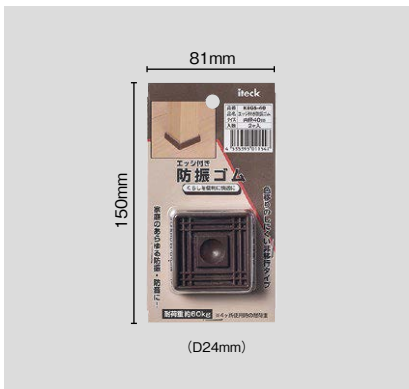

KEGS-40

参考上代: ¥280
 サイズ: 内径40mm
 入数: 5 1P入数: 2

BEGS-9-40 (バラタイプ)

参考上代: ¥130
 サイズ: 内径40mm
 入数: 5 1P入数: 1

イス脚ソックス フェルトタイプ



KFSK-1

参考上代: ¥700
 サイズ: 約35mm×60mm
 入数: 5 1P入数: 4
 カラー: ブラウン

KFSK-2

参考上代: ¥700
 サイズ: 約35mm×60mm
 入数: 5 1P入数: 4
 カラー: ライトブラウン

すべり止めパッド 粘着タイプ



KSPD-38

参考上代: ¥350
 サイズ: 約38mm丸×7mm
 入数: 5 1P入数: 4

KSPD-65

参考上代: ¥480
 サイズ: 約64mm丸×7mm
 入数: 5 1P入数: 4

フェルトパッド 粘着タイプ



KFPD-64

参考上代: ¥420
 サイズ: 約64mm丸×16mm
 入数: 5 1P入数: 4

KFPD-89

参考上代: ¥380
 サイズ: 約89mm丸×16mm
 入数: 5 1P入数: 2

フェルトパッド 粘着なしバラタイプ



KFPDN-1005

参考上代: ¥100
 サイズ: 約100mm×100mm×8mm
 (フェルト3mm:EVA5mm厚)
 入数: 5

KFPDN-1010

参考上代: ¥130
 サイズ: 約100mm×100mm×13mm
 (フェルト3mm:EVA10mm厚)
 入数: 5

KFPDN-895

参考上代: ¥80
 サイズ: 約89mm丸×8mm
 (フェルト3mm:EVA5mm厚)
 入数: 5

KFPDN-891

参考上代: ¥100
 サイズ: 約89mm丸×13mm
 (フェルト3mm:EVA10mm厚)
 入数: 5

KFPDN-645

参考上代: ¥50
 サイズ: 約64mm丸×8mm
 (フェルト3mm:EVA5mm厚)
 入数: 5

KFPDN-641

参考上代: ¥55
 サイズ: 約64mm丸×13mm
 (フェルト3mm:EVA10mm厚)
 入数: 5

保護関連

イス脚
キャップ

フェルト・
クッション

防振・
防音

特性用途
比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。