

ご使用方法

本商品はシステムキッチンの吊り戸棚の下面

に取り付けて地震等のゆれによる「戸棚内・

収納物の飛び出し」を防止する耐震用品です。


ロック動作については①ゆれを感知しての「自動ロック」

②手動ロックボタンでの「手動ロック」にて行えます。

解除については「ロックプレート」を手で押し下げて下さい。

※扉が両開きの場合は「両扉がロックプレートに当たる様」中心に、片開き扉に取り付けの場合は、開く方(蝶番側とは逆)の端に近い所で扉の開閉に邪魔にならない位置に取り付けて下さい。

(扉が複数ある場合は状況に応じて使用数をお買い求め頂く事をおすすめします)

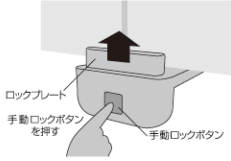

※高い位置での取付作業になりますので、作業中転倒等によるケガには充分にご注意下さい。

取り付け方法

取り付けに当たって

本商品は、吊り戸棚及び食器棚に通常ネジ3本で取り付けます。ネジ穴は図1を参照してしっかりと固定します。
<A穴とB穴2箇所固定><A穴とC穴2箇所固定>のいずれかで固定します。

1.標準的な吊り戸棚に取り付ける場合

- ロック本体を右図(図2)のように取り付けます。
①奥行き方向はロックプレートが扉の前の上がってくる位置で2mm程度隙間をあけた位置に取り付けます。
(吊り戸棚前端～扉前面が28mmまで対応)
- 正面から見まして両開き扉の場合は、中央位置に、片開き扉の場合は、解放側端寄りの位置に取り付けます。
- 吊り戸棚の下面に、丸皿ネジ(φ3.5×20mm)3本でしっかり固定して下さい。

2.扉が下方に出た吊り戸棚に取り付ける場合(段差が8mm以下)

- スペーサー(3mm・5mm)を使って右図(図3)のように取り付けます。
- スペーサーの凹凸突起を噛み合わせてセットして下側から丸皿ネジ(φ3.5×20mm)3本でしっかり固定して下さい。






3.扉が下方に出た吊り戸棚に取り付ける場合(段差15~30mm程度)

- 補助取付金具を図4のようにL方向で使います。
- ロック本体と補助金具をビスナットを使用して取り付けます。扉の前面までの距離(D寸法)によって、本体A~Cの適当な穴を選んで取り付けして下さい。
- 扉を開いて吊り戸棚の底板上に前面からナベネジ2本又は3本で固定して下さい。

※吊り戸棚の底板の厚さによって一部記載通りの取り付けが困難な場合がございます。

4.照明スペース付吊り戸棚に取り付ける場合

- 補助取付金具を使って右図(図5)のように取り付けます。
- ①まずロック本体のA穴に補助金具をビスナットでゆるめに取り付けます。
- ②次に照明スペース前隠し板の裏側から図のように押し当てます。
- ③ロックプレートが扉の前方に上がる場所を補助金具をずらしながら位置決めします。
- ④一旦前隠し板より本体補助金具を外し、決めた位置で本体補助金具をビスナットでしっかり締めて下さい。
- ⑤再度前隠し板に押し当て、開口方向の位置を決めて下さい。(位置は①と同様です。)
- ⑥補助金具の後方からナベネジ2~3本で固定して下さい。
- ⑦C穴(図1参照)へ下方から丸皿ネジ2本で隠し板に固定して下さい。

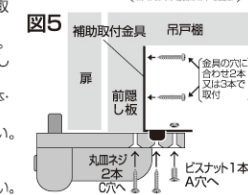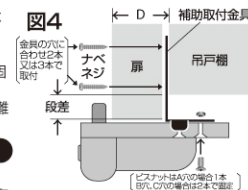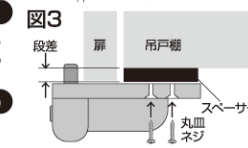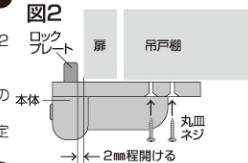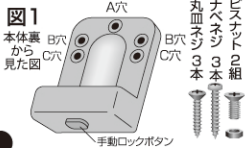

※本商品及び付属品を小さなお子様がなめたり、目に入れたりしない様充分に気をつけて下さい。

ご注意

- ご使用中の吊り戸棚の形状をご確認の上、一番適した取付方法で取り付けして下さい。
- 取り付け後のネジがしっかり締まっているかご確認して下さい。
- 本製品は地震により開き戸が開くと想定される前後のゆれに作動するよう設計されておりますので食器棚に対して左右のゆれには感知しない場合があります。開き戸の使用状態(具合)、建物の構造、地質、階数等により、性能を十分に発揮しない場合があります。
- 取り付け方法を誤って付けた場合、性能が発揮されません。
- 吊り戸棚の形状によっては取り付け出来ない物もございます。ご了承下さい。
- 地震などによる破損や事故に対するの保証は一切ございません。
- ご使用環境によっては、扉の開閉動作や周辺を歩行等で発生する小さな振動を感知し作動する恐れがあります。その様な振動に作動する事を望まない場合商品使用を控えて頂く事となりますのでご了承下さい。
- 本商品は震度5迄で作動する様、人工的なゆれで検査を行っておりますが、地震のゆれ方、大きさ、ゆれの方向により、震度5以上でも作動する場合もございます。又、震度5より小さな震度でも作動する場合もございます。ご使用環境については同じ住宅地、同じ集合住宅等でありまして同じとは言えませんので作動状況に違いが出る事については、ご了承お願い申し上げます。
- 本製品は耐震効果を得るのに「絶対的な商品」ではありません。十分にご理解して頂き、防災対策については自己責任の上でしっかり行って下さい。

商品名	吊り戸棚耐震ロック スーパー閉じるボン
付属品	スペーサー3mm・5mm 各1枚 補助取付金具 1枚 丸皿ネジ 3.5×20mm 3本 ナベネジ 3.5×18mm 3本 皿ビス 4×14mm 2本 M4ナット 2個
材質	本体/スペーサー…ABS樹脂 金具/ねじ……………スチール



日本製



発売元 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区箕野4丁目4番26号
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311
URL http://www.nomuratec.co.jp

