

地震による家具の転倒防止に！

家具や天井を傷付けず取り付けできる。

Point 1

家具や天井を傷付けず
に取り付けられるので
賃貸住宅にも安心。




2本入

Point 2

工具不要で取り付けが
簡単にできます。

Point 3

圧着固定式なので強力
に突っ張って固定でき
ます。

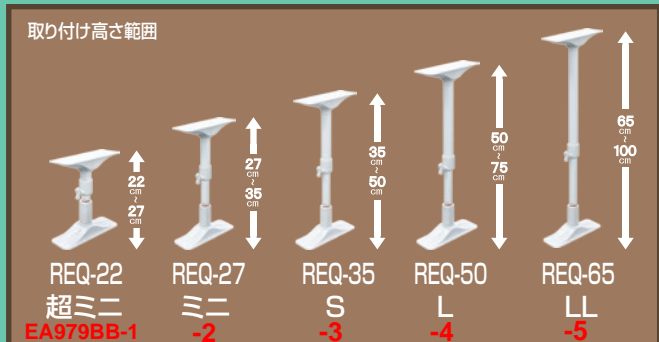

Point 4

取り付け高さは22cm
から100cmまでの
幅広いサイズ展開。

Point 5

大判すべり止め
の付いた大型
キャップを採用！

Point 6

耐圧
200kg
公的機関での圧縮
試験結果による

品番：REQ-22
商品名：突ばり耐震ポール 超ミニ
JANCODE:49-77612-13520-7

品番：REQ-27
商品名：突ばり耐震ポール ミニ
JANCODE:49-77612-13530-6

MADE IN CHINA

©海外開発製品につき数量限定の場合があります。
※予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。
※印刷の都合上、実物の色調と異なる場合があります。

品番：REQ-35
商品名：突ばり耐震ポール S
JANCODE:49-77612-13540-5

品番：REQ-50
商品名：突ばり耐震ポール L
JANCODE:49-77612-13550-4

品番：REQ-65
商品名：突ばり耐震ポール LL
JANCODE:49-77612-13560-3

[材質表示]
パイプ類 . . . 鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品 . . . ABS樹脂、EVA樹脂
ねじ類 . . . 鉄製・メッキ仕上げ
パイプ径 . . . 29mm・25mm
キャップサイズ . . . 幅7.2cm×奥行21.2cm

[包装]
化粧箱・吊り穴付き

