

粘着耐用年数(約) 8～10年
 ゲル耐用年数(約) 5～8年

粘着

ゲル

取外し用
ジグあり

簡易取外

加振試験済

ティープレート マルチラバー・ラックラバー

対象物

キャビネット・家具

- 壁と対象物をしっかり固定し転倒を防止、壁に穴をあけずに設置可能
 - ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減
 - 壁側設置面は粘着固定とゲル固定から選択でき、壁から離れていても設置可能
 - 強度が必要な場合には粘着、位置変更等で貼り直しの可能性がある場合はゲルを選択
 - ゲルの場合:凹凸のある壁には付属の補助シートを貼る事で一定の強度を維持
- ※粘着ゲルを繰り返しご使用の場合、耐荷重が低下する可能性があります。

ブラネジを留める穴を変えることで、
 ベルトの長さを2段階で調整可能

例:マルチラバー



マルチラバー

- 対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能

プレートの着脱可能!

対象物に合わせて取付け方を変更可能




2way




TPMR-5075

メタルラック

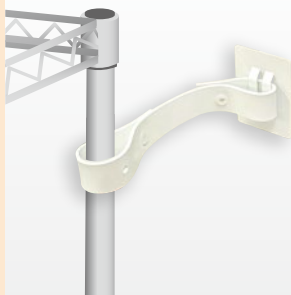

キャビネット

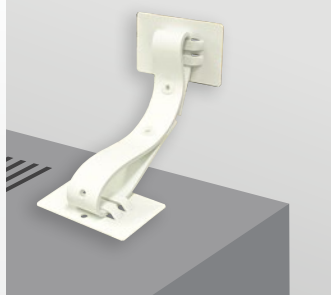

ラックラバー

- メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能



TPLR-5075

メタルラック



■設置例

天面を固定



冷蔵庫を固定



マルチラバー

1セット

2個入

品番	JAN (4582418)	粘着方式	サイズ	取付範囲	耐荷重	材質	セット内容
EA979D-174 TPMR-5075V	918161	粘着固定	プレート:75×50×t1.6mm ベルト:25×350×t3.0mm	1つ目の穴: 壁から100mmまで	約200kg /1セット	プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ゴム製(EPDM)、ブラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤	本体:2個、アルコールパッド:1枚
TPMR-5075G	917928	ゲル固定		2つ目の穴: 壁から150mmまで	約120kg /1セット	プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ゴム製(EPDM)、ブラネジ:ポリエチレン、ゲル:ポリウレタン系ゲル、補助シート:PET蒸着シール	本体:2個、アルコールパッド:1枚、補助シート:2枚

ラックラバー

1セット

2個入

品番	JAN (4582418)	粘着方式	サイズ	取付範囲	耐荷重	材質	セット内容
EA979D-175 TPLR-5075V	918185	粘着固定	プレート:75×50×t1.6mm ベルト:25×350×t3.0mm	1つ目の穴: 壁から100mmまで	約200kg /1セット	プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ゴム製(EPDM)、ブラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤	本体:2個、アルコールパッド:1枚
TPLR-5075G	918178	ゲル固定		2つ目の穴: 壁から150mmまで	約120kg /1セット	プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ゴム製(EPDM)、ブラネジ:ポリエチレン、ゲル:ポリウレタン系ゲル、補助シート:PET蒸着シール	本体:2個、アルコールパッド:1枚、補助シート:2枚

※一部オプション対応あり(P46へ)