

調整クサビ

用途いろいろ！水平調整やグラグラ防止に




材質：P S

製品図


厚み 14・22…5mm 50…3mm
先端部…1mm(共通)

ドア枠の垂直調整に!

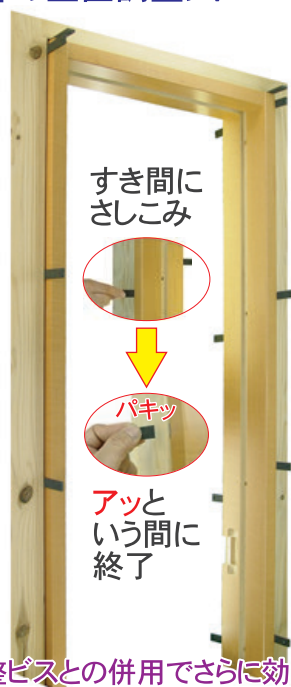

調整ビスとの併用でさらに効率化!

巾木、廻り縁、留め加工の微調整に

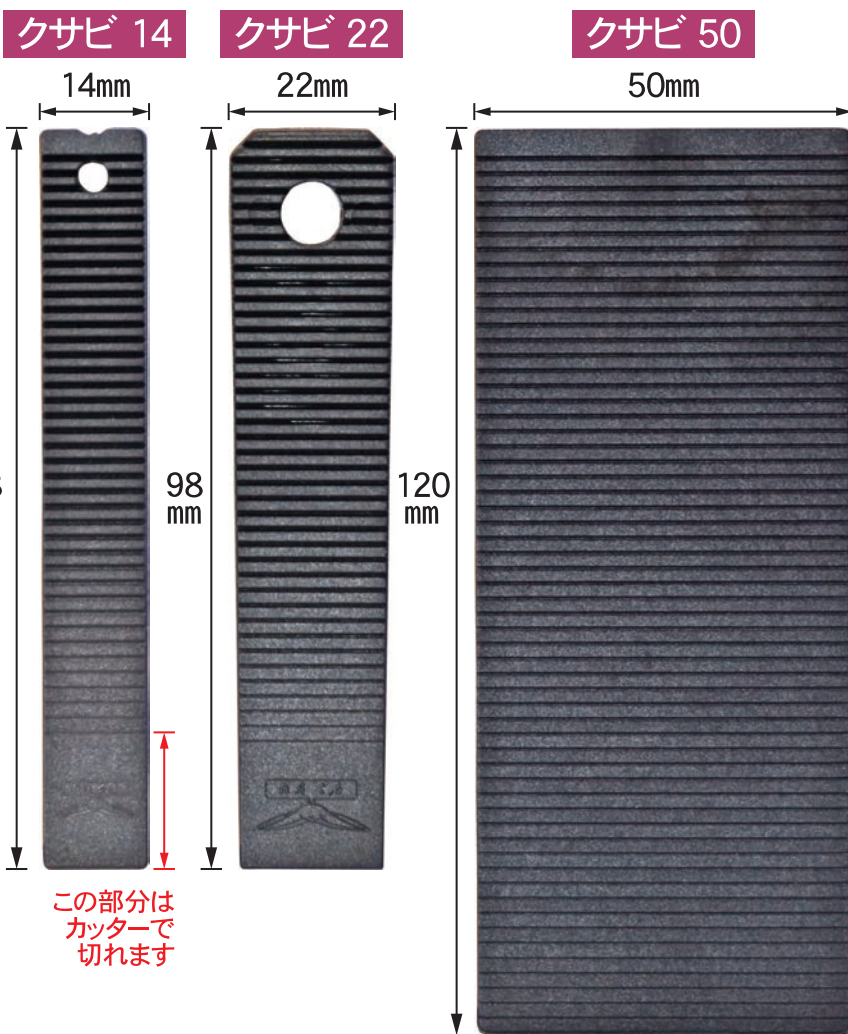

フロア貼りじまいに

根太の水平微調整に



フロアが寄ったらパキッ

水平が出たらパキッ

敷居の高さ微調整に


家具のグラグラ防止



水平が出たらパキッ

グラグラが直ったらパキッ

施工手順

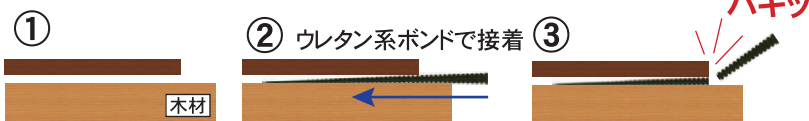

すき間にクサビをさしこんで

パキッ! と折るだけ!!

徳用箱



W195×D195×H140

10号箱

W95×D72×H140

ブリスター

W65×D30×H145

仕様	商品コード	品名
徳用箱 (記号T)	P-TKX014-TX	調整クサビ 14
	P-TKX022-TX	調整クサビ 22
10号箱 (記号Q)	P-TKX014-QX	調整クサビ 14
	P-TKX022-QX	調整クサビ 22
	P-TKX050-QX	調整クサビ 50
ブリスター	P-TKX014-BP	調整クサビ 14
	P-TKX022-BP	調整クサビ 22

EA979DH-21、-21B

EA979DH-22、-22B

EA979DH-23、-23B