



バーカット フレックスシステム

優れた施工性で取付けの省力化を実現しました!



高さ約6mのハンガードアも二名で約30分から40分で取付けを完了します。

曲がる! 切れる! 取り付ける!

バーカット・フレックスシステムは、自由に曲げることができ自由に切ることが出来る、これまでにない新しい製品です。
従来のブラシは植毛台が金属で出来ているため、施工性に大きな問題がありました。倉庫・格納庫の大型ドアでも、ドアを取り外すことなくブラシを取りつけることが出来ます。自由に曲がり、自由に切ることが出来るバーカット・フレックスシステムは今までの問題を解決し取り付けにかかる人員と時間を大幅に削減しました。


切れる 曲がる 取りつける



●コンビニエンスストアの防虫対策として



●ハンガードアレール部(下部)の防塵対策として

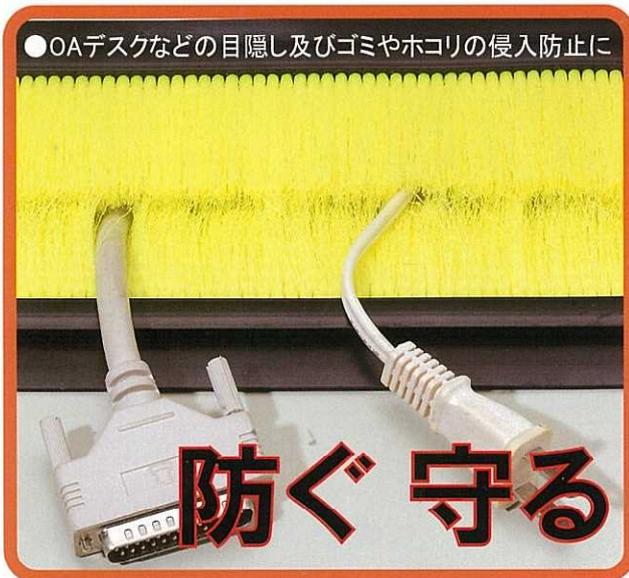

●OAデスクなどの目隠し及びゴミやホコリの侵入防止に

防ぐ 守る

バーカット フレックスシステムはお客様が一番多く利用いただいている長さ寸法である**1m、5m、25m**の3種類をご用意いたしました。

用途例

- 傷つきやすく、破損しやすい物の搬送用ガイド
- ドアの隙間からの害虫・ホコリの侵入防止として
- OA機器、スチール家具などの隙間埋め
- 機械内部の脱落防止 ●塗装ブースのシール
- 側溝部の目隠し ●ベルトコンベアのスクレーパー代わりなど用途は様々です。

<p>切断の方法</p>	<p>バーカット フレックスシステムブラシの切断はバーカット 専用のカッターのご使用をお勧めいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ストッパーをはずしハサミの先を開いた状態にします。 ●バーカットカッターの切り込みラインに合わせてブラシを置きます。 ●寸法に十分注意して切断します。 <p>取り付け状態に合わせて切断面の角度を調節してください。(切り込みラインに合わせてと容易に角度が調節できます。)</p>	
<p>切断時の注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●バーカットカッターは鋭利な刃物ですので、使用の際は切り口に十分に注意し、手や指などを挟まないようにしてください。 ●バーカット フレックスシステムブラシを切断する際、植毛位置に気をつけてください。 植毛された穴位置から切断すると、脱毛の原因となる場合があります。また切断後の寸法がしっかりと出ない場合があります。 	
<p>取り付け時の注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●バーカット フレックスシステムブラシは従来のブラシ製品に比べ、曲げに対して十分な対応ができるように設計されておりますが、無理な角度で曲げたり、必要以上の力で引っ張らないようお願いします。 ●取り付けスペースに穴加工などを施される場合は、怪我などに十分注意して作業をおこなってください。 	