

BURRSEAL® BRUSHES

バーシール® ブラシ

防錆仕様（金属部:ステンレス）

バーテックのバーシール® ブラシはフレキシブルで気密性をもち、シールエレメントとして、極めて広い用途に利用できます。

ブラシストリップは個々の植毛が互いに独立して機能します。シール作業中、突出した箇所の上をスライドするときや、部品がストリップの下をくぐり抜けるときは、それらの外形に沿った部分のみの植毛がカーテン状に開くため、隣接するブラシ部分のシール作用が損なわれることはありません。



●ゴムでは不可能な搬送エレメントのシールに



●風・ガス・臭気などの遮断に



●油・水等のあらゆる液体の飛散防止




●工作機械・チップ処理コンベアの切削粉の除去

【特 長】

バーテックのバーシールブラシは、ブラシ金具とフラットバーが帯鋼で一体成型されています。従来のフラットバーとチャンネルブラシを点溶接していた製品に比べると、この画期的な構造によって、強度、耐久性がかなり向上しました。

ブラシ金具と
フラットバーが一体化!

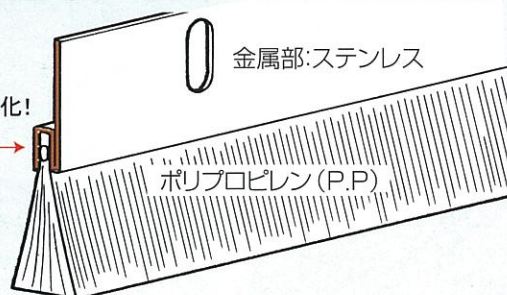

金属部:ステンレス

ポリプロピレン (P.P.)

BURRSEAL® BRUSHES バースील® ブラシ

防錆仕様(金属部:ステンレス)

特長・用途

【特長】

- 取付金具部とブラシ部が1本の鋼帯で一体化!
- ブラシの取り付けはネジやリベットで簡単に行えます。
- ブラシが磨耗しても長穴により調節可能です。 ●標準仕様による即納体制。
- 発注時の複雑な設計図面やデータは不要です。 発注時のミスありません。
- 植毛量が多く気密性に優れています。
- 工作機械の潤滑油や飛散する切削片だけでなく水分や騒音などもシールします。
- 植毛材料は、次のような特性を持つポリプロピレン(P.P)です。
- 耐屈曲性(水の中でも毛腰の強さは変わりません。)
- 耐薬品性(酸やアルカリにも変化ありません。)
- 常温使用(-30℃~80℃)

【用途】

- 食品・食品加工:野菜洗浄機や製粉機、甘味料機械のシール
- 化学・化成品:充填物のシール ●工作機械等へ安全対策のためのシール
- 鉄工・非鉄金属:ショットブラスト・サンドブラスト装置のシール
- 土木・建設機械:コンクリートクリーニングプラントや石材加工機のシール
- 一般産業機械:ガラス洗浄機や木材加工機のシール成型機のガイド及び、シール
- 建設:塗装プラントのシール ●その他あらゆるシール材として

【使用上のご注意】

◆ブラシをご使用される際は、次のことに注意してください。

- ブラシの取付けは溶接で行わないでください。
- ドリル用ネジ等を使用してください。
- 使用耐熱温度以上になる場所への取り付けは行わないでください。
- ブラシは構造上ごくまれに抜ける場合もあります。
- フィラメント(線材)が引っかかりやすい場所への設置をしないでください。また、無理に引っ張らないようにしてください。

◆シャッターにお取り付けの場合はシャッター専用ブラシ『クローイ』をご利用ください。

バースीलブラシをシャッターに取り付けますと、シャッターの開閉に支障が出るだけではなくブラシが著しく劣化するおそれがあります。シャッターへの取り付けには専用のブラシ『クローイ』があり、シャッター会社による施工を含めての販売となります。シャッターブラシに関するご相談は弊社営業マンにお問合せをお願いいたします。

シール製品機能別一覧表

製品名	使用条件	取付け易さ (形状・重量)	加工し易さ (切る・曲げる)	密閉性	耐熱性	耐薬品性 酸・アルカリ	静電気対応
バースीलブラシ		○	▲	◎	▲	◎	▲
パーストリップブラシ		○	○	○	◎ NY PBT	◎	○ 馬毛
パーカットフレックス		◎	◎	○	▲	◎	○ 馬毛

*お見積り、ご注文のご用命は商品コードでご指示ください。

BS6型バースील®ブラシ(白色) PP0.2φ防錆ステンレス仕様 (単位:m/m)



商品コード	型番/形式	L 長さ	NH 毛丈	AH 全高	長穴取付位置 A B	長穴数
EA979MA-10	200-236-00	BS6S-100	100	25	50	80 — 2
EA979MA-15	200-246-00	BS6S-150	150	25	50	90 — 2
EA979MA-20	200-256-00	BS6S-200	200	25	50	140 — 2
EA979MA-25	200-266-00	BS6S-250	250	25	50	— 95 3
EA979MA-30	200-276-00	BS6S-300	300	25	50	— 120 3
EA979MA-35	200-286-00	BS6S-350	350	25	50	— 145 3
EA979MA-40	200-296-00	BS6S-400	400	25	50	— 170 3
EA979MA-45	200-306-00	BS6S-450	450	25	50	— 195 3
EA979MA-50	200-316-00	BS6S-500	500	25	50	— 220 3
EA979MA-100	200-326-00	BS6S-1000	1000	25	50	— 235 5

*お見積り、ご注文のご用命は商品コードでご指示ください。

BS10型バースील®ブラシ(白色) PP0.5φ防錆ステンレス仕様 (単位:m/m)

商品コード	型番/形式	L 長さ	NH 毛丈	AH 全高	長穴取付位置 A B	長穴数
EA979MB-10	200-736-00	BS10S-100	100	60	110	80 — 2
EA979MB-15	200-746-00	BS10S-150	150	60	110	90 — 2
EA979MB-20	200-756-00	BS10S-200	200	60	110	140 — 2
EA979MB-25	200-766-00	BS10S-250	250	60	110	— 95 3
EA979MB-30	200-776-00	BS10S-300	300	60	110	— 120 3
EA979MB-35	200-786-00	BS10S-350	350	60	110	— 145 3
EA979MB-40	200-796-00	BS10S-400	400	60	110	— 170 3
EA979MB-45	200-806-00	BS10S-450	450	60	110	— 195 3
EA979MB-50	200-816-00	BS10S-500	500	60	110	— 220 3
EA979MB-100	200-826-00	BS10S-1000	1000	60	110	— 235 5

※表記の金額には消費税は含まれておりません。

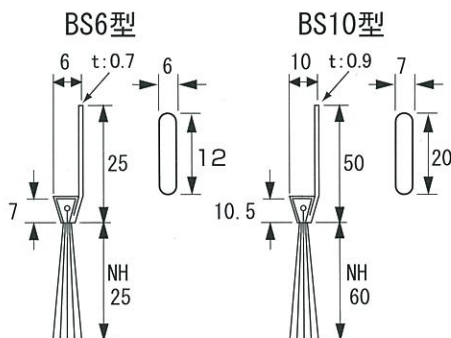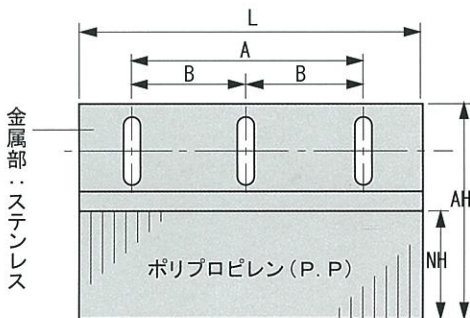

お問い合わせは



株式会社 バートック

〒534-0027 大阪市都島区中野町1丁目4番12号

TEL: (06) 6352-6841 FAX: (06) 6352-6853

<http://www.burrtec.co.jp/>



ISO9001:2000 認証取得
ISO14001:2004 認証取得



ISO/IEC 27001:2005 認証取得
JIS Q 7001:2006 認証取得

●本製品は予告なく仕様などの変更を行うことがあります。

カタログNo. 080811100-0810 2008年10月現在