


シライマルチスリング® | 製品仕様

EA981CT-1.5~CZ-10F
EA981DF-0.5~DL-10


ソフトで作業性抜群 (ラウンドスリング)

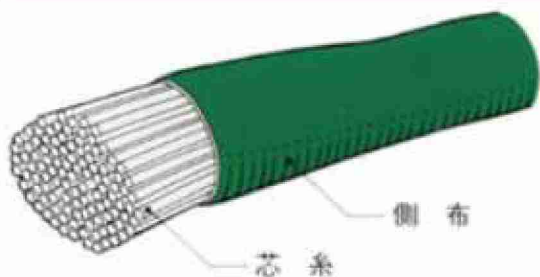

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
 軽くて柔らかく作業性抜群
 強くて耐久力があり経済的
 キズつきやすい吊り荷に最適
 JIS B 8811

標準品の形状・自重

HE形(両端アイ形) 呼び: FE形

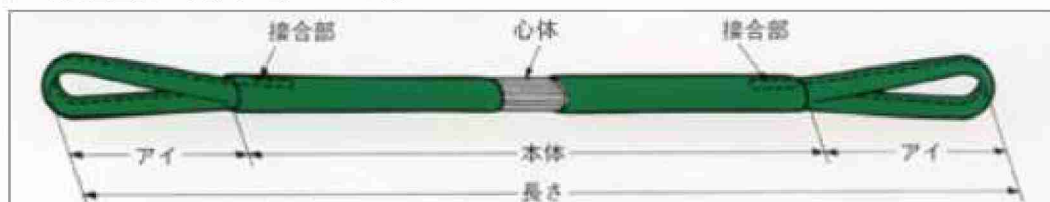


最大使用荷重 t		0.5	1	1.6	2	3.2	5	8	10	12.5	16	18	20	25
アイ (mm)	長さ	150	200	200	300	300	400	400	500	500	600	600	800	800
	厚み	6	8	10	11	13	20	25	35	40	40	50	55	60
	幅	25	29	36	38	48	60	80	100	100	120	130	140	140
本体 (mm)	厚み	7	10	12	15	19	20	30	30	35	45	45	60	60
	幅	37	40	46	52	60	100	130	145	175	190	190	240	240
接合部 (mm)	厚み	14	16	18	20	25	30	30	45	45	50	55	60	65
	幅	30	35	40	45	50	90	120	130	160	170	170	230	230
自重(kg/m)		0.16	0.26	0.36	0.47	0.73	1.2	2	3	3.4	4	5	6	7

0.5t : CT-1~10
 1.0t : CV-1.5~10
 1.6t : CW-1.5~10
 2.0t : CX-1.5~10
 3.2t : CY-1.5~10

5.0t : CZ-1.5~10
 8.0t : CZ-1.5A~10A
 10t : CZ-2B~10B
 12.5t : CZ-2C~10C
 16.0t : CZ-2D~10D

18.0t : CZ-2E~10E
 20.0t : CZ-2F~10F

HN形(エンドレス形)呼び:FN形

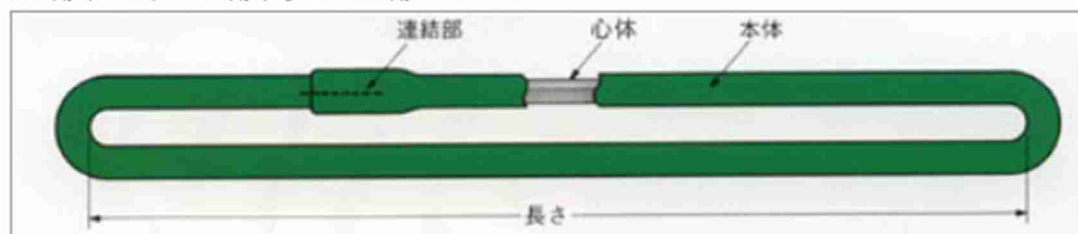

最大使用荷重 t		0.5	1	1.6	2	3.2	5	8	10	12.5	16	18	20	25
本体 (mm)	厚み	6.5	7	8	9	11	13	17	45	50	50	70	70	70
	幅	24	34	34	40	48	57	73	75	80	100	115	120	120
自重(kg/m)		0.16	0.26	0.36	0.47	0.73	1.2	2	3	3.4	4	5	6	7

最大使用荷重 t		32	40	50
本体 (mm)	厚み	70	70	80
	幅	145	160	180
自重(kg/m)		8.5	12	17

0.5 t : DF-0.5~10
 1.0 t : DG-0.5~10
 1.6 t : DH-0.5~10
 2.0 t : DJ-0.5~10
 3.2 t : DK-0.5~10
 5.0 t : DL-1~10

標準品の長さは、HE、HN形とも0.5m間隔です。

アイの長さは、ご指定どおりに製作できます。

※各部の寸法mmは参考程度に願います。

ご発注の例



使用荷重表 (吊り角度 $\alpha=0$) の場合

最大吊り上げ能力(4点吊り)200トン

HE形 (FE 両端アイ形)					
J I S 表 示	色 相	最大使用荷重	チョーク吊り	バスケット吊り	
				2点吊り	4点吊り
					
EA981CT-1.5-10 HE-W005	灰	0.5t以下	0.4	1	2
EA981CV-1.5-10 HE-W010	紫	1	0.8	2	4
EA981CW-1.5-10 HE-W016	青	1.6	1.28	3.2	6.4
EA981CX-1.5-10 HE-W020	緑	2	1.6	4	8
EA981CY-1.5-10 HE-W032	黄	3.2	2.56	6.4	12.8
EA981CZ-1.5-10 HE-W050	赤	5	4	10	20
EA981CZ-1.5A-10A HE-W080	紺	8	6.4	16	32
EA981CZ-2B-10B HE-W100	緑	10	8	20	40
EA981CZ-2C-10C HE-W125	緑	12.5	10	25	50
EA981CZ-2D-10D HE-W160	緑	16	12.8	32	64
EA981CZ-2E-10E HE-W180	緑	18	14.4	36	72
EA981CZ-2F-10F HE-W200	緑	20	16	40	80
HE-W250	緑	25	20	50	100
HE-W320	-	-	-	-	-
HE-W400	-	-	-	-	-
HE-W500	-	-	-	-	-

1kN \approx 0.1tf

HN形 (FNエンドレス形)

JIS表示	色相	最大使用荷重	チョーク吊り	バスケット吊り	
				2点吊り	4点吊り
					
EA981DF-0.5-10 HN-W005	灰	0.5t以下	0.4	1	2
EA981DG-0.5-10 HN-W010	紫	1	0.8	2	4
EA981DH-0.5-10 HN-W016	青	1.6	1.28	3.2	6.4
EA981DJ-0.5-10 HN-W020	緑	2	1.6	4	8
EA981DK-0.5-10 HN-W032	黄	3.2	2.56	6.4	12.8
EA981DL-0.5-10 HN-W050	赤	5	4	10	20
HN-W080	紺	8	6.4	16	32
HN-W100	緑	10	8	20	40
HN-W125	緑	12.5	10	25	50
HN-W160	緑	16	12.8	32	64
HN-W180	緑	18	14.4	36	72
HN-W200	緑	20	16	40	80
HN-W250	緑	25	20	50	100
HN-W320	緑	32	25.6	64	128
HN-W400	緑	40	32	80	160
HN-W500	緑	50	40	100	200

1kN ≒ 0.1tf