


## ソフトで作業性抜群（ラウンドスリング）

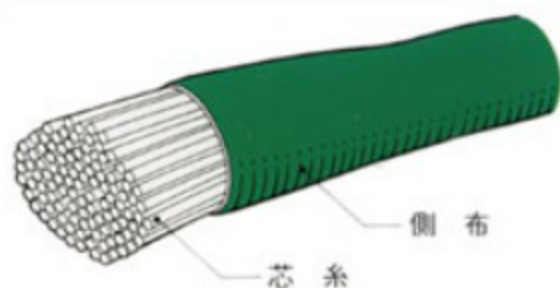


アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利  
軽くて柔らかく作業性抜群  
強くて耐久力があり経済的  
キズつきやすい吊り荷に最適

JIS B 8811

## 標準品の形状・自重

HE形(両端アイ形) 呼び: FE形

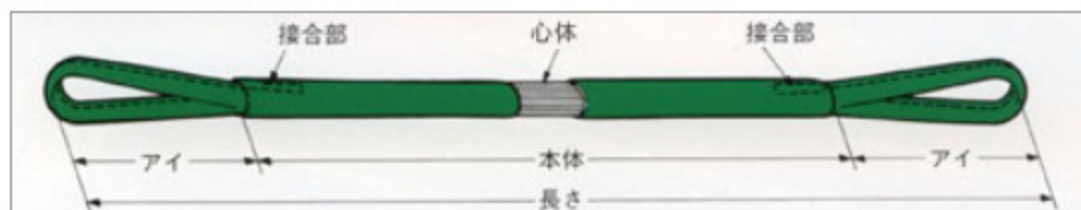

| 最大使用荷重 t |    | 0.5  | 1    | 1.6  | 2    | 3.2  | 5   | 8   | 10  | 12.5 | 16  | 18  | 20  | 25  |
|----------|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| アイ (mm)  | 長さ | 150  | 200  | 200  | 300  | 300  | 400 | 400 | 500 | 500  | 600 | 600 | 800 | 800 |
|          | 厚み | 6    | 8    | 10   | 11   | 13   | 20  | 25  | 35  | 40   | 40  | 50  | 55  | 60  |
|          | 幅  | 25   | 29   | 36   | 38   | 48   | 60  | 80  | 100 | 100  | 120 | 130 | 140 | 140 |
| 本体 (mm)  | 厚み | 7    | 10   | 12   | 15   | 19   | 20  | 30  | 30  | 35   | 45  | 45  | 60  | 60  |
|          | 幅  | 37   | 40   | 46   | 52   | 60   | 100 | 130 | 145 | 175  | 190 | 190 | 240 | 240 |
| 接合部 (mm) | 厚み | 14   | 16   | 18   | 20   | 25   | 30  | 30  | 45  | 45   | 50  | 55  | 60  | 65  |
|          | 幅  | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 90  | 120 | 130 | 160  | 170 | 170 | 230 | 230 |
| 自重(kg/m) |    | 0.16 | 0.26 | 0.36 | 0.47 | 0.73 | 1.2 | 2   | 3   | 3.4  | 4   | 5   | 6   | 7   |

0.5t: CT-1~10

1.0t: CV-1.5~10

1.6t: CW-1.5~10

2.0t: CX-1.5~10

3.2t: CY-1.5~10

5.0t: CZ-1.5~10

8.0t: CZ-1.5A~10A

10t: CZ-2B~10B


12.5t: CZ-2C~10C

16.0t: CZ-2D~10D

18.0t: CZ-2E~10E

20.0t: CZ-2F~10F

# HN形(エンドレス形)呼び:FN形

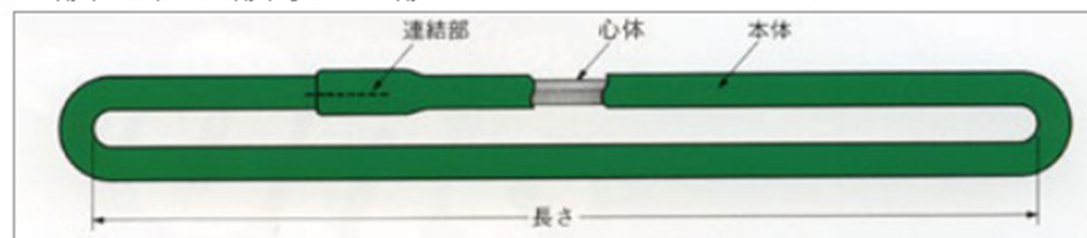

| 最大使用荷重 t |    | 0.5  | 1    | 1.6  | 2    | 3.2  | 5   | 8  | 10 | 12.5 | 16  | 18  | 20  | 25  |
|----------|----|------|------|------|------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 本体 (mm)  | 厚み | 6.5  | 7    | 8    | 9    | 11   | 13  | 17 | 45 | 50   | 50  | 70  | 70  | 70  |
|          | 幅  | 24   | 34   | 34   | 40   | 48   | 57  | 73 | 75 | 80   | 100 | 115 | 120 | 120 |
| 自重(kg/m) |    | 0.16 | 0.26 | 0.36 | 0.47 | 0.73 | 1.2 | 2  | 3  | 3.4  | 4   | 5   | 6   | 7   |

| 最大使用荷重 t |    | 32  | 40  | 50  |
|----------|----|-----|-----|-----|
| 本体 (mm)  | 厚み | 70  | 70  | 80  |
|          | 幅  | 145 | 160 | 180 |
| 自重(kg/m) |    | 8.5 | 12  | 17  |

0.5 t : DF-0.5~10

1.0 t : DG-0.5~10

1.6 t : DH-0.5~10

2.0 t : DJ-0.5~10

3.2 t : DK-0.5~10


5.0 t : DL-1~10

標準品の長さは、HE、HN形とも0.5m間隔です。

アイの長さは、ご指定どおりに製作できます。

※各部の寸法mmは参考程度に願います。

## ご発注の例

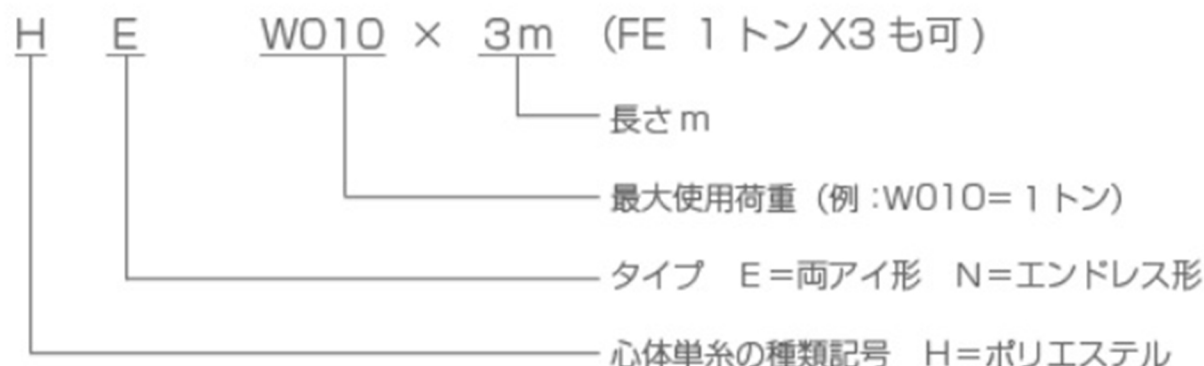

# 使用荷重表 (吊り角度 $\alpha=0$ ) の場合

## 最大吊り上げ能力(4点吊り)200トン

| HE形 ( FE 両端アイ形 )            |        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| J<br>I<br>S<br>表<br>示       | 色<br>相 | 最大使用荷重                                                                            | チョーク吊り                                                                            | バスケット吊り                                                                            |                                                                                     |
|                             |        |                                                                                   |                                                                                   | 2点吊り                                                                               | 4点吊り                                                                                |
|                             |        |  |  |  |  |
| EA981CT-1.5-10<br>HE-W005   | 灰      | 0.5t以下                                                                            | 0.4                                                                               | 1                                                                                  | 2                                                                                   |
| EA981CV-1.5-10<br>HE-W010   | 紫      | 1                                                                                 | 0.8                                                                               | 2                                                                                  | 4                                                                                   |
| EA981CW-1.5-10<br>HE-W016   | 青      | 1.6                                                                               | 1.28                                                                              | 3.2                                                                                | 6.4                                                                                 |
| EA981CX-1.5-10<br>HE-W020   | 緑      | 2                                                                                 | 1.6                                                                               | 4                                                                                  | 8                                                                                   |
| EA981CY-1.5-10<br>HE-W032   | 黄      | 3.2                                                                               | 2.56                                                                              | 6.4                                                                                | 12.8                                                                                |
| EA981CZ-1.5-10<br>HE-W050   | 赤      | 5                                                                                 | 4                                                                                 | 10                                                                                 | 20                                                                                  |
| EA981CZ-1.5A-10A<br>HE-W080 | 紺      | 8                                                                                 | 6.4                                                                               | 16                                                                                 | 32                                                                                  |
| EA981CZ-2B-10B<br>HE-W100   | 緑      | 10                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                 | 40                                                                                  |
| EA981CZ-2C-10C<br>HE-W125   | 緑      | 12.5                                                                              | 10                                                                                | 25                                                                                 | 50                                                                                  |
| EA981CZ-2D-10D<br>HE-W160   | 緑      | 16                                                                                | 12.8                                                                              | 32                                                                                 | 64                                                                                  |
| EA981CZ-2E-10E<br>HE-W180   | 緑      | 18                                                                                | 14.4                                                                              | 36                                                                                 | 72                                                                                  |
| EA981CZ-2F-10F<br>HE-W200   | 緑      | 20                                                                                | 16                                                                                | 40                                                                                 | 80                                                                                  |
| HE-W250                     | 緑      | 25                                                                                | 20                                                                                | 50                                                                                 | 100                                                                                 |
| HE-W320                     | -      | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
| HE-W400                     | -      | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
| HE-W500                     | -      | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |

1kN $\approx$ 0.1tf

## HN形（FNエンドレス形）

| JIS表示          | 色相        | 最大使用荷重                                                                            | チョーク吊り                                                                            | バスケット吊り                                                                            |                                                                                     |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |                                                                                   |                                                                                   | 2点吊り                                                                               | 4点吊り                                                                                |
|                |           |  |  |  |  |
| EA981DF-0.5-10 | HN-W005 灰 | 0.5t以下                                                                            | 0.4                                                                               | 1                                                                                  | 2                                                                                   |
| EA981DG-0.5-10 | HN-W010 紫 | 1                                                                                 | 0.8                                                                               | 2                                                                                  | 4                                                                                   |
| EA981DH-0.5-10 | HN-W016 青 | 1.6                                                                               | 1.28                                                                              | 3.2                                                                                | 6.4                                                                                 |
| EA981DJ-0.5-10 | HN-W020 緑 | 2                                                                                 | 1.6                                                                               | 4                                                                                  | 8                                                                                   |
| EA981DK-0.5-10 | HN-W032 黄 | 3.2                                                                               | 2.56                                                                              | 6.4                                                                                | 12.8                                                                                |
| EA981DL-0.5-10 | HN-W050 赤 | 5                                                                                 | 4                                                                                 | 10                                                                                 | 20                                                                                  |
|                | HN-W080 紺 | 8                                                                                 | 6.4                                                                               | 16                                                                                 | 32                                                                                  |
|                | HN-W100 緑 | 10                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                 | 40                                                                                  |
|                | HN-W125 緑 | 12.5                                                                              | 10                                                                                | 25                                                                                 | 50                                                                                  |
|                | HN-W160 緑 | 16                                                                                | 12.8                                                                              | 32                                                                                 | 64                                                                                  |
|                | HN-W180 緑 | 18                                                                                | 14.4                                                                              | 36                                                                                 | 72                                                                                  |
|                | HN-W200 緑 | 20                                                                                | 16                                                                                | 40                                                                                 | 80                                                                                  |
|                | HN-W250 緑 | 25                                                                                | 20                                                                                | 50                                                                                 | 100                                                                                 |
|                | HN-W320 緑 | 32                                                                                | 25.6                                                                              | 64                                                                                 | 128                                                                                 |
|                | HN-W400 緑 | 40                                                                                | 32                                                                                | 80                                                                                 | 160                                                                                 |
|                | HN-W500 緑 | 50                                                                                | 40                                                                                | 100                                                                                | 200                                                                                 |

1kN≒0.1tf