


EA981DF-0.5~DL-10

(【エンドレス】マルチスリング)

<特長>

- アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
- 軽くて柔らかく作業性抜群
- 強くて耐久力があり経済的
- 傷つきやすい吊り荷に最適

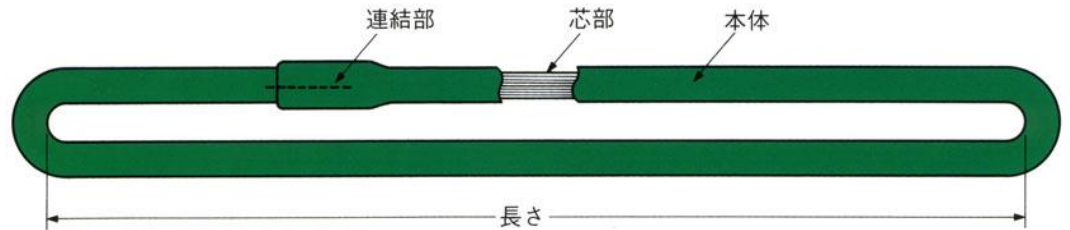

— は取扱い中止です。

品番	揚量	長さ	厚み	幅	重量
EA981DF-0.5	0.5t	0.5m	7mm	25mm	80g
EA981DF-1		1.0m			160g
EA981DF-1.5		1.5m			240g
EA981DF-2		2.0m			320g
EA981DF-2.5		2.5m			400g
EA981DF-3		3.0m			480g
EA981DF-3.5		3.5m			560g
EA981DF-4		4.0m			640g
EA981DF-4.5		4.5m			720g
EA981DF-5		5.0m			800g
EA981DF-5.5	5.5m	880g			
EA981DF-6	6.0m	960g			
EA981DF-6.5	6.5m	1040g			
EA981DF-7.5	7.5m	1200g			
EA981DF-8	8.0m	1280g			
EA981DF-8.5	8.5m	1360g			
EA981DF-9	9m	1440g			
EA981DF-10	10m	1600g			

品番	揚量	長さ	厚み	幅	重量
EA981DG-0.5	1.0t	0.5m	7mm	34mm	130g
EA981DG-1		1.0m			260g
EA981DG-1.5		1.5m			390g
EA981DG-2		2.0m			520g
EA981DG-2.5		2.5m			650g
EA981DG-3		3.0m			780g
EA981DG-3.5		3.5m			910g
EA981DG-4.5		4.5m			1170g
EA981DG-5		5.0m			1300g
EA981DG-5.5		5.5m			1430g
EA981DG-6	6.0m	1560g			
EA981DG-6.5	6.5m	1690g			
EA981DG-7.5	7.5m	1950g			
EA981DG-8	8.0m	2080g			
EA981DG-8.5	8.5m	2210g			
EA981DG-9	9.0m	2340g			
EA981DG-10	10.0m	2600g			

品番	揚量	長さ	厚み	幅	重量
EA981DH-0.5	1.6t	0.5m	8mm	34mm	180g
EA981DH-1		1.0m			360g
EA981DH-1.5		1.5m			540g
EA981DH-2		2.0m			720g
EA981DH-2.5		2.5m			900g
EA981DH-3		3.0m			1080g
EA981DH-3.5		3.5m			1260g
EA981DH-4		4.0m			1440g
EA981DH-4.5		4.5m			1620g
EA981DH-5		5.0m			1800g
EA981DH-5.5	5.5m	1980g			
EA981DH-6	6.0m	2160g			
EA981DH-6.5	6.5m	2340g			
EA981DH-7.5	7.5m	2700g			
EA981DH-8	8.0m	2880g			
EA981DH-8.5	8.5m	3060g			
EA981DH-9	9.0m	3240g			
EA981DH-10	10.0m	3600g			

品番	揚量	長さ	厚み	幅	重量
EA981DJ-0.5	2.0t	0.5m	9mm	38mm	235g
EA981DJ-1.5		1.5m			705g
EA981DJ-2		2.0m			940g
EA981DJ-2.5		2.5m			1175g
EA981DJ-3		3.0m			1410g
EA981DJ-3.5		3.5m			1645g
EA981DJ-4		4.0m			1880g
EA981DJ-4.5		4.5m			2115g
EA981DJ-5		5.0m			2350g
EA981DJ-5.5		5.5m			2585g
EA981DJ-6	6.0m	2820g			
EA981DJ-6.5	6.5m	3055g			
EA981DJ-7.5	7.5m	3525g			
EA981DJ-8	8.0m	3760g			
EA981DJ-8.5	8.5m	3995g			
EA981DJ-9	9.0m	4230g			
EA981DJ-10	10.0m	4700g			



EA981DF-0.5~10



EA981DH-0.5~10



EA981DG-0.5~10



EA981DJ-0.5~10

品番	揚量	長さ	厚み	幅	重量
EA981DK-0.5	3.2t	0.5m	11mm	48mm	365g
EA981DK-1.5		1.5m			1095g
EA981DK-2		2.0m			1460g
EA981DK-2.5		2.5m			1825g
EA981DK-3		3.0m			2190g
EA981DK-3.5		3.5m			2555g
EA981DK-4		4.0m			2920g
EA981DK-4.5		4.5m			3285g
EA981DK-5		5.0m			3650g
EA981DK-5.5		5.5m			4015g
EA981DK-6		6.0m			4380g
EA981DK-6.5	6.5m	4745g			
EA981DK-7.5	7.5m	5475g			
EA981DK-8	8.0m	5840g			
EA981DK-8.5	8.5m	6205g			
EA981DK-9	9.0m	6570g			
EA981DK-10	10.0m	7300g			


品番	揚量	長さ	厚み	幅	重量
EA981DL-1	5.0t	1.0m	13mm	57mm	600g
EA981DL-1.5		1.5m			1800g
EA981DL-2		2.0m			2400g
EA981DL-2.5		2.5m			3000g
EA981DL-3		3.0m			3600g
EA981DL-3.5		3.5m			4200g
EA981DL-4		4.0m			4800g
EA981DL-4.5		4.5m			5400g
EA981DL-5		5.0m			6000g
EA981DL-5.5		5.5m			6600g
EA981DL-6		6.0m			7200g
EA981DL-6.5	6.5m	7800g			
EA981DL-7.5	7.5m	9000g			
EA981DL-8	8.0m	9600g			
EA981DL-8.5	8.5m	10200g			
EA981DL-9	9.0m	10800g			
EA981DL-10	10.0m	12000g			



EA981DK-0.5~10



EA981DL-1~10

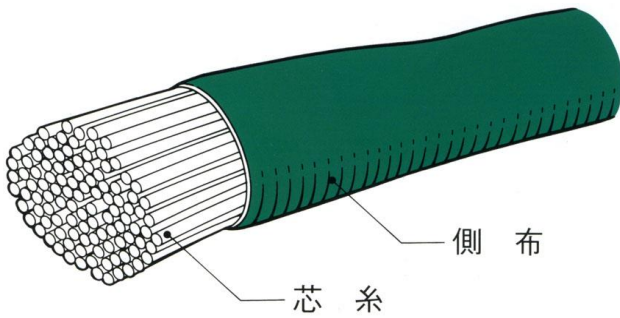

N形 (エンドレス形)			
ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り	
		2点吊り	4点吊り
0.5	0.4	1	2
1	0.8	2	4
1.5	1.2	3	6
2	1.6	4	8
3	2.4	6	12
5	4	10	20

芯 (白) がみえたら使用ストップ!!




外側の布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯糸(白)が見えてきたら使用を中止してください。また部分的な硬化や太さの不均一が感じられたら危険な状態です。

酸 洗いなどには使えません

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対使用しないでください。酸洗いなどには耐薬品専用の **ニライ ケミカルスリング** をお使いください。

角 張ったものは「当てもの」なしで吊れません

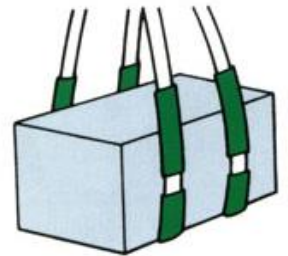

熱 いものは吊れません

高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。高温の場合は耐熱用 **マルチスリング** をお使いください。

